

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。




Tool Cabinet PA type

ツールキャビネット“PA型”




均等積載量
50kg/段


- 特長 ●ダブルサスペンションレールの採用により奥の収納物も楽に取り出しが可能です。
 仕様 ●ラッチ機構付
 ●シリンダ錠付
 材質 ●スチール
 付属品 ●引出し(1段当り):縦仕切板2枚・横仕切板2枚付
 製造国 ●日本

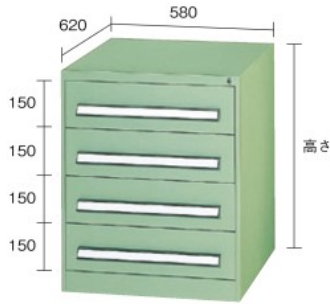


PA-704

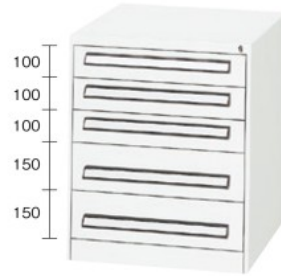


PA-705W

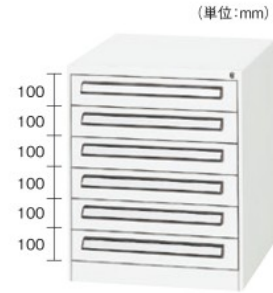


PA-706W

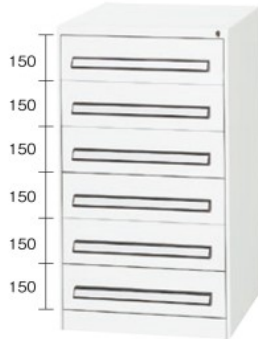


PA-1006W

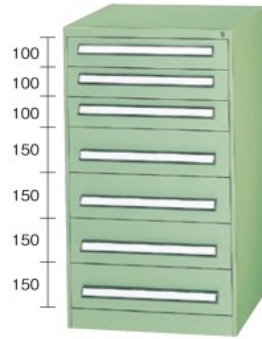


PA-1007

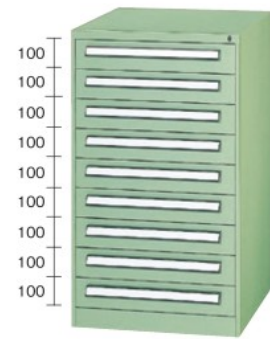


PA-1009

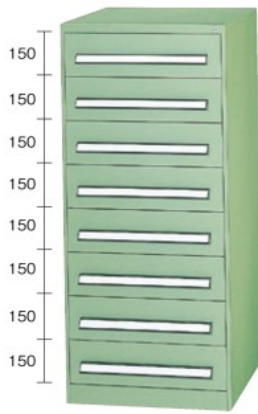

PA-1308

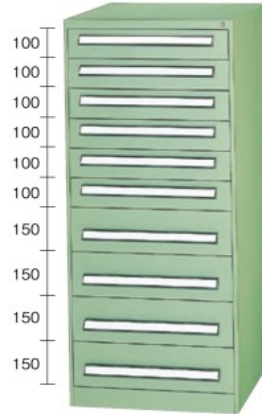

PA-1310

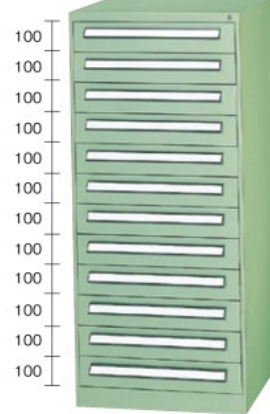

PA-1312

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

ダイシン工業㈱ [606603]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	間口×奥行×高さ (mm)	最大積載量 (kg/台)	本体色	引出し	引出し内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★462-1298	PA-704	¥99,079	¥106,700	580×620×700	200	グリーン	H150 4個	512×562×127	1	56	1(17)
★858-9815	PA-704W	¥99,079	¥106,700	580×620×700	200	ホワイト	H150 4個	512×562×127	1	56	2(67)
★462-1301	PA-705	¥114,771	¥123,600	580×620×700	250	グリーン	H100 3個、H150 2個	512×562×(浅型77、深型127)	1	61	1(15)
★858-9816	PA-705W	¥114,771	¥123,600	580×620×700	250	ホワイト	H100 3個、H150 2個	512×562×(浅型77、深型127)	1	61	2(100)
★462-1310	PA-706	¥125,914	¥135,600	580×620×700	300	グリーン	H100 6個	512×562×77	1	65	3(75)
★858-9817	PA-706W	¥125,914	¥135,600	580×620×700	300	ホワイト	H100 6個	512×562×77	1	65	3(300)
★462-1239	PA-1006	¥146,343	¥157,600	580×620×1000	300	グリーン	H150 6個	512×562×127	1	82	0(-)
★858-9818	PA-1006W	¥146,343	¥157,600	580×620×1000	300	ホワイト	H150 6個	512×562×127	1	82	1(25)
★462-1247	PA-1007	¥162,036	¥174,500	580×620×1000	350	グリーン	H100 3個、H150 4個	512×562×(浅型77、深型127)	1	89	6(86)
★858-9819	PA-1007W	¥162,036	¥174,500	580×620×1000	350	ホワイト	H100 3個、H150 4個	512×562×(浅型77、深型127)	1	89	0(-)
★462-1255	PA-1009	¥183,579	¥197,700	580×620×1000	450	グリーン	H100 9個	512×562×77	1	96	0(-)
★858-9820	PA-1009W	¥183,579	¥197,700	580×620×1000	450	ホワイト	H100 9個	512×562×77	1	96	1(34)
★462-1263	PA-1308	¥190,264	¥204,900	580×620×1300	400	グリーン	H150 8個	512×562×127	1	105	13(145)
★858-9821	PA-1308W	¥190,264	¥204,900	580×620×1300	400	ホワイト	H150 8個	512×562×127	1	105	6(55)
★462-1271	PA-1310	¥220,536	¥237,500	580×620×1300	500	グリーン	H100 6個、H150 4個	512×562×(浅型77、深型127)	1	115	2(50)
★858-9822	PA-1310W	¥220,536	¥237,500	580×620×1300	500	ホワイト	H100 6個、H150 4個	512×562×(浅型77、深型127)	1	115	3(50)
★462-1280	PA-1312	¥238,271	¥256,600	580×620×1300	600	グリーン	H100 12個	512×562×77	1	124	18(113)
★858-9823	PA-1312W	¥238,271	¥256,600	580×620×1300	600	ホワイト	H100 12個	512×562×77	1	124	2(20)

☎商品のお問い合わせ:06-6901-5551 <http://www.daishinkogyo.co.jp/>