


ターニングアダプタ

●BIG CAPTOシャンク

クーラント穴付き

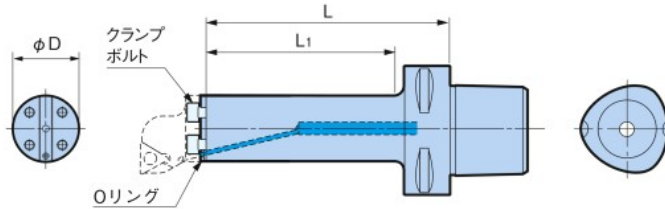

型 式	適合カートリッジ	ϕD	最小加工径	L	L_1	予備用クランプボルト (1本)	予備用Oリングセット (2個入)	質量 (kg)
C6-TAD40-120	B32-...	32	40	120	93	C0510(M5×10L)	SDB20 OR-2P	1.3
-TAD50-150	B40-...	40	50	150	123	C0610(M6×10L)		1.9


1. クランプボルト(3本)とOリング(2個)は付属しています。
2. 適合カートリッジは付属しておりません。別途お求めください。

3. インサートは付属していません。別途お求めください。
4. すべてクーラント穴が標準であっています。

ターニングアダプタ

●HSKシャンク

クーラント穴付き

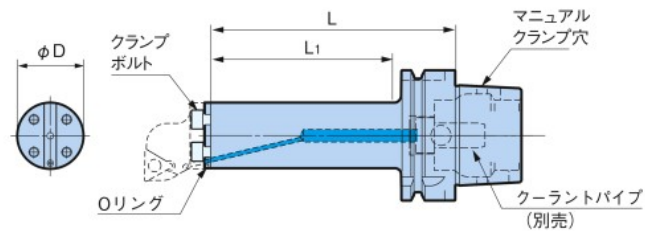

型 式	適合カートリッジ	ϕD	最小加工径	L	L_1	予備用クランプボルト (1本)	予備用Oリングセット (2個入)	質量 (kg)
HSK-T63-TAD40-125	B32-...	32	40	125	94	C0510(M5×10L)	SDB20 OR-2P	1.2
-TAD50-155	B40-...	40	50	155	124	C0610(M6×10L)		1.8

1. クランプボルト(3本)とOリング(2個)は付属しています。
2. 適合カートリッジは付属しておりません。別途お求めください。
3. インサートは付属していません。別途お求めください。

4. すべてクーラント穴が標準であっています。
5. クーラントパイプは付属していません。別途お求めください。