 


●ダブルクランプタイプ（ネガティブインサート用）



本図は右勝手

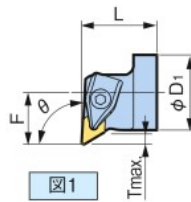


図1

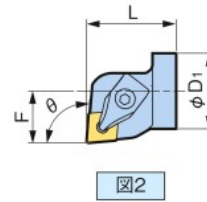


図2


型式	図	適合インサート	勝手	φD1	F	L	Tmax.	θ	クランプ駒	適合超硬シート	質量 (kg)
B32-DDUNR-22032-11	1	DN1104	右勝手	32	22	32	4	93°	CP7	DNS1104C	0.1
DCLNR-22038-12	2	CN1204				38	—	95°	CP2	CNS1204C	
B40-DDUNR-27032-15	1	DN1506※ (DN1504)		40	27	32	6	93°	CP2	DNS1506C (DNS1504C)	0.2
DCLNR-27038-12	2	CN1204		38	—	95°	CP2	CNS1204C			

- 1.超硬シート用のスクリュ、レンチは付属していますが、クランプ駒締め付け用のレンチは付属していません。
- 2.インサートは付属していません。

※DN1506（厚み6.35mm）用超硬シートが付属しています。

DN1504（厚み4.76mm）のインサートを使用される場合は、別売の超硬シートDNS1504Cに取り替えてお使いください。

●クランプ駒セット

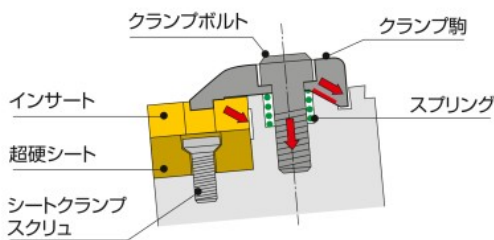

セット型式	クランプ駒	クランプボルト	スプリング	対象インサート
SCP2	CP2	M5×20	φ8×10	DN1504, DN1506 CN1204
SCP7	CP7			DN1104

1. セットにはクランプ駒、クランプボルト、スプリングが各1個付属します。
2. 締め付けレンチは4mm幅六角レンチです。T型六角レンチ（型式T-4）で販売しています。

●超硬シートセット

対象インサート	セット型式	超硬シート	シートクランプ スクリュ	トルクスプラス サイズ
DN1104	SDNS1104C	DNS1104C	M3×7	10IP
DN1504	SDNS1504C	DNS1504C	M4×8	15IP
DN1506	SDNS1506C	DNS1506C	M4×8	15IP
CN1204	SCNS1204C	CNS1204C	M4×8	15IP


1. セットには超硬シートとスクリュが各1個付属します。
2. 締め付けレンチはトルクスプラスレンチです。

●トルクスプラスレンチ（別売）

セット型式	トルクスプラス サイズ
FS-10IP	10IP
FS-15IP	15IP

インサートをしっかり固定する「プッシュ&ドロー」のダブルクランプ方式

ダブルクランプ方式は、インサートを下方方向に押し込む（プッシュ）と同時に、インサート拘束面に引き込み（ドロー）の力が発生するため、確実なインサートクランプを実現します。

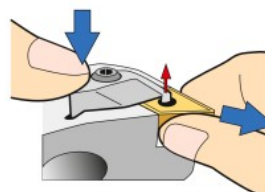

インサートの着脱も簡単

スプリング内蔵のため、インサートの着脱が簡単に行えます。クランプボルトを1回転ゆるめ、クランプ駒を指で軽く押さえると駒の先端が浮き上がります。