
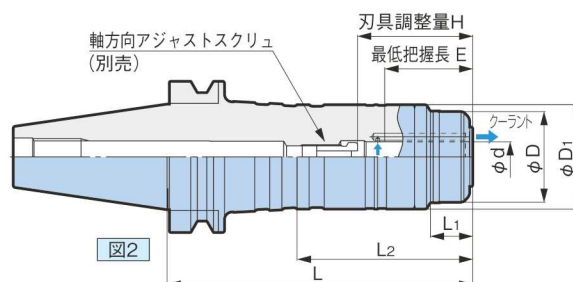


[ジェットスルータイプ]

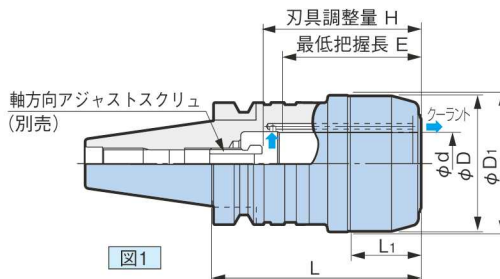

● 型式説明

BBT30 - MEGA 16 DS - 60

- ビッグプラスBT No.
- メガチャック
- 把握径
- ダブルチャック
ジェットスルータイプ

ビッグプラス(BBTシャック)はビッグプラス主軸にも、既存のBT主軸の機械にもご使用いただけます。

ビッグプラス BBTシャック 型式	図	把握径 φd	φD	φD ₁	L	L ₁	L ₂	刃具調整量 H	最低 把握長E	適合 メガレンチ	質量 (kg)
BBT30-MEGA16DS- 60	1	16	46	47	62.5	28	-	64	52	MGR46L	0.76
		20	50	51	67.5	33		62		MGR50L	0.82
BBT40-MEGA16DS- 75A	2	16	42	53	77	27	40	73	57	MGR42L	1.5
					107						2.1
					137						2.7
					167						3.3
					202						4.1
					75A						4.1
-MEGA20DS- 75A	2	20	50	55	77	36	46	71~81	58	MGR50L	1.6
					107						2.0
					122						2.3
					137						2.6
					167						3.2
					202						4.1
-MEGA25DS- 75A	1	25	62	63	77	41	-	75~85	59	MGR62L	2.0
					107						2.3
					137						3.0
					167						3.7
					202						4.7
-MEGA32DS- 90A	1	32	70	71	92	35	-	73~83	66	MGR70L	2.1
					107						2.4
					137						3.1
					167						3.7
					202						4.5

1. レンチは付属しておりません。別途ご注文ください。
2. BBT40-MEGA32DS-90Aは一部の機械でATCアームがチャックの締め付けナットに干渉することがありますのでご注意ください。(ゲージラインからナットまでは36mmです。)
3. ご使用時の回転数は機械剛性と刃具のバランスにより、大きく左右されるためご注意ください。ご使用の際には低い回転数から徐々に上げ、適正な回転数でご使用ください。
4. 刃具調整量Hはアジャストスクリュを用いた場合の調整量です。

- ※BBT30-MEGA20DS-65のH寸法は最大刃具挿入量です。
- ※MEGA16DSIには六角穴付止めネジ(M8)をご利用ください。但し、センタスルーにてご使用の場合はご相談ください。H寸法は最大刃具挿入量です。
- ※DSタイプでは端面給油のため、穴付刃具はご使用いただけません。