

ショートからロングサイズまで、
豊富なシリーズで高精度加工をしっかりサポート。


- 振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
- ドリル加工からリーマ、エンドミルまでベーシックホルダに最適です。

センタスルー

ビッグプラス(二面拘束)仕様ではございません



- 型式説明
- BT30 - NBS 6 - 45
- L寸法
 - 最大把握径
 - ニューベビーチャックシステム
 - BTシャックNo.

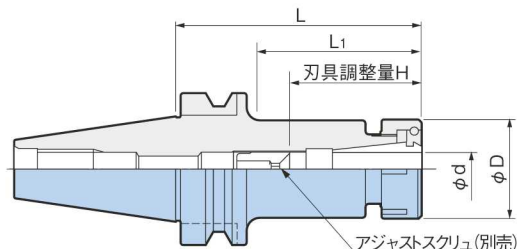

BT30

BTシャック 型式	把握径 φd	φD	L	L ₁	刃具調整量 H	適合コレット	質量 (kg)
BT30-NBS 6- 45	0.25～ 6	20	45	20	20～40	NBC 6-□	0.41
- 60			60	32			0.44
- 75			75	47			0.47
- 90			90	62			0.51
-105			105	77			0.54
-120			120	90			0.57
-135			135	105			0.60
-NBS 8- 45			0.5 ～ 8	25			45
- 60	60	33			0.46		
- 75	75	48			0.50		
- 90	90	63			0.55		
-105	105	78			0.61		
-120	120	92			0.66		
-135	135	107	0.70				
-NBS10- 45	1.5 ～10	30	45	20	35～45	NBC10-□	0.44
- 60			60	34			0.51
- 75			75	49			0.58
- 90			90	64			0.66
-105			105	79			0.74
-120			120	94			0.81
-135	135	109	0.88				
-NBS13- 45	2.5 ～13	35	45	21	41～53	NBC13-□	0.39
- 60			60	34	41～60		0.50
- 75			75	49			0.61
- 90			90	64			0.72
-105			105	79			0.83
-120			120	94			0.93
-135	135	109	1.02				

1. ナットは付属していますが、アジャストスクリュ、コレット、レンチは別途ご注文ください。
2. 貫通穴があいていますのでセンタスルーにて使用可能です。
3. 質量はナットを含み、コレットは含みません。
4. 刃具調整量Hはアジャストスクリュ (NBA) を用いた場合の調整量です。