


EWN2-22 (仕上用丸バイトシリーズ)

干渉対策を考慮したコンパクトヘッド。

小型機械に
最適

センタスルー

 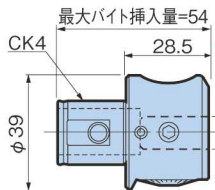


MAX.
18,000min⁻¹

適合ヘッド EWN2-22CK4


ストローク 0~2mm

※ターニングセンタ用EWNヘッド
(ERタイプ)もございます。
詳しくは **A65** をご参照ください。




突き出し長さ範囲と最大バイト挿入量は必ず守ってください。範囲外での使用はヘッドの破損や丸バイトの抜けが発生する可能性があります。

ストレートコレット

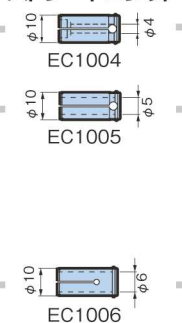


丸バイトシャンク

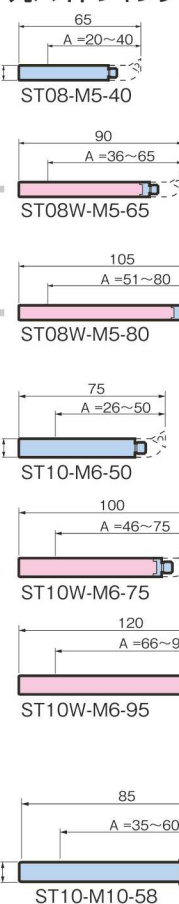


(A68)
治具ポーラバイト 8種類



超硬丸バイト (A68)

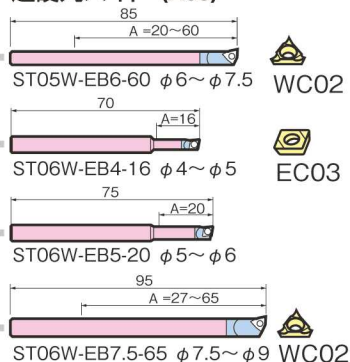

丸バイトヘッド TP08

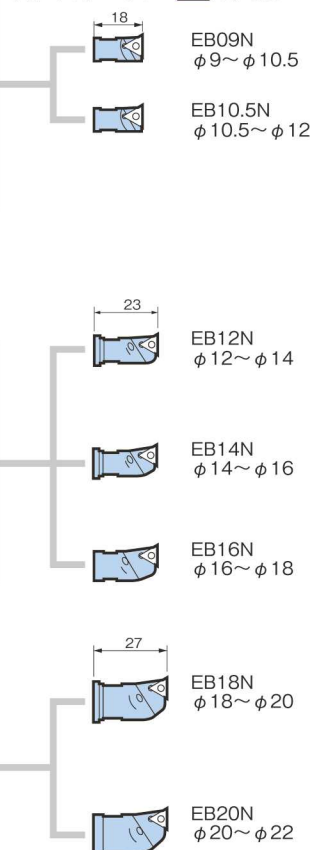

※型式に「W」がつく超硬丸バイトと、丸バイトシャンクの は超硬製です。Aは突き出し長さです。



ホルダについては **A77**