


世界最小のナット外径φ10の超極細設計。  
ワーク、治具干渉を考慮したスリムな高速回転ホルダ。

●極小径のエンドミル加工対応。

世界の  
オリジナル

MAX.  
40,000min<sup>-1</sup>  
対応

[ 高剛性テーパタイプ ]

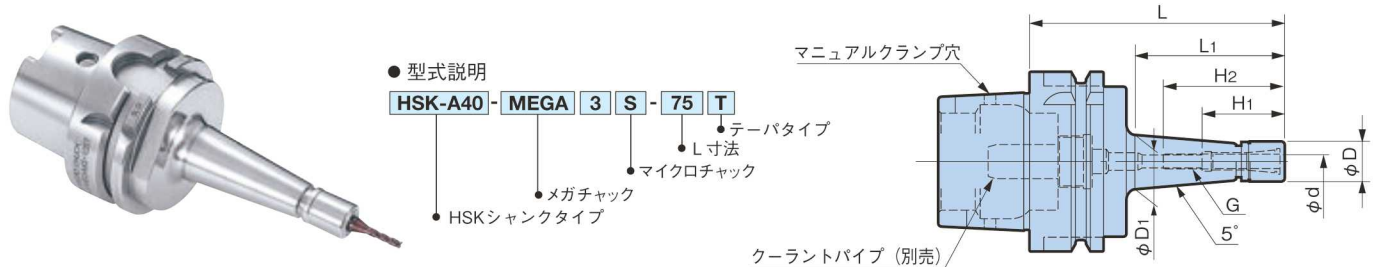

貫通穴があいています。

Aタイプ (DIN 69893-1) (ISO 12164)

| 型 式                 | 把握径<br>φd | φD | φD <sub>1</sub> | L   | L <sub>1</sub> | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | G        | 適合コレット   | 質量<br>(kg) |
|---------------------|-----------|----|-----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------|
| HSK-A40-MEGA3S- 75T | 0.45～3.25 | 10 | 16              | 75  | 44             | 22             | 38             | M4 P0.7  | NBC 3S-□ | 0.28       |
| - 90T               |           |    | 18              | 90  | 60             |                |                |          |          | 0.31       |
| -MEGA4S- 60T        | 0.45～4.05 | 12 | 14              | 60  | 27             | 26.5           | 44             | M5 P0.8  | NBC 4S-□ | 0.27       |
| - 90T               |           |    | 20              | 90  | 60             |                | 47             |          |          | 0.33       |
| -105T               |           |    | 23              | 105 | 76             |                |                |          |          | 0.37       |
| -MEGA6S- 60T ※      | 0.45～6.05 | 14 | 16              | 60  | 29             | 28.5           | (40)           | M7 P0.75 | NBC 6S-□ | 0.28       |
| - 75T               |           |    | 19              | 75  | 45             |                |                |          |          | 0.31       |
| - 90T               |           |    | 21.5            | 90  | 60             |                |                |          |          | 0.34       |
| -105T               |           |    | 25              | 105 | 76             |                |                |          |          | 0.39       |
| HSK-A50-MEGA6S-105T | 0.45～6.05 | 14 | 22.5            | 105 | 66             | 28.5           | 49             | M7 P0.75 | NBC 6S-□ | 0.6        |
| HSK-A63-MEGA3S- 75T | 0.45～3.25 | 10 | 14              | 75  | 36             | 22             | 38             | M4 P0.7  | NBC 3S-□ | 0.8        |
| -120T               |           |    | 21.5            | 120 | 81             |                |                |          |          | 0.9        |
| -MEGA4S- 75T        | 0.45～4.05 | 12 | 15.5            | 75  | 36             | 26.5           | 47             | M5 P0.8  | NBC 4S-□ | 0.9        |
| - 90T               |           |    | 18              | 90  | 51             |                |                |          |          | 0.9        |
| -120T               |           |    | 23.5            | 120 | 81             |                |                |          |          | 1.0        |
| -MEGA6S- 60T        | 0.45～6.05 | 14 | 15.5            | 60  | 23             | 28.5           | 37             | M7 P0.75 | NBC 6S-□ | 0.8        |
| - 75T               |           |    | 17              | 75  | 36             |                | 48             |          |          | 0.9        |
| - 90T               |           |    | 20              | 90  | 51             |                |                |          |          | 0.9        |
| -105T               |           |    | 22.5            | 105 | 66             |                | 49             |          |          | 0.9        |
| -120T               |           |    | 25              | 120 | 81             |                |                |          |          | 1.0        |
| -135T               |           |    | 27.5            | 135 | 96             |                |                |          |          | 1.0        |
| -MEGA8S- 90T        | 2.95～8.05 | 18 | 23.5            | 90  | 51             | 31             | 50.5           | M9 P0.75 | NBC 8S-□ | 0.9        |
| -120T               |           |    | 28.5            | 120 | 81             |                |                |          |          | 1.1        |

1. ナットは付属しています。コレット、レンチは別途ご注文ください。

2. 質量はナットを含み、コレットは含みません。

3. ご使用時の回転数は機械剛性と刃具のバランスにより、大きく左右されるためご注意ください。  
ご使用時には低い回転数から徐々に上げ、適正な回転数でご使用ください。

4. ※印の型式は内径ネジがありません。H<sub>2</sub>の( )寸法は最大刃具挿入量です。

5. クーラントパイプは付属していません。 B67