


モールステーパシャンク 把握径：φ20～φ32

《タング式》

● 型式説明

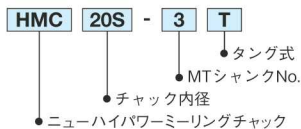


型 式	MT No.	把握径	ナット外径	L寸法
HMC20S-3T	MT3	φ20	φ50	70
HMC32S-4T	MT4	φ32	φ68	100
HMC32S-5T	MT5		φ80	90

1. コッタ穴が必要な場合は機械の仕様をお知らせください。
2. チャック締め付け用のスパナも付属しています。
3. 表中のL寸法はゲージラインから、チャック口元までの長さです。

《引きネジ式》

● 型式説明

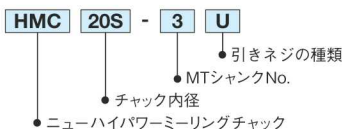

型 式	MT No.	把握径	ナット外径	L寸法
HMC20S-3U	MT3	φ20	φ50	70
HMC32S-4U	MT4	φ32	φ68	100

1. チャック締め付け用のスパナも付属しています。
2. 表中のL寸法はゲージラインから、チャック口元までの長さです。

アクセサリ

●ミーリングチャックの使用範囲が広がります。

ストレートコレット

● 型式説明



型 式
C20-6・8・10・12・14・16・18
C25-6・8・10・12・16・20
C32-6・8・10・12・14・16・18・19・20・22・24・25
C42-6・8・10・12・16・20・25・31・32

👉 詳細についてはF20

モールステーパホルダ


● 型式説明



型 式
C20-MT1・MT2
C25-MT1・MT2
C32-MT1・MT2・MT3
C42-MT1・MT2・MT3・MT4

チャックアーバ

● 型式説明

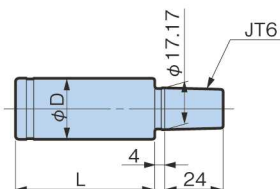


型 式
C20-JT6
C25-JT6
C32-JT6
C42-JT6

1. ドリルチャックは付属しておりません。

フェイスミルアーバ

● 型式説明

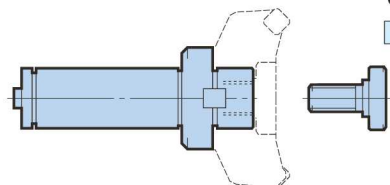

型 式
AC32-F3・F4
AC42-F3・F4

1. カッタ取付部の外径はF3=25.4 F4=31.75です。
2. JISB4114のカッタに適合します。