




# E series

## フラット形状 樹脂ベアリング (材質 : POM)

精密ベアリングを内蔵した樹脂成形製品です。  
標準タイプとボルト付タイプを用意しています。



標準タイプ B/6Bタイプ

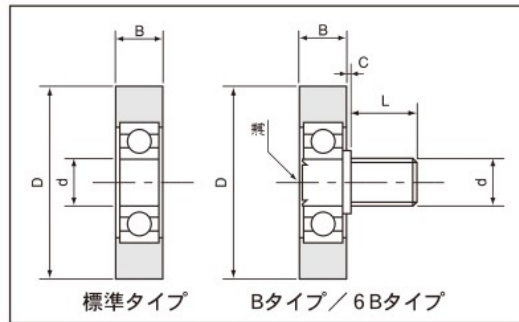

標準タイプ

Bタイプ / 6Bタイプ

B : 十字溝ボルトタイプ  
6B : 六角溝ボルトタイプ

寸法単位:mm

| Type          | 型番            | D  | d  | B  | C  | L          | ベアリング        | 溝形状(対辺)   |
|---------------|---------------|----|----|----|----|------------|--------------|-----------|
| 標準タイプ         | E-0413        | 13 | 4  | 5  |    |            | L-1040ZZ     |           |
|               | E-0414        | 14 | 4  | 5  |    |            | L-1040ZZ     |           |
|               | E-0516        | 16 | 5  | 5  |    |            | 695ZZ        |           |
|               | E-0518        | 18 | 5  | 5  |    |            | 695ZZ        |           |
|               | E-0619        | 19 | 6  | 6  |    |            | 696ZZ        |           |
|               | E-0620        | 20 | 6  | 6  |    |            | 696ZZ        |           |
|               | E-0622        | 22 | 6  | 6  |    |            | 696ZZ        |           |
|               | E-0624        | 24 | 6  | 6  |    |            | 696ZZ        |           |
|               | E-0826        | 26 | 8  | 8  |    |            | 608ZZ        |           |
|               | E-0830        | 30 | 8  | 9  |    |            | 608ZZ        |           |
|               | E-0835        | 35 | 8  | 9  |    |            | 608ZZ        |           |
|               | E-1040        | 40 | 10 | 12 |    |            | 6200ZZ       |           |
|               | E-1045        | 45 | 10 | 12 |    |            | 6200ZZ       |           |
| E-1050        | 50            | 10 | 12 |    |    | 6200ZZ     |              |           |
| Bタイプ          | E-0619-B      | 19 | M6 | 6  | 1  | 8          | 696ZZ        | 十字溝       |
|               | E-0620-B      | 20 | M6 | 6  | 1  | 8          | 696ZZ        | 十字溝       |
|               | E-0622-B      | 22 | M6 | 6  | 1  | 8          | 696ZZ        | 十字溝       |
|               | E-0624-B      | 24 | M6 | 6  | 1  | 8          | 696ZZ        | 十字溝       |
|               | E-0626-B      | 26 | M6 | 8  | 1  | 8          | 608ZZ        | 十字溝       |
|               | E-0630-B      | 30 | M6 | 9  | 1  | 8          | 608ZZ        | 十字溝       |
| E-0635-B      | 35            | M6 | 9  | 1  | 8  | 608ZZ      | 十字溝          |           |
| 6Bタイプ         | E-0413-6B     | 13 | M4 | 5  | 1  | 5          | L-1040ZZ     | 六角穴 (1.5) |
|               | E-0414-6B     | 14 | M4 | 5  | 1  | 5          | L-1040ZZ     | 六角穴 (1.5) |
|               | E-0416-6B     | 16 | M4 | 5  | 1  | 5          | 695ZZ        | 六角穴 (2.5) |
|               | E-0418-6B     | 18 | M4 | 5  | 1  | 5          | 695ZZ        | 六角穴 (2.5) |
|               | E-0619-6B     | 19 | M6 | 6  | 1  | 8          | 696ZZ        | 六角穴 (2.5) |
|               | E-0620-6B     | 20 | M6 | 6  | 1  | 8          | 696ZZ        | 六角穴 (2.5) |
|               | E-0622-6B     | 22 | M6 | 6  | 1  | 8          | 696ZZ        | 六角穴 (2.5) |
|               | E-0624-6B     | 24 | M6 | 6  | 1  | 8          | 696ZZ        | 六角穴 (2.5) |
|               | E-0626-6B     | 26 | M6 | 8  | 1  | 8          | 608ZZ        | 六角穴 (5)   |
|               | E-0630-6B     | 30 | M6 | 9  | 1  | 8          | 608ZZ        | 六角穴 (5)   |
|               | E-0635-6B     | 35 | M6 | 9  | 1  | 8          | 608ZZ        | 六角穴 (5)   |
|               | E-0840-6B     | 40 | M8 | 12 | 2  | 12         | 6200ZZ       | 六角穴 (6)   |
| E-0845-6B     | 45            | M8 | 12 | 2  | 12 | 6200ZZ     | 六角穴 (6)      |           |
| E-0850-6B     | 50            | M8 | 12 | 2  | 12 | 6200ZZ     | 六角穴 (6)      |           |
| ステンレスタイプ      | E-0413-SUS    | 13 | 4  | 5  |    |            | L-1040ZZ SUS |           |
|               | E-0414-SUS    | 14 | 4  | 5  |    |            | L-1040ZZ SUS |           |
|               | E-0516-SUS    | 16 | 5  | 5  |    |            | 695ZZ SUS    |           |
|               | E-0518-SUS    | 18 | 5  | 5  |    |            | 695ZZ SUS    |           |
|               | E-0619-SUS    | 19 | 6  | 6  |    |            | 696ZZ SUS    |           |
|               | E-0620-SUS    | 20 | 6  | 6  |    |            | 696ZZ SUS    |           |
|               | E-0622-SUS    | 22 | 6  | 6  |    |            | 696ZZ SUS    |           |
|               | E-0624-SUS    | 24 | 6  | 6  |    |            | 696ZZ SUS    |           |
|               | E-0826-SUS    | 26 | 8  | 8  |    |            | 608ZZ SUS    |           |
|               | E-0830-SUS    | 30 | 8  | 9  |    |            | 608ZZ SUS    |           |
|               | E-0835-SUS    | 35 | 8  | 9  |    |            | 608ZZ SUS    |           |
|               | E-1040-SUS    | 40 | 10 | 12 |    |            | 6200ZZ SUS   |           |
|               | E-1045-SUS    | 45 | 10 | 12 |    |            | 6200ZZ SUS   |           |
|               | E-1050-SUS    | 50 | 10 | 12 |    |            | 6200ZZ SUS   |           |
|               | E-0413-6B-SUS | 13 | M4 | 5  | 1  | 5          | L-1040ZZ SUS | 六角穴 (1.5) |
|               | E-0414-6B-SUS | 14 | M4 | 5  | 1  | 5          | L-1040ZZ SUS | 六角穴 (1.5) |
|               | E-0416-6B-SUS | 16 | M4 | 5  | 1  | 5          | 695ZZ SUS    | 六角穴 (2.5) |
|               | E-0418-6B-SUS | 18 | M4 | 5  | 1  | 5          | 695ZZ SUS    | 六角穴 (2.5) |
|               | E-0619-6B-SUS | 19 | M6 | 6  | 1  | 8          | 696ZZ SUS    | 六角穴 (2.5) |
|               | E-0620-6B-SUS | 20 | M6 | 6  | 1  | 8          | 696ZZ SUS    | 六角穴 (2.5) |
|               | E-0622-6B-SUS | 22 | M6 | 6  | 1  | 8          | 696ZZ SUS    | 六角穴 (2.5) |
|               | E-0624-6B-SUS | 24 | M6 | 6  | 1  | 8          | 696ZZ SUS    | 六角穴 (2.5) |
|               | E-0626-6B-SUS | 26 | M6 | 8  | 1  | 8          | 608ZZ SUS    | 六角穴 (5)   |
|               | E-0630-6B-SUS | 30 | M6 | 9  | 1  | 8          | 608ZZ SUS    | 六角穴 (5)   |
| E-0635-6B-SUS | 35            | M6 | 9  | 1  | 8  | 608ZZ SUS  | 六角穴 (5)      |           |
| E-0840-6B-SUS | 40            | M8 | 12 | 2  | 12 | 6200ZZ SUS | 六角穴 (6)      |           |
| E-0845-6B-SUS | 45            | M8 | 12 | 2  | 12 | 6200ZZ SUS | 六角穴 (6)      |           |
| E-0850-6B-SUS | 50            | M8 | 12 | 2  | 12 | 6200ZZ SUS | 六角穴 (6)      |           |

樹脂部分は、用途に合わせた形状にすることが可能です。また、他の樹脂素材に変更することも可能です。詳しくは、弊社までお問い合わせください。