



Handy Level-2

“ハンディーレベル-2”

ED-10HLR
(レッド)ブラック イエロー
(特エビス [181077])

- 特長**
- ボールチェーン付です。
 - 測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
 - 蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
- 用途**
- 水平・垂直の測定に。
- 仕様**
- 精度: $\pm 2.50\text{mm/m} = \pm 0.1432^\circ$ 以内
 - 感度: $0.50\text{mm/m} = 0.0286^\circ$
- 材質**
- 本体: アルミ合金押出材硬化処理
 - 気泡管: アクリル樹脂 (PMMA)
- 製造国**
- 日本

マグネット付

発売単位1個

発売コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	長さ×高さ×厚さ (mm)	マグネット	質量 (g)	実績 (前年比%)
410-4722	ED-10HLB	¥975	¥1,300	ブラック	100×46×20	なし	55	86(102)
410-4765	ED-10HLR	¥975	¥1,300	レッド	100×46×20	なし	55	48(77)
410-4773	ED-10HLY	¥975	¥1,300	イエロー	100×46×20	なし	55	28(128)

発売単位1個

発売コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	長さ×高さ×厚さ (mm)	マグネット	質量 (g)	実績 (前年比%)
410-4731	ED-10HLMB	¥1,425	¥1,900	ブラック	100×46×20	1カ所	84	180(87)
410-4749	ED-10HLMR	¥1,425	¥1,900	レッド	100×46×20	1カ所	84	51(58)
410-4757	ED-10HLMY	¥1,425	¥1,900	イエロー	100×46×20	1カ所	84	61(100)

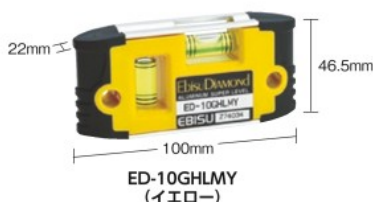
梱包数:6個

☆商品のお問い合わせ:0120-18-5133 http://www.ebisu-level.co.jp/



G-Handy Level

“G-ハンディーレベル”

ED-10GHLMY
(イエロー)ブラック レッド
グレー ホワイト
(特エビス [181077])

- 特長**
- 超強力磁石付で鉄骨工事で便利です。
 - 測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
 - 蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
 - 大型フック穴付です。
- 用途**
- 水平・垂直の測定に。
- 仕様**
- 精度: $\pm 1.50\text{mm/m} = \pm 0.0859^\circ$ 以内
 - 感度: $0.50\text{mm/m} = 0.0286^\circ$
- 材質**
- 本体: アルミ合金押出材硬化処理
 - 気泡管: アクリル樹脂 (PMMA)
- 製造国**
- 日本

発売単位1個

発売コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	長さ×高さ×厚さ (mm)	マグネット	質量 (g)	実績 (前年比%)
410-4676	ED-10GHLMB	¥2,108	¥2,810	ブラック	100×46.5×22	1カ所	78	107(102)
410-4692	ED-10GHLMR	¥2,108	¥2,810	レッド	100×46.5×22	1カ所	78	79(79)
410-4714	ED-10GHLMY	¥2,108	¥2,810	イエロー	100×46.5×22	1カ所	78	126(104)

発売単位1個

発売コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	長さ×高さ×厚さ (mm)	マグネット	質量 (g)	実績 (前年比%)
410-4684	ED-10GHLMH	¥2,108	¥2,810	グレー	100×46.5×22	1カ所	78	10(59)
410-4706	ED-10GHLMW	¥2,108	¥2,810	ホワイト	100×46.5×22	1カ所	78	9(48)

梱包数:6個

☆商品のお問い合わせ:0120-18-5133 http://www.ebisu-level.co.jp/



Mobile Slope Level

“モバイルスロープレベル”



- 特長**
- 1/50・1/75・1/100・1/150・1/200の5勾配と水平・鉛直が測定できます。
 - 蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
 - 測定基準面がV溝付でパイプなどが測定できます。
 - 柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。
- 用途**
- 配管の勾配測定及び水平・鉛直の測定に。
- 仕様**
- 精度: $\pm 2.50\text{mm/m} = \pm 0.1432^\circ$ 以内
 - 感度: $0.50\text{mm/m} = 0.0286^\circ$
- 材質**
- 本体: アルミ合金押出材硬化処理
 - 気泡管: アクリル樹脂 (PMMA)
- 製造国**
- 日本



ED-MSL

発売単位1個

発売コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	長さ×高さ×厚さ (mm)	マグネット	梱包数	質量 (g)	実績 (前年比%)
410-5508	ED-MSL	¥3,000	¥4,000	121×27×29	なし	6	55	745(112)

(特エビス [181077])

☆商品のお問い合わせ:0120-18-5133 http://www.ebisu-level.co.jp/



Director Level

“ディレクターレベル”

ED-22DLMB
(ブラック)レッド イエロー
(特エビス [181077])

- 特長**
- 磁石付で鉄骨工事に便利です。
 - 測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
 - 蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
 - 45°の測定ができます。
- 用途**
- 水平・垂直・45°の測定に。
- 仕様**
- 精度: $\pm 2.50\text{mm/m} = \pm 0.1432^\circ$ 以内
 - 感度: $0.50\text{mm/m} = 0.0286^\circ$
- 材質**
- 本体: アルミ合金押出材硬化処理
 - 気泡管: アクリル樹脂 (PMMA)
- 製造国**
- 日本

発売単位1個

発売コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	長さ×高さ×厚さ (mm)	マグネット	質量 (g)	実績 (前年比%)
410-5028	ED-22DLMB	¥1,725	¥2,300	ブラック	220×46×20	1カ所	158	33(45)
410-5036	ED-22DLMR	¥1,725	¥2,300	レッド	220×46×20	1カ所	158	19(71)

発売単位1個

発売コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	長さ×高さ×厚さ (mm)	マグネット	質量 (g)	実績 (前年比%)
410-5044	ED-22DLMY	¥1,725	¥2,300	イエロー	220×46×20	1カ所	158	4(50)

梱包数:6個

☆商品のお問い合わせ:0120-18-5133 http://www.ebisu-level.co.jp/