

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

測量用品

コンパックス

巻尺

ローラー
距離計

レーザー
距離計

レーザー
墨出し器

回転レーザー

セオドライト

オートレベル

標尺

水平器

勾配計

下地材
探知

下げ振り

墨つぼ・
チョークリール

建築用
筆記具

黒板


測量用
標示具

KOD **Compact Acrylic Resin Level** **New RoHS**
設備用コンパクトレベル

特長 ●測定面強力マグネット付です。
●水平・垂直・45°が測定可能です。
●ブロック型樹脂製気泡管です。(本体一体型)

仕様 ●2本目盛り
●感度:0.5mm/m=0.0286°
●精度:±2.5mm/m=±0.1433°以内

材質 ●アクリル樹脂
製造国 ●日本

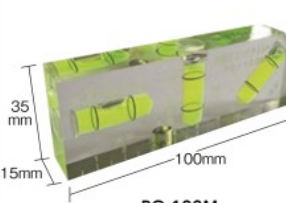

35mm
15mm
100mm
PQ-100M

発注単位1個 株式会社カツキ製作所 [100100]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	長さ×高さ×厚さ(mm)	マグネット	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
851-1430	PQ-100M	¥2,471	¥3,380	100×35×15	1カ所	5	60	-

☎商品のお問い合わせ:0773-42-1001 <http://www.kod-level.co.jp/>

KOD **Level** **New RoHS**
“イージーレベル”

特長 ●ボールチェーン付で持ち運びに便利です。
用途 ●簡易作業やDIYに。
仕様 ●感度:0.5mm/m=0.0286°
●精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内

材質 ●表面:ABS樹脂
製造国 ●日本



85mm
EZ-85B
EZ-85C
EZ-85P
EZ-85R
EZ-85W

発注単位1個 株式会社カツキ製作所 [100100]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	長さ(mm)	マグネット	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
244-2382	EZ-85B	¥825	¥1,100	黒	85	1ヶ所	10	54	-
244-2384	EZ-85C	¥825	¥1,100	青	85	1ヶ所	10	54	-
244-0911	EZ-85P	¥825	¥1,100	ピンク	85	1ヶ所	10	54	-
244-2383	EZ-85R	¥825	¥1,100	赤	85	1ヶ所	10	54	-
244-0912	EZ-85W	¥825	¥1,100	白	85	1ヶ所	10	54	-

☎商品のお問い合わせ:0773-42-1001 <http://www.kod-level.co.jp/>

KOD **Level** **New RoHS**
“水平くんプラス”

特長 ●2つ組み合わせ可能です。
用途 ●簡単なDIYに。
仕様 ●ボールチェーン付
●感度:0.5mm/m=0.0286° ●精度:±2.5mm/m=±0.1433°以内

材質 ●ABS樹脂製
製造国 ●日本



60.5mm
20.5mm
SU-BC
SU-BR
SU-BY
SU-CC
SU-RR
SU-WC
SU-WR
SU-WY
SU-YY

発注単位1個 株式会社カツキ製作所 [100100]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	本体色	気泡管色	長さ×高さ×厚さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
200-0932	SU-BC	¥225	¥300	黒	青	60.5×20.5×16	27	12	-
200-0934	SU-BR	¥225	¥300	黒	赤	60.5×20.5×16	27	12	-
200-0930	SU-BY	¥225	¥300	黒	黄緑	60.5×20.5×16	27	12	-
200-0927	SU-CC	¥225	¥300	青	青	60.5×20.5×16	27	12	-
200-0923	SU-RR	¥225	¥300	赤	赤	60.5×20.5×16	27	12	-

☎商品のお問い合わせ:0773-42-1001 <http://www.kod-level.co.jp/>

KOD **Level** **New RoHS**

特長 ●2つ組み合わせ可能です。
用途 ●簡単なDIYに。
仕様 ●ボールチェーン付
●感度:0.5mm/m=0.0286° ●精度:±2.5mm/m=±0.1433°以内

材質 ●ABS樹脂製
製造国 ●日本



60.5mm
20.5mm
SU-BC
SU-BR
SU-BY
SU-CC
SU-RR
SU-WC
SU-WR
SU-WY
SU-YY

発注単位1個 株式会社カツキ製作所 [100100]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	本体色	気泡管色	長さ×高さ×厚さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
200-0929	SU-WC	¥225	¥300	白	青	60.5×20.5×16	27	12	-
200-0928	SU-WR	¥225	¥300	白	赤	60.5×20.5×16	27	12	-
200-0925	SU-WY	¥225	¥300	白	黄緑	60.5×20.5×16	27	12	-
200-0933	SU-YY	¥225	¥300	黄	黄緑	60.5×20.5×16	27	12	-

☎商品のお問い合わせ:0773-42-1001 <http://www.kod-level.co.jp/>

EBISU **Cube Level** **校正可能 RoHS**
キューブレベル

特長 ●測量ポールの測定ができます。
●丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。

用途 ●測量ポール用。
●鉛直測定に。

仕様 ●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内
●感度:0.50mm/m=0.0286°

材質 ●本体:ABS樹脂
●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)

付属品 ●取付バンド
製造国 ●日本



28mm
35mm
51mm
ED-CUB (ブラック)

発注単位1個 株式会社エビス [181077]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	長さ×高さ×厚さ(mm)	マグネット	質量(g)	実績(前年比%)
410-5443	ED-CUB	¥1,125	¥1,500	ブラック	51×35×28	なし	28	353(138)

☎商品のお問い合わせ:0120-18-5133 <http://www.ebisu-level.co.jp/>


EBISU **Card Level** **校正可能 RoHS**
カードレベル

特長 ●便利な目盛付です。
●カードサイズなので携帯に便利です。

用途 ●勾配測定及び水平・垂直・45°・60°の測定に。

仕様 ●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内
●感度:0.50mm/m=0.0286°

材質 ●本体:アクリル樹脂(PMMA)
製造国 ●日本



54mm
86mm
ED-CDBL (ブルー)

発注単位1個 株式会社エビス [181077]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	長さ×高さ×厚さ(mm)	マグネット	質量(g)	実績(前年比%)
410-5397	ED-CDL	¥750	¥1,000	グリーン	86×54×5.5	なし	23	73(153)
410-5401	ED-CDBL	¥750	¥1,000	ブルー	86×54×5.5	なし	23	42(83)
410-5419	ED-CDR	¥750	¥1,000	レッド	86×54×5.5	なし	23	18(59)

☎商品のお問い合わせ:0120-18-5133 <http://www.ebisu-level.co.jp/>

EBISU **Scale Clip Level** **RoHS**
スケールクリップレベル

特長 ●直尺と曲尺に取り付けて測定できます。
●蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。

用途 ●水平、垂直の測定に。

仕様 ●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内
●感度:0.50mm/m=0.0286°

材質 ●本体:ABS樹脂
●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
製造国 ●日本



30mm
20mm
60mm
ED-SCL

発注単位1個 株式会社エビス [181077]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	長さ×高さ×厚さ(mm)	マグネット	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
410-5541	ED-SCL	¥488	¥650	60×30×20	なし	6	17	194(92)

☎商品のお問い合わせ:0120-18-5133 <http://www.ebisu-level.co.jp/>

EBISU **Key Holder Level** **RoHS**
キーホルダーレベル

特長 ●鍵を取り付けて測定できます。
用途 ●水平の測定に。

仕様 ●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内
●感度:0.50mm/m=0.0286°

材質 ●本体:アクリル樹脂(PMMA)
製造国 ●日本



15mm
15mm
47mm
ED-KEY
ED-KEYR
ED-KEYBL

発注単位1個 株式会社エビス [181077]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	長さ×高さ×厚さ(mm)	マグネット	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
410-5494	ED-KEY	¥488	¥650	グリーン	47×15×15	なし	6	13	77(96)
485-0645	ED-KEYR	¥488	¥650	レッド	47×15×15	なし	6	13	24(89)
485-0637	ED-KEYBL	¥488	¥650	ブルー	47×15×15	なし	6	13	41(129)

☎商品のお問い合わせ:0120-18-5133 <http://www.ebisu-level.co.jp/>