


● 形式表示

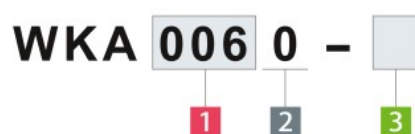

1 ボディサイズ

- 006: 縮径寸法 φ6.5 引抜き耐力 50N
- 008: 縮径寸法 φ8 引抜き耐力 70N
- 010: 縮径寸法 φ10 引抜き耐力 100N
- 012: 縮径寸法 φ12 引抜き耐力 150N
- 016: 縮径寸法 φ16 引抜き耐力 200N

2 デザインNo.

- 0 : 製品のバージョン情報です。

3 使用温度 (シール材質)

- 無記号 : 標準仕様(使用温度 0~70℃) シール材質:ニトリルゴム
- V : 高温仕様(使用温度 0~120℃) シール材質:フッ素ゴム

● 仕様

形式		WKA0060-□	WKA0080-□	WKA0100-□	WKA0120-□	WKA0160-□
引抜き耐力(保持力)	N	50	70	100	150	200
リリースシリンダ容量	cm ³	0.08	0.08	0.15	0.26	0.49
最高使用圧力	MPa	0.7				
最低使用圧力	MPa	0.25				
耐圧	MPa	1.0				
使用温度 °C	3 無記号 選択時	0 ~ 70				
	3 V 選択時	0 ~ 120				
使用流体		ドライエア				
質量	g	7	8	13	20	41