

## ラベルシール [プリンタ兼用]

### 強粘着タイプ

接着力が標準タイプよりも20%アップ。(PPに貼り付けた場合) しっかり貼りつきます。




品番：28415

## ラベルサイズ 210mm × 297mm

A4判  
マット

強

5mm  
方眼

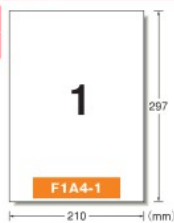

1面 ノーカット

品番	バーコード	入数	価格	出荷単位
28415	4 906186 284158	18 シート	¥1,000 +税	5 袋
28416	4 906186 284165	100 シート	¥4,500 +税	1 袋

インクジェット/染料インクインクジェット/顔料インク  
レーザー コピー 熱転写 ドット 手書き

●シートサイズ：A4判 (210×297mm) ●材質：上質紙  
●標準総厚み：120g/㎡ (0.13mm) ●ラベル厚み：0.07mm

※裏面にはカットに便利な5mm方眼印刷。(はがすのに便利な切り込み線が縦方向に2本入っています。)

## ラベルサイズ 105mm × 148.5mm

A4判  
マット

強

原寸大マップ  
→③ D-3



4面

品番	バーコード	入数	価格	出荷単位
78204	4 906186 782043	18シート (72片)	¥1,000 +税	5 袋
78504	4 906186 785044	100シート (400片)	¥4,500 +税	1 袋

インクジェット/染料インクインクジェット/顔料インク  
レーザー コピー 熱転写 ドット 手書き

●シートサイズ：A4判 (210×297mm) ●材質：上質紙  
●標準総厚み：120g/㎡ (0.13mm) ●ラベル厚み：0.07mm

※裏面にはカットに便利な5mm方眼印刷。(はがすのに便利な切り込み線が縦方向に2本入っています。)

## ラベルサイズ 86.4mm × 50.8mm

A4判  
マット

強

原寸大マップ  
→② A-2



10面 四辺余白付

品番	バーコード	入数	価格	出荷単位
78210	4 906186 782104	18シート (180片)	¥1,000 +税	5 袋
78510	4 906186 785105	100シート (1000片)	¥4,500 +税	1 袋

インクジェット/染料インクインクジェット/顔料インク  
レーザー コピー 熱転写 ドット 手書き

●シートサイズ：A4判 (210×297mm) ●材質：上質紙  
●標準総厚み：120g/㎡ (0.13mm) ●ラベル厚み：0.07mm

## ラベルサイズ 83.8mm × 42.3mm

A4判  
マット

強

原寸大マップ  
→① E-3



12面 四辺余白付 角丸

品番	バーコード	入数	価格	出荷単位
78312	4 906186 783125	18シート (216片)	¥1,000 +税	5 袋
78512	4 906186 785125	100シート (1200片)	¥4,500 +税	1 袋

インクジェット/染料インクインクジェット/顔料インク  
レーザー コピー 熱転写 ドット 手書き


●シートサイズ：A4判 (210×297mm) ●材質：上質紙  
●標準総厚み：120g/㎡ (0.13mm) ●ラベル厚み：0.07mm

## ラベルサイズ 70mm × 42.3mm

A4判  
マット

強

原寸大マップ  
→② A-2

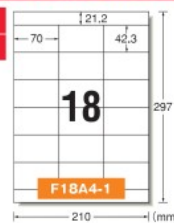

18面 上下余白付

品番	バーコード	入数	価格	出荷単位
78318	4 906186 783187	18シート (324片)	¥1,000 +税	5 袋

インクジェット/染料インクインクジェット/顔料インク  
レーザー コピー 熱転写 ドット 手書き

●シートサイズ：A4判 (210×297mm) ●材質：上質紙  
●標準総厚み：120g/㎡ (0.13mm) ●ラベル厚み：0.07mm

## ラベルサイズ 70mm × 42.3mm

A4判  
マット

強

原寸大マップ  
→② A-2



21面

品番	バーコード	入数	価格	出荷単位
78421	4 906186 784214	18シート (378片)	¥1,000 +税	5 袋
78521	4 906186 785211	100シート (2100片)	¥4,500 +税	1 袋

インクジェット/染料インクインクジェット/顔料インク  
レーザー コピー 熱転写 ドット 手書き

●シートサイズ：A4判 (210×297mm) ●材質：上質紙  
●標準総厚み：120g/㎡ (0.13mm) ●ラベル厚み：0.07mm

## ラベルサイズ 48.3mm × 25.4mm

A4判  
マット

強

原寸大マップ  
→② D-1



44面 四辺余白付

品番	バーコード	入数	価格	出荷単位
78244	4 906186 782449	18シート (792片)	¥1,000 +税	5 袋

インクジェット/染料インクインクジェット/顔料インク  
レーザー コピー 熱転写 ドット 手書き

●シートサイズ：A4判 (210×297mm) ●材質：上質紙  
●標準総厚み：120g/㎡ (0.13mm) ●ラベル厚み：0.07mm

はがれやすい場所や  
貼りづらい場所にもしっかり貼れます。



4面 (品番：78204) を使用しています