

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

日東エルマテリアル High Reflective Tape
Nitto 日本 **高輝度プリズム反射テープ**

同商品群 在庫数 109アイテム



HTPシリーズ (インクジェット対応タイプ)

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
103-0096	HTP-10W	¥ 870	オープン	ホワイト	10×5	0.41	108	27	477(129)
103-0095	HTP-10R	¥ 870	オープン	レッド	10×5	0.41	108	27	164(158)
103-0097	HTP-10Y	¥ 870	オープン	イエロー	10×5	0.41	108	27	195(166)
160-7640	HTP-10B	¥ 870	オープン	ブルー	10×5	0.41	108	27	63(332)
103-0093	HTP-10LY	¥ 960	オープン	蛍光レモンイエロー	10×5	0.41	108	27	637(209)
103-0094	HTP-10OR	¥ 960	オープン	蛍光オレンジ	10×5	0.41	108	27	276(171)
103-0101	HTP-15W	¥1,310	オープン	ホワイト	15×5	0.41	72	42	454(218)
103-0100	HTP-15R	¥1,310	オープン	レッド	15×5	0.41	72	42	82(304)
103-0102	HTP-15Y	¥1,310	オープン	イエロー	15×5	0.41	72	42	124(70)
160-7641	HTP-15B	¥1,310	オープン	ブルー	15×5	0.41	72	42	30(999)
103-0098	HTP-15LY	¥1,440	オープン	蛍光レモンイエロー	15×5	0.41	72	42	403(124)
103-0099	HTP-15OR	¥1,440	オープン	蛍光オレンジ	15×5	0.41	72	42	121(164)
836-5379	HTP-20W	¥1,725	オープン	ホワイト	20×5	0.41	54	115	220(84)
836-5380	HTP-20R	¥1,725	オープン	レッド	20×5	0.41	54	115	127(99)
836-5381	HTP-20Y	¥1,725	オープン	イエロー	20×5	0.41	54	115	260(125)
160-7643	HTP-20B	¥1,725	オープン	ブルー	20×5	0.41	54	115	47(470)


特長 ●プリズムレンズ型反射テープです。
 ●夜間の視認性は、従来のガラスビーズ型と比較すると約7倍の明るさを保持します。
 ●屋外耐候性10年の長期グレードです。
用途 ●主要道路の規制標識や警戒標識に。 ●視界誘導標識に。
仕様 ●粘着力:6.4N/10mm
材質 ●基材:アクリル系フィルム ●粘着剤:アクリル系
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-5388	HTP-20LY	¥1,913	オープン	蛍光レモンイエロー	20×5	0.41	54	115	245(61)
836-5389	HTP-20OR	¥1,913	オープン	蛍光オレンジ	20×5	0.41	54	115	151(69)
836-5382	HTP-45W	¥3,650	オープン	ホワイト	45×5	0.41	24	245	298(101)
836-5383	HTP-45R	¥3,650	オープン	レッド	45×5	0.41	24	245	175(181)
836-5384	HTP-45Y	¥3,650	オープン	イエロー	45×5	0.41	24	245	337(112)
160-7644	HTP-45B	¥3,650	オープン	ブルー	45×5	0.41	24	245	102(999)
836-5390	HTP-45LY	¥4,075	オープン	蛍光レモンイエロー	45×5	0.41	24	245	269(87)
836-5391	HTP-45OR	¥4,075	オープン	蛍光オレンジ	45×5	0.41	24	245	245(172)
836-5385	HTP-90W	¥7,288	オープン	ホワイト	90×5	0.41	12	455	81(81)
836-5386	HTP-90R	¥7,288	オープン	レッド	90×5	0.41	12	455	64(169)
836-5387	HTP-90Y	¥7,288	オープン	イエロー	90×5	0.41	12	455	74(99)
160-7645	HTP-90B	¥7,288	オープン	ブルー	90×5	0.41	12	455	1(50)
836-5392	HTP-90LY	¥8,150	オープン	蛍光レモンイエロー	90×5	0.41	12	455	83(144)
836-5393	HTP-90OR	¥8,150	オープン	蛍光オレンジ	90×5	0.41	12	455	36(70)

☎商品のお問い合わせ:0120-640-450 http://www.nitto-lmaterials.com/

日東エルマテリアル High-brightness Prism Reflective Tape for Rough Surfaces
Nitto 日本 **粗面高輝度プリズム反射テープ** **New** **イチョン** **RoHS**

同商品群 在庫数 109アイテム

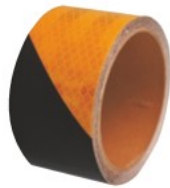

DM7660X50YB

特長 ●プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
 ●夜間の視認性は、従来のガラスビーズ型と比較すると約10倍以上の明るさを保持します。
 ●屋外耐候性10年の長期グレードです。
用途 ●工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
仕様 ●粘着力:20N/25mm
材質 ●基材:アクリル系樹脂+アルミ ●粘着剤:アクリル系
製造国 ●中国

日東エルマテリアル Soft High Luminance Prism Reflective Tape
Nitto 日本 **軟質高輝度プリズム反射テープ** **New** **RoHS**

同商品群 在庫数 109アイテム



特長 ●柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。
 ●従来の反射テープよりも10倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
 ●屋外耐久性は約7年です。
用途 ●工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに。
 ●フォークリフトや運搬用のパレット、台車など。
 ●その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
仕様 ●粘着力:18N/25mm
材質 ●基材:アクリル系樹脂 ●粘着剤:アクリル系
製造国 ●中国


発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
249-5356	DM7660X50YB	¥3,188	オープン	イエロー/ブラック	50×3	0.46	24	120	-
249-5355	DM7660X100YB	¥6,375	オープン	イエロー/ブラック	100×3	0.46	12	240	-

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
249-5361	DM9600X50W	¥2,679	オープン	ホワイト	50×5	0.26	24	116	-
249-5358	DM9600X50R	¥2,679	オープン	レッド	50×5	0.26	24	116	-
249-5359	DM9600X50Y	¥2,679	オープン	イエロー	50×5	0.26	24	116	-
249-5357	DM9600X100W	¥5,358	オープン	ホワイト	100×5	0.26	12	232	-
249-5360	DM9600X100R	¥5,358	オープン	レッド	100×5	0.26	12	232	-
249-5362	DM9600X100Y	¥5,358	オープン	イエロー	100×5	0.26	12	232	-

☎商品のお問い合わせ:0120-640-450 http://www.nitto-lmaterials.com/

日東エルマテリアル Wide Angle Reflective Tape
Nitto 日本 **広角反射テープ**

同商品群 在庫数 109アイテム

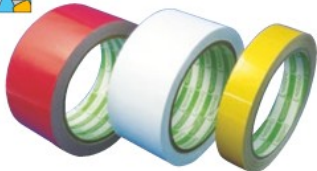

HTKシリーズ

特長 ●基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。
 ●従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。
 ●世界各国の標識に用いられる封入型反射シートの規格に適合します。
 ●屋外耐候性7年の長期グレードです。
用途 ●道路標識に。 ●屋外保安用品に。
 ●屋外看板に。
仕様 ●粘着力:6.4N/10mm
材質 ●基材:ウレタンフィルム ●粘着剤:アクリル系
製造国 ●日本

日東エルマテリアル Wide Angle Reflective Tape
Nitto 日本 **広角反射テープ(インクジェット印刷対応)**

同商品群 在庫数 109アイテム



HTK-1240W

特長 ●インクジェット印刷(溶剤系インク)に対応しております。
 ●基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。
 ●従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。
 ●世界各国の標識に用いられる封入型反射シートの規格に適合します。
 ●耐候性7年の長期グレードです。
用途 ●道路標識に。 ●屋外保安用品に。
 ●屋外看板に。
仕様 ●粘着力:6.4N/10mm
材質 ●基材:ウレタンフィルム ●粘着剤:アクリル系
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-5369	HTK-20W	¥ 975	オープン	ホワイト	20×5	0.16	54	60	124(71)
836-5370	HTK-20R	¥ 975	オープン	レッド	20×5	0.16	54	60	613(268)
836-5371	HTK-20Y	¥ 975	オープン	イエロー	20×5	0.16	54	60	485(121)
836-5372	HTK-45W	¥1,950	オープン	ホワイト	45×5	0.16	24	135	169(67)
836-5373	HTK-45R	¥1,950	オープン	レッド	45×5	0.16	24	135	230(140)
836-5374	HTK-45Y	¥1,950	オープン	イエロー	45×5	0.16	24	135	382(65)
836-5375	HTK-90W	¥3,788	オープン	ホワイト	90×5	0.16	12	270	62(55)
836-5376	HTK-90R	¥3,788	オープン	レッド	90×5	0.16	12	270	79(162)
836-5377	HTK-90Y	¥3,788	オープン	イエロー	90×5	0.16	12	270	76(57)

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望小売価格 (1巻)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-5378	HTK-1240W	¥223,125	オープン	ホワイト	1240×45.7	0.16	1	34000	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-640-450 http://www.nitto-lmaterials.com/