



## Y形圧着端子

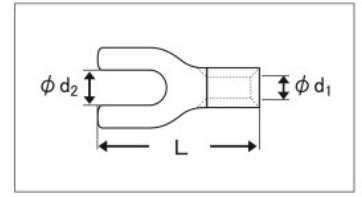

PS-83NH

## [接続方法]

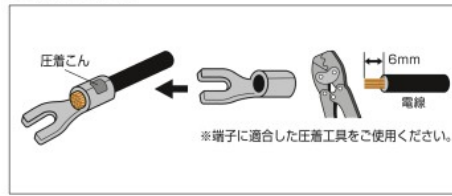

型番	オーダー No.	入数	寸法 (mm)			適合電線範囲		パッケージサイズ (H×W×D)	梱包単位	JAN コード
			$\phi d_1$	$\phi d_2$	L	単線 $\phi$ (mm)	より線 (mm <sup>2</sup> )			
PS-71NH (1.25-B3A)	2286-0	15	1.7	3.2	15.8	0.57~1.44	0.25~1.65	● 115×60×5 ● 8g	5/500	4 901087 048403
PS-72NH (1.25-YS4A)	2287-0	15	1.7	4.3	15.4	0.57~1.44	0.25~1.65	● 115×60×5 ● 12g	5/500	4 901087 048410
PS-73NH (1.25-5A)	1449-5	15	1.7	5.3	15.8	0.57~1.44	0.25~1.65	● 115×60×5 ● 12g	5/500	4 901087 163373
PS-81NH (2-N3A)	2288-0	15	2.3	3.2	15.8	1.14~1.82	1.04~2.63	● 115×60×5 ● 11g	5/500	4 901087 048427
PS-82NH (2-YS4)	2289-0	15	2.3	4.3	15.4	1.14~1.82	1.04~2.63	● 115×60×5 ● 13g	5/500	4 901087 048434
PS-83NH (2-5A)	1449-6	15	2.3	5.3	16.8	1.14~1.82	1.04~2.63	● 115×60×5 ● 14g	5/100	4 901087 163380
PS-93NH (5.5-4A)	1449-7	10	3.4	4.3	19.5	1.82~2.89	2.63~6.64	● 115×60×5 ● 16g	5/100	4 901087 163397
PS-95NH (5.5-6A)	1449-8	10	3.4	6.4	25.5	1.82~2.89	2.63~6.64	● 115×60×5 ● 21g	5/500	4 901087 163403

## ラグ端子



PH-52NH


型番	オーダー No.	入数	ビス径 (mm)	パッケージサイズ (H×W×D)	梱包単位	JAN コード
PH-51NH	2297-0	15	3	● 115×60×5 ● 7g	5/250	4 901087 048519
PH-52NH	2298-0	15	4	● 115×60×5 ● 9g	5/250	4 901087 048526

## 棒状形圧着端子



PS-683H

## [接続方法]

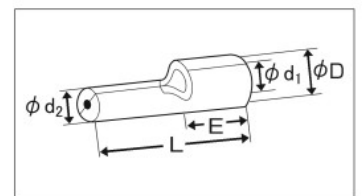

型番	オーダー No.	入数	寸法 (mm)					適合電線範囲		パッケージサイズ (H×W×D)	梱包単位	JAN コード
			$\phi d_1$	$\phi d_2$	$\phi D$	E	L	単線 $\phi$ (mm)	より線 (mm <sup>2</sup> )			
PS-683H (TUB-1.25)	1524-8	10	1.7	1.9	3.4	5.0	17.0	0.57~1.44	0.25~1.65	● 120×60×5 ● 9g	5/500	4 901087 174904
PS-684H (TUB-2.0)	1524-9	10	2.4	1.9	4.1	5.0	17.0	1.14~1.82	1.04~2.63	● 120×60×5 ● 10g	5/500	4 901087 174911
PS-685H (TUB-5.5)	1525-1	10	3.7	2.7	5.7	6.0	20.0	1.82~2.89	2.63~6.64	● 120×60×8 ● 17g	5/100	4 901087 174928

コード付タップ/  
延長コード/  
プラグタップ一般配線器具/  
照明用配線器具工事用配線器具/  
屋外配線配線  
小物パーツブラックス  
シリーズ

工作・ホビー

ヒューズ・  
デスター結束バンド/  
コイルチューブ/  
ビニールテープモール/  
モールパーツエアコン  
配管パーツ補修用コード/  
切りコードドラム巻  
コード