

 
絶縁被覆付圧着スリーブ




PH-49H

[接続方法]

電線の心線を両サイドより筒部の奥まで差し込み、筒部より約1mm出るように挿入します。



※端子に適合した圧着工具をご使用ください。

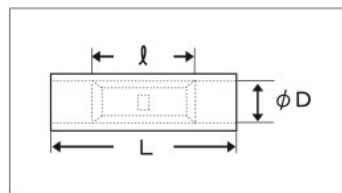

型番	オーダー No.	入数	寸法 (mm)			適合電線範囲 より線 (mm ²)	パッケージサイズ (H × W × D)	梱包 単位	JAN コード
			ℓ	L	φD				
PH-48H (VC-1.25)	1544-0	7	15.0	25.0	3.2	0.5 ~ 1.65	● 120 × 60 × 5 ● 11g	5/500	4 901087 176762
PH-49H (VC-2)	1544-1	7	15.0	25.0	4.0	1.04 ~ 2.63	● 120 × 60 × 5 ● 13g	5/500	4 901087 176779
PH-50H (VC-5.5)	1544-2	5	15.0	27.0	5.2	2.63 ~ 6.64	● 120 × 60 × 5 ● 15g	5/500	4 901087 176786

リングスリーブ用 絶縁キャップ



PH-621H



PH-623H

●材質:軟質塩化ビニール

[接続方法]

- スリーブをねじ込むように回しながら止め段を超えるまで確実に押し込んでください。
- 解く場合はハサミなどでカットしてください。



型番	オーダー No.	入数	適合スリーブ	パッケージサイズ (H × W × D)	梱包 単位	JAN コード
PH-621H	5023-7	10	小	● 130 × 80 × 10 ● 15g	5/250	4 901087 078523
PH-623H	5023-8	5	中・大	● 130 × 80 × 10 ● 12g	5/250	4 901087 078530

絶縁被覆付閉端接続子




PH-42NH(CE-2)

[接続方法]

心線が1mm程度、筒部から出る位まで差し込みます。



※端子に適合した圧着工具をご使用ください。

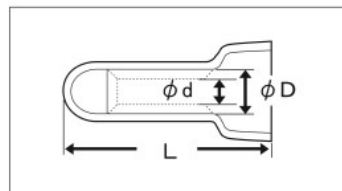

型番	オーダー No.	入数	寸法 (mm)			適合電線範囲 より線 (mm ²)	パッケージサイズ (H × W × D)	梱包 単位	JAN コード
			φd	φD	L				
PH-43NH (CE-1)	1449-4	8	2.4	3.4	20.8	0.5 ~ 1.75	● 115 × 60 × 5 ● 10g	5/500	4 901087 163366
PH-42NH (CE-2)	2293-0	8	3.0	4.0	21.0	1.0 ~ 3.0	● 115 × 60 × 5 ● 9g	5/500	4 901087 048472
PH-41NH (CE-5)	2292-0	5	3.8	5.6	27.0	2.5 ~ 6.0	● 115 × 60 × 5 ● 10g	5/500	4 901087 048465

コード付タップ/
延長コード/
プラグ・タップ一般配線器具/
照明用配線器具工事用配線器具/
屋外配線配線
小物パーツブラックス
シリーズ

工作・ホビー

ヒューズ・
デスター結束/バンド/
コイルチューブ/
ビニールテープモール/
モールパーツエアコン
配管パーツ補修用コード/
切りコードドラム巻
コード