

シールドクリップ



シールドクリップ(大)

- 最大開口寸法:8mm
- 絶縁耐圧: AC2000V 1分以上
- 絶縁抵抗: DC500V 100MΩ以上

PU-23NH HK-SK03H(R) HK-SK03H(BK) HK-SK03H(W) HK-SK03H(Y) HK-SK03H(G) HK-SK03H(BL)



PU-23NH

- No.2255-0
●H115×W60×D10
●14g ●5/250

レッド ブラック



HK-SK03H(R)

- No.1281-3
●H110×W60×D10
●14g ●5/250

レッド



HK-SK03H(BK)

- No.1281-4
●H110×W60×D10
●14g ●5/250

ブラック



HK-SK03H(W)

- No.1281-5
●H110×W60×D10
●14g ●5/100

ホワイト



HK-SK03H(Y)

- No.1281-6
●H110×W60×D10
●14g ●5/100

イエロー



HK-SK03H(G)

- No.1281-7
●H110×W60×D10
●14g ●5/100

グリーン



HK-SK03H(BL)

- No.1281-8
●H110×W60×D10
●14g ●5/100

ブルー



シールドクリップキット(小)

- 全長:約450mm
- 絶縁耐圧: AC2000V 1分以上
- 絶縁抵抗: DC500V 100MΩ以上
- カラー:5色



PU-13NH

- No.2254-0
●H200×W80×D30
●27g ●5/200




シールドクリップキット(中)

- 全長:約560mm
- 絶縁耐圧: AC2000V 1分以上
- 絶縁抵抗: DC500V 100MΩ以上
- カラー:5色



PU-12NH

- No.2253-0
●H200×W80×D20
●46g ●5/200

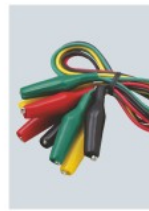

シールドクリップキット

- 全長:約760mm
- 絶縁耐圧: AC2000V 1分以上
- 絶縁抵抗: DC500V 100MΩ以上
- カラー:4色



PU-11NH

- No.1281-9
●H200×W80×D15
●54g ●5/100



充電用クリップ



●充電用

PU-41NH

- No.2260-0
●H150×W60×D15
●53g ●5/100



バッテリークリップ



- 最大開口寸法:9mm
- 定格:DC5A
- 絶縁耐圧: AC2000V 1分以上
- 絶縁抵抗: DC500V 100MΩ以上

HK-BK01H(R)

- No.1282-2
●H130×W80×D20
●18g ●50/50

レッド



HK-BK01H(BK)

- No.1282-3
●H130×W80×D20
●18g ●50/50

ブラック



- 2個入
- 材質:光沢銅バータイト
- 定格:DC25A
- 全長:84mm

はさみ部も絶縁で覆われているので安全



- 材質:光沢銅バータイト
- 定格:DC50A
- 全長:101mm

はさみ部も絶縁で覆われているので安全

HK-KK25H(R)

- No.1282-5
●H200×W80×D25
●82g ●50/50

レッド



HK-KK25H(BK)

- No.1282-6
●H200×W80×D25
●82g ●50/50

ブラック



HK-KK50H(R)

- No.1282-7
●H200×W80×D25
●75g ●50/50

レッド



HK-KK50H(BK)

- No.1282-8
●H200×W80×D25
●75g ●50/50

ブラック



コード付タップ/
延長コード/
プラグ・タップ

一般配線器具/
照明用配線器具

工事用配線器具/
屋外配線

配線
小物パーツ

ブラボックス
シリーズ

工作・ホビー

ヒューズ・
テスター

結束バンド/
コイルチューブ/
ビニールテープ

モール/
モールパーツ

エアコン
配管パーツ

補修用コード/
切りコード

ドラム巻
コード