

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ドリルチャックは1-1057~1058ページに掲載

エンコース 日本 **Bench Model Drilling and Tapping Machine**  
**タッピング兼用ボール盤**

修理可能 重い

同商品群  
在庫数 6 アイテム



ESD-350NT-GK (角テーブル)  
(ドリルチャック別売)

特長 ●便利なねじ立て機構付ボール盤です。  
●タップ折損防止装置付です。  
仕様 ●一台から異電圧に別作対応

品番	ESD-350NT-GM/GK	ESD-350NTA-FM/FK	ESD-460MT-JM/JK
主軸テーパ	JT No.6	JT No.6	MT No.2
主軸回転数 (rpm)	50Hz 230~2080 (6段) 60Hz 280~2500 (6段)	230~2080 (6段) 280~2500 (6段)	150~1720 (6段) 185~2100 (6段)
主軸の上下動 (mm)	75	75	120
振り (mm)	350	350	450
加工途中逆転	可	可	可
幅×奥行×高さ (mm)	306×496×985	306×496×985	340×590×1250
電源コード長さ (m)	2.3	1.85	2.3

製造国 ●日本

発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃別途

遠州工業機 [220338]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	穴あけ能力 (mm)	ねじ立て能力	電源 (V)	出力 (W)	テーブル寸法 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
175-9761	ESD-350NT-GM	¥487,500	¥487,500	13	M3~M10 (S45C)	三相200	400	丸270	1	75	3(34)
★456-3174	ESD-350NTA-FM	¥499,200	¥499,200	13	M3~M10 (S45C)	単相100	400	丸270	1	75	5(500)
★456-3212	ESD-460MT-JM	¥975,000	¥975,000	23	M4~M14 (S45C)	三相200	750	丸350	1	140	2(50)
175-9752	ESD-350NT-GK	¥487,500	¥487,500	13	M3~M10 (S45C)	三相200	400	角250×250	1	75	5(39)
★456-3166	ESD-350NTA-FK	¥499,200	¥499,200	13	M3~M10 (S45C)	単相100	400	角250×250	1	75	3(34)
★456-3204	ESD-460MT-JK	¥975,000	¥975,000	23	M4~M14 (S45C)	三相200	750	角330×330	1	140	2(-)

☎商品のお問い合わせ:053-447-4117 <http://www.enshu-ko.co.jp/>

ハイコーキ 日本 **Drilling and Tapping Machine**  
**タッピング兼用ボール盤**

修理可能 重い



BT135-200V (角テーブル)  
(ドリルチャック別売)

特長 ●タップ折損防止機構を採用しています。  
●フローティング機構(ネジ山をつがさないようにする)を採用しています。  
●電子制御回路を採用しています。

品番	BT13R/BT13S	BT23R/BT23S
主軸テーパ	JT No.6	MT No.2
主軸回転数 50Hz (rpm)	2150・1500・1200・680・360・270	1600・1050・850・380・210・130
主軸回転数 60Hz (rpm)	2580・1800・1440・820・430・330	1920・1260・1020・450・250・160
主軸の上下動 (mm)	80 (タップ75)	125 (タップ120)
振り (mm)	360	430
幅×奥行×高さ (mm)	264×468×1043	340×600×1280
電源コード長さ (m)	2	2

製造国 ●日本

発注単位1台 メーカー直送 運賃別途

工機ホールディングス機 [789325]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	穴あけ能力 (mm)	ねじ立て能力	電源 (V)	出力 (W)	テーブル寸法 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★464-7220	BT13R-200V	¥357,875	¥409,000	13	M4~M12 (鋳鉄)	三相200	400	丸280	1	80	2(29)
★464-7246	BT23R-200V	¥699,125	¥799,000	23	M4~M20 (鋳鉄)	三相200	750	丸360	1	160	2(200)
★464-7238	BT13S-200V	¥357,875	¥409,000	13	M4~M12 (鋳鉄)	三相200	400	角250×250	1	80	4(134)
★464-7254	BT23S-200V	¥699,125	¥799,000	23	M4~M20 (鋳鉄)	三相200	750	角300×300	1	155	1(12)

☎商品のお問い合わせ:0120-20-8822 <https://www.hikoki-powertools.jp/>

トラスコ 日本 **Table for Drilling Machine**  
**ボール盤台**

組立式 重い

同商品群  
在庫数 12 アイテム



UB-N13 (固定式)




UB-N13C (移動式)

特長 ●台の天面に各社のボール盤およびタッピングボール盤が簡単に取り付け可能です。  
●引き出しは鍵付で、引き出し上部に油受け皿が付いているので、引き出し内に油、切り粉などの入る心配がありません。

仕様 ●適合機種:ボール盤およびタッピングボール盤(穴あけ能力13mm以下)

材質 ●スチール

製造国 ●日本

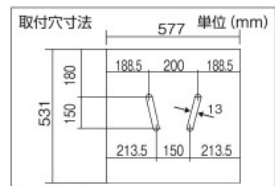

【固定式】仕様 ●アジャスターねじサイズ:M16×2.0 (固定式のみ)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	間口×奥行×高さ (mm)	積載荷重 (kg)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
330-4418	UB-N13	¥55,414	¥64,650	577×531×560	400	1	43	69(77)

【移動式】仕様 ●キャスターねじサイズ:M16×2.0  
材質 ●キャスター金具:スチール ●車輪:ウレタン

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	間口×奥行×高さ (mm)	積載荷重 (kg)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
330-4426	UB-N13C	¥69,017	¥80,520	577×531×560	300	1	46	46(100)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>