

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ハセガワ Aluminum Step-stool
昇降補助踏台

同商品群 在庫数 **69** アイテム



SPS2.0-173



SPS2.0-175

特長 ●天板には安心の滑り止めゴムが貼り付けてあります。
●幅広天板で段差の昇降をサポートします。

仕様 ●完成品
材質 ●アルミ合金
製造国 ●中国

スタッキング可能です。

発注単位1台 長谷川工業㈱ [765705]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)	段数	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
496-6261	SPS2.0-173	¥15,056	¥21,900	150	0.17	330×300	1	1	2.3	67(85)
496-6279	SPS2.0-175	¥17,394	¥25,300	150	0.17	500×300	1	1	3.0	97(36)

☎商品のお問い合わせ:06-6446-1845 http://www.hasegawa-kogyo.co.jp/

ナカオ Step
乗降補助踏台(フェルト貼り天板タイプ)

同商品群 在庫数 **4** アイテム



BT-17

特長 ●脚部がハの字に広がっているので安定感があります。
●天板がフェルト貼りのため滑り止め効果があります。

仕様 ●完成品
材質 ●アルミ
製造国 ●日本

発注単位1台 ㈱ナカオ [708907]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)	段数	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
387-2726	BT-17	¥20,000	¥20,000	150	0.17	500×280	1	1	2.4	82(85)


☎商品のお問い合わせ:083-287-1231 http://www.k-nakao.co.jp/

ラバーメイド Mobile Two-Step Stepstool
ステップスツール

同商品群 在庫数 **2** アイテム



252302 (ベージュ)

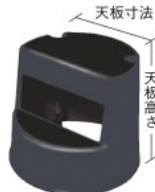

252307 (ブラック)

特長 ●軽量で頑丈、抜群の安全性で作業をサポートします。
●ステップ部と天板に滑り止め加工をしています。
●スプリングキャスターにより、移動が簡単で荷重がかかると床に固定されます。
●スタッキング可能なので、収納スペースもとりません。
●踏ざん踏面幅:100mm(最大)

仕様 ●完成品
材質 ●ABS樹脂
製造国 ●アメリカ



発注単位1台 ニューウェル・ラバーメイド社 [199876]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	色	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
756-5330	252302	¥12,425	¥14,200	135	ベージュ	0.33	349	1	2.7	8(73)
756-5348	252307	¥12,425	¥14,200	135	ブラック	0.33	349	1	2.7	32(189)

☎商品のお問い合わせ:0120-707-532

アイリスオーヤマ Two-Step Stool
2段階踏台

同商品群 在庫数 **7** アイテム



NF-560-GY (ライトグレー色)

特長 ●屋内外で使用できるプラスチック製の踏み台です。
●踏み台として足を乗せる部分2カ所に滑り止め加工を施してあります。
●ゴム脚が4カ所に付いています。
●使用しない時は複数台重ねて収納でき、場所をとりません。

仕様 ●踏ざん踏面幅:160mm
●天板寸法:1段目:38×16cm、2段目:33×23.5cm

仕様 ●完成品
材質 ●ポリプロピレン (PP)
製造国 ●日本

発注単位1台 アイリスオーヤマ㈱ [106046]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	段数	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
336-6804	NF-560-GY	¥3,000	オープン	100	0.565	2	4	2.19	1134(105)

☎商品のお問い合わせ:0120-211-299 http://www.irisohyama.co.jp/

PICA Step Stool
"GEM STEP"

同商品群 在庫数 **48** アイテム



GEMS-LG (ライトグリーン)

特長 ●ポリカーボネートのクリア感を生かした、今までの踏み台にはないデザイン性です。
仕様 ●完成品
材質 ●ポリカーボネート
製造国 ●中国



発注単位1台 ㈱ピカコーポレイション [306004]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	色	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)	収納時全長 (m)	段数	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
760-9396	GEMS-CG	¥9,286	オープン	120	クリアガラス	0.3	265×157	0.33	1	6	1.4	4(40)
760-9400	GEMS-LG	¥9,286	オープン	120	ライトグリーン	0.3	265×157	0.33	1	6	1.4	16(67)
760-9418	GEMS-LU	¥9,286	オープン	120	ブルー	0.3	265×157	0.33	1	6	1.4	8(40)
760-9426	GEMS-OR	¥9,286	オープン	120	オレンジ	0.3	265×157	0.33	1	6	1.4	2(25)
760-9434	GEMS-OV	¥9,286	オープン	120	オリーブ	0.3	265×157	0.33	1	6	1.4	6(100)
760-9442	GEMS-PK	¥9,286	オープン	120	ピンク	0.3	265×157	0.33	1	6	1.4	5(100)
760-9451	GEMS-PL	¥9,286	オープン	120	パープル	0.3	265×157	0.33	1	6	1.4	8(115)
760-9469	GEMS-YL	¥9,286	オープン	120	イエロー	0.3	265×157	0.33	1	6	1.4	3(150)
836-4273	GEMS-NCBK	¥9,286	オープン	120	ブラック	0.3	265×157	0.33	1	6	1.4	21(88)
836-4274	GEMS-NCMT	¥9,286	オープン	120	マゼンタ	0.3	265×157	0.33	1	6	1.4	5(56)
836-4275	GEMS-NCWH	¥9,286	オープン	120	ホワイト	0.3	265×157	0.33	1	6	1.4	23(154)

☎商品のお問い合わせ:06-6747-6841 http://www.pica-corp.co.jp/