

セラミックファンヒーター(人感センサー付)



- 重量…3.72kg ●コード長…2m
- ヒーターの強弱切替、風向き調節可能
- 人感センサー、室温センサー搭載
- チャイルドロック、転倒時電源OFF機能付。

品番	型番	サイズ (W×D×H)mm	消費電力	税抜価格
EA897CW-31	JCH-120H	270×270 ×705	弱:750W 強:1260W	22,300円

コンパクトセラミックヒーター(人感センサー付)



- 重量…1.8kg ●コード長…2m
- 温風2段階切替(強・弱)
- 人感センサー…感知範囲:上下60℃、左右90℃ 感知距離:約2m
- 安全装置…転倒時安全スイッチ、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット、チャイルドロック

品番	型番	サイズ (W×D×H)mm	消費電力	税抜価格
EA897CW-37A	JCH-M082T	176×145 ×280	50Hz:760W 60Hz:710W	9,030円

コンパクトセラミックファンヒーター(人感センサー付)



- 重量…2.6kg ●コード長…1.8m
- 温風2段階切替(強・弱)

品番	型番	サイズ (W×D×H)mm	消費電力	税抜価格
EA897CW-39	JCH-TW122T-W	150×159 ×400	1100W(50Hz) 1150W(60Hz)	12,000円

コンパクトセラミックファンヒーター(人感センサー付)



- 重量…2.0kg ●コード長…1.8m
- 温風2段階切替(強・弱)
- 人感センサー…感知範囲:上下60℃、左右90℃ 感知距離:約1.5~2m
- 転倒時安全装置
- 人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。

品番	型番	サイズ (W×D×H)mm	消費電力	税抜価格
EA897CW-41D	JCH-127D-W	230×130×365	弱:600W 強:1200W	9,030円

セラミックファンヒーター(人感センサー付)



- 重量…2.5kg ●コード長…1.8m
- 風量3段階切替(静音・標準・ターボ)
- 人感センサー…感知範囲:上下:60℃、左右:90℃ 感知距離:2m

品番	型番	サイズ (W×D×H)mm	消費電力	税抜価格
EA897CW-72	ACH-M12A-W	260×135×385	静音:600W 標準:1000W ターボ:1200W	12,600円

セラミックファンヒーター(加湿機能付)



- 重量…5.5kg ●コード長…1.8m
- 温風3段階切替(自動・強・弱)
- タンク容量…約2.5L

品番	型番	サイズ (W×D×H)mm	消費電力	税抜価格
EA897CW-73	JCH-125D-W	391×191.8 ×365.4	弱:625W 強:1250W	23,900円

セラミックファンヒーター



- 重量…2.9kg ●コード長…1.8m
- 風量3段階切替(静音・標準・ターボ)
- 安全装置…電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵)、温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ
- 転倒時自動OFF、切り忘れ防止機能、チャイルドロック、過熱防止機能

品番	型番	サイズ (W×D×H)mm	消費電力	税抜価格
EA897CW-74	CH-12TDSW	260×185×410	静音:600W 標準:1000W ターボ:1200W	14,000円

セラミックファンヒーター




- 重量…2.7kg ●コード長…1.8m
- 風量3段階切替(静音・標準・ターボ)
- 安全装置…電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵)、温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ

品番	型番	サイズ (W×D×H)mm	消費電力	税抜価格
EA897CW-71	ACH-S12A	175×191.5×371	静音:600W 標準:1000W ターボ:1200W	14,000円

人感センサーとは

人の動き(温度変化)を感知し、センサーの感知範囲内に人が入ると運転を開始します。人の動きを一定時間感知しなかった場合、運転を停止するため、人が居ない場所を暖め続けることがなく節電にもなります。


ストーブガード

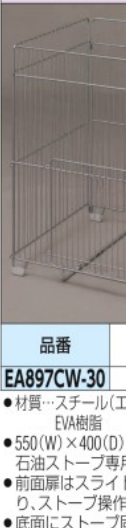

- お客様組立品

品番	サイズ (W×D×H)mm	税抜価格
EA897CW-30	650×550×710	6,760円

 デスクヒーター



- 電源…AC100V
- 専用カバーサイズ…500×400×370(H)mm

品番	型番	マットサイズ (W×D×H)mm	消費電力	税抜価格
EA897CW-1	DEH-45-T	460×350×30	90W	10,500円

オイルヒーター



- 重量…9kg ●コード長…1.6m
- ヒーター3段階切替(強・中・弱)
- 適用床面積…約8畳(12.9㎡)
- キャスター…自在×4

品番	電源	消費電力	税抜価格
EA897CW-51A	100V	強:1200W 中:700W 弱:500W	19,300円

デスクヒーター



- 電源…AC100V
- 重量…1.3kg
- 発熱体…カーボンヒーター
- 電源コード長…2.5m

品番	型番	マットサイズ (W×D×H)mm	消費電力	税抜価格
EA897CW-5	PH-DESK1Y2	380×330×35	27W	14,500円

デスクパネルヒーター



- 材質…ポリエステル100%
- 電源(50/60Hz)…AC100V
- 重量…1.7kg ●電源コード長…1.5m
- 調整温度度…弱~強(無段階)
- 6時間自動オフタイマー付
- オフィスなどで、足元のスポット暖房に最適
- 3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。

品番	マットサイズ (W×D×H)mm	消費電力	税抜価格
EA897CW-2	450×300×480	160W	12,000円

ホットマット



- 電源…AC100V
- 表面温度…強:約48℃、弱:約40℃
- 重量…11C:400g、12C:600g

品番	型番	サイズ (mm)	消費電力	税抜価格
EA897CW-11C	HCM-40S-T	400×400×20	30W	4,150円
EA897CW-12C	HCM-60S-T	600×600×20	72W	5,180円


電気毛布



- 消費電力…10W

品番	サイズ	重量	税抜価格
EA897CW-23	1000×700mm	520g	9,780円

 [3WAY]ヒートクッション



品番	型番	マットサイズ (W×D×H)mm	消費電力	税抜価格
EA897CW-25	HW-3W-C	450×330×30	10W	8,390円

ヒートクッション



- 使用バッテリー…DC5V、2A以上
- コード長…1.2m

品番	型番	マットサイズ (W×D×H)mm	消費電力	税抜価格
EA897CW-27	HW-IC4-C	400×400×30	10W	8,390円

足元ヒーター



- 電源…AC100V
- 重量…4.4kg

品番	サイズ (W×D×H)mm	消費電力	仕様	税抜価格
EA897CW-43	655×395×15(H)	200W	防水 取扱い中止	