

[ダクト付]ダクトブロー



品番 EA897LD-15 税抜価格 98,000円

- ★排気と換気が1台で行えます
- 電源… AC115V・3A・250W
- エア流量…ストレート:23m<sup>3</sup>/分  
90°角1つ:20m<sup>3</sup>/分  
90°角2つ:16m<sup>3</sup>/分
- ダクトサイズ…φ203mm×4.5m
- ファン径…φ250mm
- サイズ…812×342×368(H)mm
- コード長…1.8m ●重量…14.9kg

ダクトファン[低騒音タイプ]



- 適合ダクトサイズ…  
-3: φ310mm  
-5: φ510mm
- コード長…2m
- 自動復帰型サーマルプロテクター内蔵
- 風向き上下稼動タイプ
- 作業現場の熱気・ガス・ほこりを強制換気!

品番	電源 (50/60Hz)	エア流量 (50/60Hz)	税抜価格
EA897NA-3	AC100V (289/472W)	65/77 m <sup>3</sup> /分	28,200円
EA897NA-5	AC100V (580/900W)	150/165 m <sup>3</sup> /分	58,500円

品番	ファン径 (mm)	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)
EA897NA-3	300	512×382×580	19.6
EA897NA-5	500	669×477×774	41

ダクト(マンホール取付)



品番	適合ブロー	サイズ	税抜価格
EA897L-50	EA897LD-15   EA897LD-30	φ203mm ×4.5m	49,500円

- 作業時にマンホール口に掛けるプレート付で、ダクトの落下を防止します
- 材質…ビニール、ポリエチレン+PVCコーティング
- スプリング入りでコンパクトに収納可能、マンホールへの投入時は素早く伸長します。

100V仕様以上の輸入商品をご使用の際は、昇圧トランス(EA815ZG-3等)を使用し、電圧を補って下さい。

昇圧トランス



- 屋内昇圧専用型
- 容量…3.0kVA
- 入力電圧…100V
- 出力電圧…単相125V・115V

品番 EA815ZG-3 税抜価格 40,500円



品番	サイズ	折幅 (mm)	厚さ (mm)	税抜価格
EA897K-401	φ115mm×100m	180	0.1	4,840円
EA897K-401B	φ191mm×100m	300	0.1	7,920円
EA897K-402	φ318mm×100m	500	0.1	11,900円
EA897K-403	φ509mm×100m	800	0.1	19,800円
EA897K-404	φ637mm×100m	1000	0.1	25,100円

- 梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに
- 自由にカットして様々な用途に使用できます。


ファンダクト



品番	適合本体	サイズ	税抜価格
EA897NC-3	EA897NA-3	φ310mm×5m	9,060円
EA897NC-5	EA897NA-5	φ510mm×5m	14,600円

ダクトの延長方法(EA897K-200~320)

ダクトが5m以上必要な場合は、ダクトにダクトを接続してご使用ください。

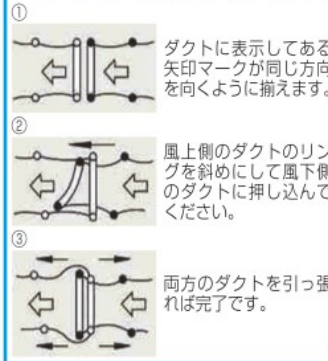

ファンダクト



品番	適合本体	サイズ	税抜価格
EA897K-200	EA897K-5A	φ200mm×5m	20,800円
EA897K-230	EA897K-6A-11A	φ230mm×5m	21,100円
EA897K-280	EA897K-7A-12A	φ280mm×5m	25,800円
EA897K-320	EA897K-8A-13A	φ320mm×5m	30,000円

ダクトアダプター



品番 EA897L-61 税抜価格 24,000円


- 12'(304mm)から8'(203mm)に変換可能です。
- 柔軟で折り畳み可能

ブローフィルター



品番	サイズ	税抜価格
EA897L-71	610×610mm	61,000円
EA897L-72	替フィルター(1枚)	3,500円

ダクトコネクター

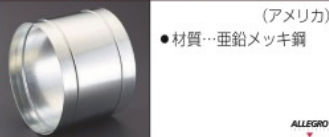

品番	サイズ	税抜価格
EA897L-75	φ203×254mm	5,100円
EA897L-76	φ304×254mm	8,170円

ダクトファン



品番	電源	エア流量 (50/60Hz)	税抜価格
EA897K-11A	AC100V・250W	20/24m <sup>3</sup> /分	33,300円
EA897K-12A	AC100V・350W	35/40m <sup>3</sup> /分	36,600円
EA897K-13A	AC100V・550W	50/58m <sup>3</sup> /分	39,100円

品番	ファン径 (mm)	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)
EA897K-11A	200	305×300×320	8
EA897K-12A	250	360×305×370	9
EA897K-13A	288	390×336×410	12.6

ポリチューブ(大口径)



品番	サイズ	折幅 (mm)	厚さ (mm)	税抜価格
EA897K-421	φ300mm×200m	471	0.04	6,020円
EA897K-422	φ400mm×200m	628	0.04	7,940円
EA897K-423	φ500mm×200m	785	0.04	9,880円
EA897K-424	φ600mm×200m	942	0.04	11,800円

送風機



品番	ファン径	コード	税抜価格
EA897K-31	400mm	60cm	86,500円
EA897K-33	EA897K-31用 フレキシブルダクト		46,600円

ダクト



品番	適合ブロー	サイズ	税抜価格
EA897L-7.5	EA897LD-15   EA897LD-30	φ203mm ×7.5m	48,100円

- 頑丈なビニールポリスター製
- スチールワイヤーループ補強

ダクトファン[低騒音タイプ]



品番	電源	エア流量 (50/60Hz)	税抜価格
EA897K-6A	AC100V・100W	17/20m <sup>3</sup> /分	58,200円
EA897K-7A	AC100V・200W	28/34m <sup>3</sup> /分	64,900円
EA897K-8A	AC100V・400W	44/53m <sup>3</sup> /分	74,900円

品番	ファン径 (mm)	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)
EA897K-6A	200	360×382×380	8.7
EA897K-7A	250	390×390×423	10.5
EA897K-8A	288	440×405×470	14.5

ポリダクト



品番	サイズ	折幅 (mm)	厚さ (mm)	税抜価格
EA897K-411	φ60mm×50m	100	0.06	1,210円
EA897K-412	φ90mm×50m	150	0.06	1,760円
EA897K-413	φ120mm×50m	200	0.06	2,420円
EA897K-414	φ155mm×50m	250	0.06	2,860円
EA897K-415	φ180mm×50m	300	0.06	3,300円
EA897K-416	φ220mm×50m	350	0.06	3,740円

送風機



品番	ファン径	コード	税抜価格
EA897K-32	400mm	10m	166,400円

電気工事用  
工具セット

絶縁  
保護具・  
工具

電柱作業  
絶縁道具

地下  
ケーブル用  
道具

電設用  
工具

通線用  
道具

大型  
ケーブル用  
ハンドツール

モール・  
ケーブル  
カッター

ケーブル  
ストリッパー

圧着  
ペンチ

ペンチ・  
プライヤー・  
ニッパー

精密  
ニッパー・  
プライヤー

コンビ  
ネーション  
プライヤー

バイス  
プライヤー