

ドリルセット (HSS)

(ドイツ)

- セット内容…
EA824FKシリーズ (P932)
- 材質…HSS (ハイス)
- 対応被削材…鉄
- 先端角…118°
- シンニング付

BCC

品番	入数	サイズ(mm)	税抜価格
EA824FK-125	25本	1.0~13.0(0.5mmとび)	7,780円

ドリルセット (HSS)

(ドイツ)

- セット内容…
EA824FKシリーズ (P932)
- 材質…HSS (ハイス)
- 対応被削材…鉄
- 先端角…118°
- シンニング付

BCC

品番	入数	サイズ(mm)	税抜価格
EA824FK-130	130本	1.0~6.0(0.5mmとび)	12,200円

ドリルセット (HSS)

(ドイツ)

- セット内容…
EA824FKシリーズ (P932)
- 材質…HSS (ハイス)
- 対応被削材…鉄
- 先端角…118°
- シンニング付

BCC

品番	入数	サイズ(mm)	税抜価格
EA824FK-141	41本	6.0~10.0(0.1mmとび)	24,100円

ドリルセット (HSS)

(ドイツ)

- セット内容…
EA824FKシリーズ (P932)
- 材質…HSS (ハイス)
- 対応被削材…鉄
- 先端角…118°
- シンニング付

BCC

品番	入数	サイズ(mm)	税抜価格
EA824FK-151	51本	1.0~6.0(0.1mmとび)	9,960円

ドリルセット (HSS)

(ドイツ)

- セット内容…
EA824FTシリーズ (P932)

BCC

品番	入数	サイズ(mm)	税抜価格
EA824FT-105	5本	4.0-5.0-6.0-8.0-10.0	3,980円

- 材質…HSS (ハイス)
- 対応被削材…
鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・
プラスチック・木材
- 穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。
- 特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。

ドリルセット (HSS)

(ドイツ)

- セット内容…
EA824FTシリーズ (P932)
- 材質…HSS (ハイス)
- 対応被削材…
鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・
プラスチック・木材
- 穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。

BCC

品番	入数	サイズ(mm)	税抜価格
EA824FT-119	19本	1.0~10.0 (0.5mmとび)	11,500円

- 特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。

ドリルセット (HSS)

(ドイツ)

- セット内容…
EA824FTシリーズ (P932)
- 材質…HSS (ハイス)
- 対応被削材…鉄・ステンレス・
アルミ・非鉄金属・
プラスチック・木材

BCC


品番	入数	サイズ(mm)	税抜価格
EA824FT-125	25本	1.0~13.0 (0.5mmとび)	23,000円

- 穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。
- 特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。

ドリルセット (HSS)

- 材質…HSS (ハイス)

NACHI

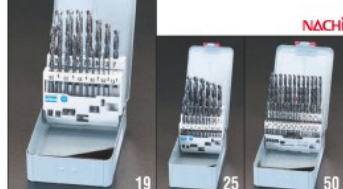

品番	入数	サイズ(mm)	税抜価格
EA824N-19	19本	1.0~10.0(0.5mmとび)	20,000円
EA824N-25	25本	1.0~13.0(0.5mmとび)	38,000円
EA824N-50	50本	1.1~6.0(0.1mmとび)	29,000円

- 対応被削材…軟鋼、アルミ、プラスチックなど

鋭刃ストレートドリルセット (HSS)

(日本製)

- (エクストラ正宗)
- セット内容…EA824シリーズ (P932)
- 材質…HSS (ハイス)
- 対応被削材…構造用鋼、
低炭素鋼など

ISF

品番	入数	サイズ(mm)	税抜価格
EA824-121	21本	3.0~13.0 (0.5mmとび)	40,700円

- 10.5~13.0mmサイズには細軸ノスドリルを採用し、10mmチャックのままで使用可能
- クロス&ポイントシンニング付
- 喰い付精度が良く、センタリング加工不要

鋭刃ストレートドリルセット (HSS)

(日本製)




ISF

品番	入数	サイズ(mm)	税抜価格
EA824B-10	10本	3.0-3.2-3.5-4.0-4.5- 4.8-5.0-5.5-6.0-6.5	6,630円
EA824B-15	15本	3.0-3.5-4.0-4.5-5.0- 5.5-6.0-6.5-7.0-7.5- 8.0-8.5-9.0-9.5-10.0	17,000円

- (エクストラ正宗)
- 材質…HSS (ハイス)
- 対応被削材…ステンレス、鉄、銅、アルミ
- クロス&ポイントシンニング付
- 喰い付精度が良く、センタリング加工不要
- ステンレス、鉄、銅、アルミ用

121本組ドリルセット (HSS)

(日本製)

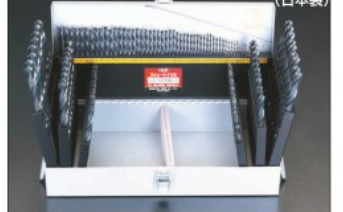

品番	入数	サイズ(mm)	税抜価格
EA824BD-121	121本	1.0~13.0(0.1mmとび)	198,000円

- 材質…HSS (ハイス)
- 対応被削材…構造用鋼、低炭素鋼など

ねじ下穴用鋭刃ストレートドリルセット (HSS)

(日本製)

- (エクストラ正宗)
- 材質…HSS (ハイス)
- 対応被削材…構造用鋼、
低炭素鋼など
- クロス&ポイントシンニング付
- 喰い付精度が良く、センタリング加工不要

ISF

品番	入数	サイズ(mm)	税抜価格
EA824BJ-9	9本	2.5-3.3(3本) 4.2(2本) 5.0-6.8-8.5	6,720円

ドリルセット (HSS)

- 材質…HSS (ハイス)

SATA



品番	入数	サイズ(mm)	税抜価格
EA683TA-10	10本	1.0~10.0(1.0mmとび)	2,480円
EA683TA-19	19本	1.0~10.0(0.5mmとび)	4,890円

- 対応被削材…一般コンクリート、ステンレス

ストレートドリルセット (HSS)

- 材質…HSS (ハイス)
- 対応被削材…
鉄、鋼、真鍮、
アルミ



品番	入数	サイズ(mm)	税抜価格
EA824CL	170本	1.0~10.0 (0.5mmとび)	13,700円

ストレートドリルセット (真円・高耐久) (HSS)

(ウルトラ武蔵)

(日本製)



品番	入数	サイズ(mm)	税抜価格
EA824BM-110	10本	3.0-3.2-3.5- 4.0-4.5-4.8- 5.0-5.5-6.0-6.5	7,320円
EA824BM-115	15本	3.0~10.0 (0.5mmとび)	19,000円
EA824BM-121	21本	3.0~13.0 (0.5mmとび)	39,600円

- セット内容…EA824BMシリーズ (P932)
- 材質…HSS (ハイス)
- 対応被削材…構造用鋼、低炭素鋼など
- 先端部に小径ドリルがあり、
2段目に円周刃がエンドミル切削します。
- センタリングドリルとエンドミルを組合せた
2段切削で高効率化ができます。

19本組ドリルセット (HSS)

- 材質…HSS (ハイス)



品番	入数	サイズ(mm)	税抜価格
EA824CA	19本	1.0~10.0(0.5mmとび)	4,110円

- 対応被削材…一般鋼材、鉄、銅、木材など
- ★取り出しに便利な回転収納ケースです。

細径ドリルセット (HSS)

- 材質…HSS (ハイス)



品番	セット内容	税抜価格
EA824CG-20	20本組0.2~1.6mm	2,840円
EA824CG-20B	20本組0.3~1.0mm	2,820円

品番	サイズ(mm)
EA824CG-20	0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.75- 0.8-0.9-1.0-1.05-1.1-1.15-1.2-1.3- 1.4-1.5-1.6
EA824CG-20B	0.3-0.35-0.38-0.4-0.45-0.5-0.52-0.55- 0.58-0.6-0.65-0.7-0.75-0.78-0.8-0.82- 0.85-0.9-0.95-1.0

- 対応被削材…基盤、真珠、貴金属、装飾品、
プラモデルなど

HSS鋼 (ハイス)

HSSとは高速度鋼 (High-speed steel) の略記であり、ハイスビード・スチールを総称してハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さや耐熱性を高める為に、鋼にクロム、タングステン、モリブデン、バナジウムといった金属成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により成形されて使用される。また、超硬合金と比較すると、耐摩耗性においては劣るが、靱性に富んでいる。

ドリル

フライス

カウンタ

センター

ドリル・

エンドミル

タップ、

ダイス

ローレット

超硬バー-

砥石・

ブラシ

ステップ

ドリル

ホルソー

コグドドリル

コアドリル

チェル

木工用ドリル

座繰り、

ルータービット

超硬

チップソー

ジグソー

レシプロソ-

ブレード

ポリッシャー用

スポンジパフ

ESCO

ダイ

グラインダー用

ディスク

エア・サンダー用

ディスクペーパー

ディスク

グラインダー用

ベンチ

グラインダー用

砥石パフ

ベルト

研磨機用

ベルト

パイプ

ミキサー電動

スクレーパー

(6mm軸)

パイプ

ディスクブラシ

(6.35mm軸)

輪付ブラシ

(六角軸)

ブラシ、

パフ

パイプ穴用

清掃・研磨

ブラシ

ねじ回し

ナット回し

工具