

墮落制止用器具取付クランプ



- 特にチェーンブロック・ホイスト等の吊ベースに最適な万能クランプです。
- 組立や溶接作業等の引っ張り用、形鋼などの引きこし作業にも使用できます。

品番	使用荷重 (kg)	クランプ範囲 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA984FA-70	130	6~28	158	0.6	15,500円

- スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なクリップを保持し負荷中の耐震性も抜群です。

パイプ用吊フック




- 材質…特殊合金鋼
- パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです。
- ★フックの組合せにより、パイプの2本吊りもできます。

品番	使用荷重 (t)	サイズ (mm)					税抜価格
		φ1	φ2	d	t	L	
EA987NG-1	0.25	90	130	22	13	165	8,380円
EA987NG-2	0.5	120	180	30	16	227	11,000円
EA987NG-3	0.75	140	220	36	19	276	14,300円
EA987NG-4	1	160	250	42	22	315	18,000円

●重量…-1:0.55kg、-2:1.35kg、-3:2.35kg、-4:3.35kg

丸棒吊クランプ

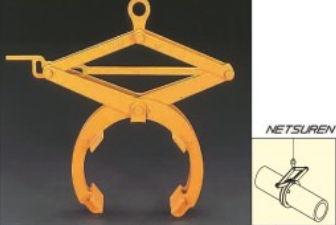

品番	使用荷重 (t)	クランプ範囲 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA984DS-100A	0.5	65~100	331	6.5	67,100円
EA984DS-150A	0.5	100~150	409	8	67,100円
EA984DS-220A	0.5	150~220	513	11	88,500円
EA984DS-300A	0.5	220~300	619	15	107,300円
EA984DS-400A	0.5	300~400	815	28	133,800円
EA984DS-500A	0.5	400~500	1042	47	160,500円

●吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します。
●ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です。


吊フック



- 特殊合金鋼を使用し、熱処理調質している為、非常に強靱です。
- 地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。

品番	使用荷重 (t)	爪長さ (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA987NC	1	65	195	0.75	3,890円

吊フック

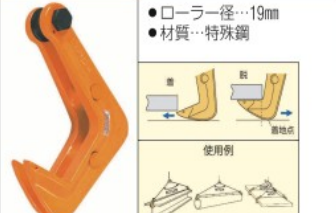

- ローラー径…19mm
- 材質…特殊鋼

品番	使用荷重 (t)	爪長さ (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA987LA-1	0.5	42	152	1.1	16,200円
EA987LA-2	1	47	178	2.1	18,200円
EA987LA-3	2	58	223	4.5	24,900円
EA987LA-4	3	68	264	7.8	40,100円
EA987LA-5	5	90	342	16.5	132,200円

●さまざまな鋼材の吊上げ、運搬に最適です。
●頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護します。

吊フック(自動閉鎖ロック付)



- 材質…特殊合金鋼
- 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実です。
- 敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適です。

品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	リング内径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA987LA-11	1	80	24	298	20,700円
EA987LA-12	2	105	32	336	23,600円
EA987LA-13	3	105	32	339	25,500円


ドラム缶リフター



品番 EA984DR-17 税抜価格 58,000円

- ロックピンにより、ドラム缶がしっかりと固定されます。
- 55ガロンドラム缶用
- 使用荷重…317kg
- サイズ…596×648×317(H)mm
- 重量…7.7kg


吊フック

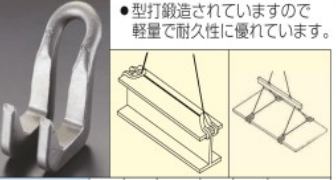

- 型打鍛造されていますので軽量で耐久性に優れています。

品番	使用荷重 (t)	口幅 (mm)	爪長さ (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA987ND-1	1	40	40	185	1.7	14,200円

吊フック

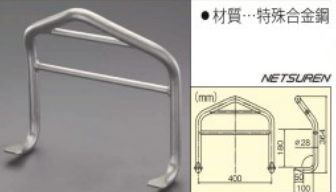

- 材質…特殊合金鋼

品番	使用荷重 (t)	爪長さ (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA987NJ-1.5	1.5	50	364	6.6	53,700円

●広い爪幅で安定した吊り作業が可能です。
●補強棒を入れることで剛性をもたせ、捻じれを最小限にする構造になっています。
●標点のマークを打刻しているため点検が正確かつ容易に行えます。

大型吊フック



- 材質…特殊合金鋼
- 特殊合金鋼をさらに熱処理しているため、非常に強靱です。

品番	使用荷重 (t)	口幅 (mm)	爪長さ (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA987NK-1	8	50	90	295	17	65,100円
EA987NK-2	10	100	110	400	32	122,100円
EA987NK-3	10	150	120	480	44	168,200円
EA987NK-4*	10	200	130	660	58	217,600円

スイベル吊フック(自動閉鎖ロック付)



- 材質…特殊合金鋼
- 敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適です。
- 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実です。

品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	リング内径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA984LA-16	2	105	42×50	402	26,300円
EA984LA-17	3	105	42×50	405	28,500円

ドラム缶リフター



品番	使用荷重 (t)	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	税抜価格
EA984DR-16	1.36	622×57×444	16.7	46,200円

●スタビライザーアームの湾曲形状でドラムの損傷を防ぎます。
●蓋のある外周リブに取り付けてクランプできます。

吊フック



- 材質…特殊合金鋼
- 幅を広くし、安定した吊り方ができるように形状が工夫されています。
- 軽量で取扱いが容易です。

品番	使用荷重 (t)	サイズ (mm)			重量 (kg)	税抜価格
		L	S1	φ1		
EA987NE-0.5	0.5	158	107	35	0.7	22,200円
EA987NE-1	1	219	149	45	1.8	28,800円
EA987NE-2	2	318	214	70	5.0	41,800円

吊フック



- 特殊合金鋼を熱処理調質している為、非常に強靱です。

品番	使用荷重 (t)	爪長さ (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA987NB-1	1	55	171	0.9	6,090円

吊フック



- ピン径…7mm
- 材質…SCM435
- 角度が深めで、通常の仕様よりも用途が広いフックです。

品番	使用荷重 (t)	爪長さ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	税抜価格


吊フック



- 材質…クロムモリブデン鋼 (SCM435)
- ラッチが開・閉とも自動的にロックされます。

品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	リング内径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格

ドラム缶リフター

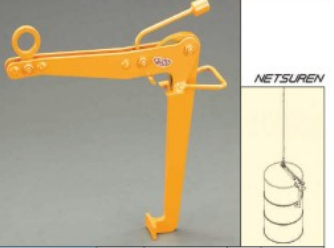

品番	使用荷重 (t)	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	税抜価格

●ドラム缶外周リブにワンタッチでクランプできます。
●外周リブがあれば蓋の有無にかかわらずクランプできます。
●無負荷状態になると開放ロックが自動的にかかり、手を触れずに取り外しができます。

*の商品はチャーター便の為、2~3日余分に納期がかかる場合がございます。又、車上渡しが基本となっております。

マグネットリフター

滑車

チェーンブロック

吊上げ用ウインチ

トロリーケーブル滑車

スリング

クランプ、フレコンバップ

フック

シャッフル

アイナットボルト