


逆火防止器付ガスリール

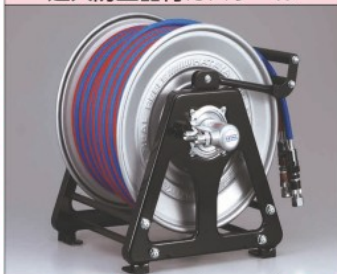

品番	ホース長	重量	税抜価格
EA300-9B	20m	12.7kg	91,600円
EA300-9	30m	15.2kg	97,300円

酸素・アセチレン

- 手巻きタイプ
- サイズ…341×236×358(H)mm
- ホース内径…5mm
- 常用圧力…

酸素:0.97MPa以下
アセチレン:0.098MPa以下

- キャスト2個付 ●吹管取付部逆火防止器付
- 破壊圧力…酸素:6.0MPa以上
アセチレン:1.0MPa以上

- ★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。
- アボロコック仕様

銅配管
溶接器、
ろう材

交流
アーク
溶接機

溶接機用
ケーブル

溶接棒

エア
プラズマ
切断機

溶接
スケール
除去

溶接
ゲージ
&ハンマー

溶接
作業用
フェンス

溶接
作業用
保護具

溶接用
支持具

溶接用
クランプ

溶接用
ローラー

ガスリール



品番	ホース長	重量	税抜価格
EA300-10B	20m	10.0kg	52,100円
EA300-10	30m	12.5kg	59,800円

酸素・アセチレン

- 手巻きタイプ
- サイズ…400×290×415(H)mm
- ホース内径…4.8mm ●ホース外径…11.6mm
- 常用圧力…1MPa以下 ●破壊圧力…5MPa以上
- アボロコック仕様

溶接用酸素ホース

- 酸素用
- 使用圧力…0.98MPa
- 最高圧力…2MPa
- 材質…天然ゴム

品番	内径×外径	全長	税抜価格
EA125-10	6.3×13.2mm	10m	4,040円
EA125-20	6.3×13.2mm	20m	8,080円
EA125-30	6.3×13.2mm	30m	12,100円
EA125AD-10	9.5×16.5mm	10m	4,870円
EA125AD-20	9.5×16.5mm	20m	9,740円
EA125AD-30	9.5×16.5mm	30m	14,600円

ボンベ用断熱カバー



- 屋外でのガスの温度上昇を和らげる効果があります
- 材質…ポリプロピレン
- ボンベの上からかぶせます。

品番	サイズ(折径)	税抜価格
EA334E-30	440×1,000mm	1,920円
EA334E-50	400×1,250mm	1,940円

逆火防止器付ガスリール



品番	ホース長	重量	税抜価格
EA300-11	30m	20.0kg	105,800円

酸素・アセチレン

- 手巻きタイプ
- サイズ…400×282×416(H)mm
- ホース内径…7.3mm
- ホース外径…14.3mm
- 常用圧力…1MPa以下 ●破壊圧力…5MPa以上
- キャスト2個付 ●吹管取付部逆火防止器付

- ★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。
- アボロコック仕様

ツインホース(溶接器用)

- 使用圧力…酸素:2.0MPa
アセチレン:0.15MPa

品番	内径×外径		全長	税抜価格
	酸素	アセチレン		
EA300A-10	8×14.4mm	8×14.4mm	10m	8,010円
EA300A-20	8×14.4mm	8×14.4mm	20m	16,000円
EA300AA-10	8×14.4mm	9.5×15.9mm	10m	8,080円
EA300AA-20	8×14.4mm	9.5×15.9mm	20m	16,200円
EA300AA-30	8×14.4mm	9.5×15.9mm	30m	24,200円

ボンベ用防災カバー



- 材質…ポリエステル
- ボンベの上からかぶせて使用します。
- 直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧の上昇を軽減します。

品番	対応ボンベ	サイズ(折径)	税抜価格
EA334E-130	アセチレン	440×1,000mm	1,900円
EA334E-150	酸素	400×1,250mm	1,990円

台車[プロパンボンベ用]



- プロパンボンベ用

品番	積載均等荷重(kg)	荷台サイズ(mm)	全高(mm)	税抜価格
EA330FA-10	約28	240×300	970	26,200円

●10kgボンベにまで対応しております。
●重量…4.3kg ●車輪径(エア入)…φ210mm
●アルミ合金製

逆火防止弁付自動巻ガスリール



品番	ホース長	重量	税抜価格
EA300-32	20m	15.8kg	135,000円

酸素・アセチレン

- サイズ…390×300×410(H)mm
- ホース外径…5.0mm
- ホース内径…11.2mm
- 最高使用圧力…酸素:0.7MPa、アセチレン:0.15MPa
- 破壊圧力…酸素:2MPa、アセチレン:0.5MPa
- 逆流防止弁付ブラーなし付の為、安全に使用できます。
- 天井、壁面、床面の3方向に設置可能
- 取付ベース板一式付属
- 一次側ホースは付属しておりません。
- アボロコック仕様

カプラー付ツインホース

- 最高使用圧力…0.98MPa

品番	内径×外径	全長	税抜価格
EA300AC-3	5×11.5mm	3m	16,700円
EA300AC-5	5×11.5mm	5m	18,400円
EA300AC-10	5×11.5mm	10m	25,300円
EA300AC-20	5×11.5mm	20m	34,200円
EA300AC-30	5×11.5mm	30m	48,200円

- 超軽量ホース(従来ホースの約半分)
- Oジョイント仕様
- ミニカプラと互換性があります。

 
ボンベ用開閉ハンドル



品番 EA300HA-2B 税抜価格 600円

- 材質…スチール(メッキ仕上) ●全長…145mm
- 四角穴(対辺)…8mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス
圧縮ガス等の一般ガス用
10mm:アセチレン用

ボンベ用開閉ハンドル



品番	全長	対辺	税抜価格
EA300HA-10	145mm	7・8・9・10mm	900円

ボンベステッカー



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA983HK-21A	75×105	225円
EA983HK-26A	50×50	210円

- ★シールをはがすと「空」を表示します。
- 材質…21A:エポステッカー、26A:PETステッカー
- 裏面のり付



ハンドトラック(ボンベ用)



- 真ん中にあるレバーを下げると4輪、上げると2輪になります
- 全幅…482mm
- 車輪径…前輪:φ203mm
後輪:φ76mm
- 重量…18kg
- 材質…本体:スチール、車輪:ゴム
- 安全チェーン付

品番	積載均等荷重(kg)	荷台サイズ(mm)	全高(mm)	税抜価格
EA520WB-20	113kg	184×228	1060	44,800円
EA520WB-201	前輪用替タイヤ(1個)			3,160円
EA520WB-202	後輪用替タイヤ(1個)			785円

ハンドトラック[ボンベ用]



- ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンの長さを調整することができ、様々なボンベに対応します

品番	積載均等荷重(kg)	荷台サイズ(mm)	全高(mm)	税抜価格
EA520FD-11	200	270×320	1300	76,900円
EA520FD-111	替タイヤ(1個)			11,400円

- 積載可能ボンベサイズ…20～50ℓ用スチールボンベ×1個、又はプロパンガス11～33kgボンベ×1個
- 全幅…590mm ●車輪径…φ160×40mm
- 重量…22kg ●材質…本体:スチール、車輪:ゴム

QRコードをお持ちの携帯端末で
読み取っていただくことができます。
(※端末によっては読み取りができない場合があります)