

 
ウェルディングバイス

(アメリカ)



品番	パイプ能力	重量 (kg)	税抜価格
EA348WA	15A~200A (1/2"~8")	7	40,400円

- 鋳鉄製
- チェーンで簡単にセットできます。



ウェルディングバイス

(アメリカ)



品番	パイプ能力	重量 (kg)	税抜価格
EA348WB	15A~300A (1/2"~12")	8.4	59,000円

- 鋳鉄製
- チェーンで簡単にセットできます。



ウェルディングバイス

(アメリカ)



品番	パイプ能力	重量 (kg)	税抜価格
EA348WD	65A~200A (2 1/2"~8")	6.4	48,400円

- 鋳鉄製
- チェーンで簡単にセットできます。



ウェルディングバイス

(アメリカ)



品番	パイプ能力	重量 (kg)	税抜価格
EA348WE	65A~200A (2 1/2"~8")	7.8	104,000円

- 鋳鉄製
- チェーンで簡単にセットできます。



重作業用クランプ

(アメリカ)



品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	荷重 (kgf)	税抜価格
EA526VA-37	0~37	28	2,520	10,200円
EA526VA-56	0~48	40	3,937	12,600円
EA526VA-60	0~60	44	5,625	17,100円
EA526VA-86	0~86	60	7,313	23,300円
EA526VA-114	0~114	70	9,072	37,200円
EA526VA-140	0~140	80	10,710	46,600円
EA526VA-165	0~165	86	12,375	60,000円
EA526VA-216	0~216	92	14,175	78,500円
EA526VA-260	0~260	100	15,876	116,000円
EA526VA-310	0~310	108	18,000	131,000円

- 重作業用の頑丈なクランプ
- 材質…鍛造鉄

シャコ万力

(アメリカ)




品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	荷重 (kgf)	税抜価格
EA526WC-2	0~76	51	3,969	19,300円
EA526WC-3	0~102	57	4,536	22,800円
EA526WC-4	50~152	64	5,103	31,900円
EA526WC-5	102~203	70	5,670	39,600円
EA526WC-6	152~254	73	6,237	56,500円
EA526WC-7	203~305	75	6,804	65,600円

- 材質…鍛造鋼
- 四角いスピンドルヘッドは、強い締め付けに耐えます。

シャコ万力

(アメリカ)

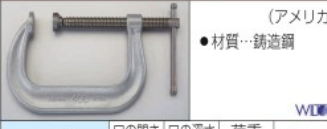

品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	荷重 (kgf)	税抜価格
EA526WC-11	0~51	51	1,588	3,750円
EA526WC-12	0~76	60	1,588	5,360円
EA526WC-13	0~102	70	2,812	7,230円
EA526WC-14	0~152	92	2,994	10,700円
EA526WC-15	0~203	114	3,130	13,900円
EA526WC-16	0~254	137	3,629	20,100円
EA526WC-17	0~305	146	4,309	31,600円

- 材質…鍛造鋼

シャコ万力

(アメリカ)



品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	荷重 (kgf)	税抜価格
EA526SH-25A	0~28	20	965	1,230円
EA526SH-38A	0~40	27	1,026	1,390円
EA526SH-50A	0~52	33	1,333	1,600円
EA526SH-75A	0~77	46.5	1,774	2,080円
EA526SH-100A	0~103	60	3,100	3,190円
EA526SH-125A	0~128	65	3,108	4,040円
EA526SH-150A	0~153	75	3,338	5,070円
EA526SH-200A	0~203	99	3,525	7,650円

- 材質…特殊工具鋼
- スイベルヘッド付

シャコ万力

(アメリカ)



品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	荷重 (kgf)	税抜価格
EA526SL-25	0~25	30	122.4	380円
EA526SL-50	0~50	33	510	755円
EA526SL-75	0~75	57	918	1,230円
EA526SL-100	0~100	76	938.4	1,610円
EA526SL-150	0~150	89	173.4	2,650円
EA526SL-200	0~200	102	295.8	4,730円

- 溶接、穴あけ、接合など、あらゆる固定作業に
- 材質…スチール

シャコ万力

(ドイツ)




品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	荷重 (kgf)	税抜価格
EA526SR-21	0~25	25	340	535円
EA526SR-22	0~38	38	340	1,020円
EA526SR-23	0~47	38	340	1,200円
EA526SR-24	0~63	35	408	1,380円
EA526SR-25	0~63	63	408	1,420円
EA526SR-26	0~73	44	544	1,490円
EA526SR-27	0~101	76	589	2,480円
EA526SR-28	0~127	76	589	3,020円
EA526SR-29	0~152	76	816	3,520円

- 軽量の為、作業が行いやすいです
- 材質…スチール(鍛造)
- 仕上げ…21~26:亜鉛メッキ
- 27~29:黒色粉末塗装
- スイベルヘッド付

シャコ万力(安全色)


(ドイツ)

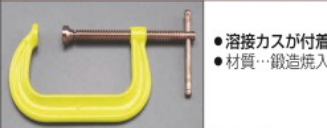

品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	荷重 (kgf)	税抜価格
EA526ST-2A	0~50	50	1,500	6,960円
EA526ST-3A	0~75	60	1,500	8,590円
EA526ST-4A	0~100	69	2,800	9,880円
EA526ST-6A	0~150	92	3,100	12,400円
EA526ST-8A	0~200	114	3,100	15,900円
EA526ST-10A	50~250	136	3,600	21,200円
EA526ST-12A	50~300	146	4,200	27,000円

- 溶接カスが附着しない銅メッキ仕上げ
- 材質…鍛造焼入鋼
- スイベルヘッド付

※エスコ便利カタログとの大きさの比較になります。

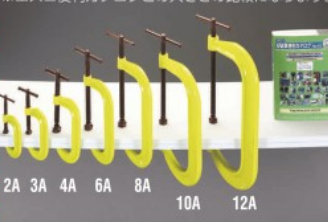

シャコ万力

(ドイツ)




品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	荷重 (kgf)	税抜価格
EA526SR-2	0~50	50	1,500	5,900円
EA526SR-3	0~75	60	1,500	7,450円
EA526SR-4	0~100	69	2,800	8,670円
EA526SR-6	0~150	92	3,100	11,100円
EA526SR-8	0~200	114	3,100	15,200円
EA526SR-10	50~250	136	3,600	20,500円
EA526SR-12	50~300	146	4,200	26,200円

- スイベルヘッドでしっかり固定
- 材質…鍛造焼入鋼
- スイベルヘッド付

マイティークランプ

- 材質…スチール
- V溝付口金

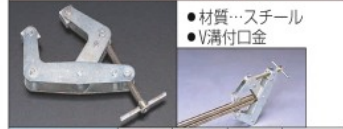

品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA526T-25	0~25	12	113	1,240円

シャコ万力

(アメリカ)



品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	荷重 (kgf)	税抜価格
EA526TP-2	0~50	50	1,000	2,900円
EA526TP-3	0~75	50	1,300	4,810円
EA526TP-4	0~100	60	1,500	5,800円
EA526TP-6	0~150	75	1,800	7,240円
EA526TP-8	0~200	90	2,200	9,380円

- スイベルヘッド付(左右約20°の角度つけが可能)
- 材質…炭素鋼
- ニッケルクロムメッキ

シャコ万力

(アメリカ)



品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	荷重 (kgf)	税抜価格
EA526TV-4	0~100	50	900	4,970円
EA526TV-5	0~125	65	850	5,030円
EA526TV-6	0~150	75	1,000	5,730円
EA526TV-8	0~200	100	1,000	7,120円
EA526TV-10	50~250	115	1,200	8,740円
EA526TV-12	50~300	125	1,500	11,200円
EA526TV-14	50~350	150	1,800	15,800円
EA526TV-16	100~400	175	2,000	18,500円

- フレーム開口幅の大きいロングタイプ
- 材質…炭素鋼
- ニッケルクロムメッキ
- スイベルヘッド付

シャコ万力

(アメリカ)



品番	口の開き (mm)	口の深さ (mm)	荷重 (kgf)	税抜価格
EA526WB-25	0~25	27	290	1,440円
EA526WB-38	0~38	38	369	1,730円
EA526WB-50	0~50	28	360	1,730円
EA526WB-60	0~63	37	385	2,020円
EA526WB-63	0~63	63	452	2,020円
EA526WB-75	0~75	50	643	3,170円
EA526WB-100	0~100	70	690	3,460円
EA526WB-125	0~127	76	556	4,610円
EA526WB-150	0~152	83	635	6,340円
EA526WB-200	0~203	102	771	6,920円

- 材質…ダクタイル鋳鉄
- スイベルヘッド付

- スイベルヘッドで対象物をしっかり挟みます

銅配管溶接器、
ろう付

交流アーック
溶接機

溶接機用
ケーブル

溶接棒

エアープラズマ
切断機

溶接スケール
除去

溶接ゲージ
&ハンマー

溶接作業用
フェンス

溶接作業用
保護具

溶接用
支持具

溶接用
クランプ

溶接用
ローラー