

## 【防爆】めがねレンチセット



- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅
- 12ポイント
- 60°タイプ
- ツールロール付

WEDO

| 品番          | サイズ (mm)                                                   | 全長 (mm) | 税抜価格    |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|
| EA643BD-109 | 8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・22×24・24×27・30×32 (9本組) | 130~370 | 61,500円 |

## 【防爆】めがねレンチ (単品)



WEDO

| 品番         | サイズ (mm) | 全長 (mm) | 税抜価格    |
|------------|----------|---------|---------|
| EA643BD-1  | 8.0×10   | 130     | 2,200円  |
| EA643BD-2  | 10×12    | 140     | 2,590円  |
| EA643BD-3  | 12×13    | 160     | 3,220円  |
| EA643BD-4  | 12×14    | 160     | 3,450円  |
| EA643BD-5  | 14×17    | 220     | 4,040円  |
| EA643BD-6  | 17×19    | 250     | 5,020円  |
| EA643BD-7  | 19×22    | 280     | 5,960円  |
| EA643BD-8  | 21×23    | 285     | 7,020円  |
| EA643BD-9  | 21×26    | 320     | 7,730円  |
| EA643BD-10 | 22×24    | 310     | 8,470円  |
| EA643BD-11 | 24×27    | 340     | 11,100円 |
| EA643BD-12 | 27×30    | 360     | 13,900円 |
| EA643BD-13 | 30×32    | 380     | 16,600円 |
| EA643BD-14 | 32×36    | 405     | 21,000円 |
| EA643BD-15 | 36×41    | 445     | 31,200円 |
| EA643BD-16 | 41×46    | 470     | 39,000円 |

## (3/4)DR 【防爆】ソケットレンチセット



WEDO

品番 EA643FD-100 税抜価格 98,600円

- 材質…アルミニウム青銅 (セット内容8点)
  - 差込角…3/4"
  - ケースサイズ…385×202×140mm
- ＜セット内容＞
- ソケット (12角)…24・27・30・32・36・46mm
  - ラチェットハンドル…320mm
  - エクステンションバー…200mm

## (1/2)DR 【防爆】ラチェットハンドル



WEDO

| 品番        | 全長 (mm) | 税抜価格    |
|-----------|---------|---------|
| EA643FH-4 | 245     | 18,000円 |

●防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています WEDO

●材質…アルミニウム青銅

## (1/2)DR 【防爆】スピーダーハンドル



WEDO

 
| 品番         | 全長 (mm) | 税抜価格    |
|------------|---------|---------|
| EA643FH-34 | 390     | 12,800円 |

●防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています WEDO

●差込角…1/2"

●材質…アルミニウム青銅

## (3/4)DR 【防爆】ラチェットハンドル



WEDO


| 品番        | 全長 (mm) | 税抜価格    |
|-----------|---------|---------|
| EA643FH-6 | 320     | 36,200円 |

●防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています WEDO

●差込角…3/4"

●材質…アルミニウム青銅

## (3/4)DR 【防爆】ユニバーサルジョイント

 

WEDO

| 品番        | 全長 (mm) | 税抜価格    |
|-----------|---------|---------|
| EA643FG-6 | 110     | 18,100円 |

●材質…アルミニウム青銅 WEDO

## 【防爆】片口めがねレンチ (シノ付)



| 品番         | サイズ (mm) | 全長 (mm) | 税抜価格    |
|------------|----------|---------|---------|
| EA643BG-10 | 10       | 230     | 6,630円  |
| EA643BG-12 | 12       | 250     | 6,980円  |
| EA643BG-14 | 14       | 270     | 7,370円  |
| EA643BG-17 | 17       | 310     | 8,320円  |
| EA643BG-19 | 19       | 330     | 9,150円  |
| EA643BG-22 | 22       | 350     | 10,800円 |
| EA643BG-24 | 24       | 370     | 12,600円 |
| EA643BG-27 | 27       | 400     | 15,600円 |
| EA643BG-30 | 30       | 430     | 17,100円 |
| EA643BG-32 | 32       | 430     | 18,300円 |
| EA643BG-36 | 36       | 460     | 24,700円 |
| EA643BG-41 | 41       | 490     | 30,200円 |
| EA643BG-46 | 46       | 520     | 33,300円 |

●防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています WEDO

●材質…アルミニウム青銅 ●12ポイント

●60°タイプ ●シノ付

## (1/2)DR 【防爆】ソケットレンチセット



品番 EA643FC-101 税抜価格 172,800円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています (セット内容16点) WEDO
- ソケット (12角)…10・11・12・14・17・19・22・24・27・30・32mm
- ラチェットハンドル…245mm
- エクステンションバー…125・250mm
- T型スライドハンドル…250mm
- スピーダーハンドル…400mm

## (1/2)DR 【防爆】ソケット

 


WEDO

| 品番         | 対辺 (mm) | 外径 (mm) | 全長 (mm) | 税抜価格    |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| EA643FC-8  | 8       | 24      | 40      | 3,530円  |
| EA643FC-10 | 10      | 24      | 40      | 4,000円  |
| EA643FC-11 | 11      | 24      | 40      | 4,200円  |
| EA643FC-12 | 12      | 24      | 40      | 4,470円  |
| EA643FC-13 | 13      | 24      | 40      | 4,710円  |
| EA643FC-14 | 14      | 24      | 40      | 5,020円  |
| EA643FC-15 | 15      | 25      | 40      | 5,260円  |
| EA643FC-16 | 16      | 25      | 40      | 5,530円  |
| EA643FC-17 | 17      | 25      | 40      | 5,690円  |
| EA643FC-18 | 18      | 25      | 42      | 5,930円  |
| EA643FC-19 | 19      | 25      | 42      | 6,200円  |
| EA643FC-20 | 20      | 26      | 42      | 6,520円  |
| EA643FC-21 | 21      | 26      | 43      | 6,590円  |
| EA643FC-22 | 22      | 26      | 43      | 6,630円  |
| EA643FC-23 | 23      | 26      | 43      | 7,340円  |
| EA643FC-24 | 24      | 28      | 43      | 7,850円  |
| EA643FC-27 | 27      | 30      | 46      | 9,690円  |
| EA643FC-29 | 29      | 30      | 46      | 10,900円 |
| EA643FC-30 | 30      | 30      | 46      | 11,500円 |
| EA643FC-32 | 32      | 34      | 46      | 12,700円 |

●防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています WEDO

## (1/2)DR 【防爆】ユニバーサルジョイント




WEDO

| 品番        | 全長 (mm) | 税抜価格   |
|-----------|---------|--------|
| EA643FG-4 | 80      | 7,490円 |

●材質…アルミニウム青銅 WEDO

## (3/4)DR 【防爆】エクステンションバー

 

WEDO

| 品番         | 全長 (mm) | 税抜価格    |
|------------|---------|---------|
| EA643FG-62 | 200     | 15,300円 |

●防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています WEDO

●材質…アルミニウム青銅

## 【防爆】両口ラチェットレンチ



 
シノ付

| 品番        | サイズ (mm) | 厚み (mm) | 全長 (mm) | 重量 (g) | 税抜価格    |
|-----------|----------|---------|---------|--------|---------|
| EA643BH-1 | 14×17    | 47      | 280     | 370    | 22,000円 |
| EA643BH-2 | 17×19    | 47      | 310     | 410    | 23,300円 |
| EA643BH-3 | 19×22    | 50      | 345     | 480    | 24,300円 |
| EA643BH-4 | 22×24    | 53      | 365     | 620    | 25,500円 |
| EA643BH-5 | 24×27    | 56      | 380     | 780    | 26,700円 |
| EA643BH-6 | 27×30    | 58      | 400     | 900    | 27,700円 |
| EA643BH-7 | 30×32    | 60      | 400     | 930    | 28,800円 |
| EA643BH-8 | 32×36    | 65      | 450     | 1300   | 31,200円 |
| EA643BH-9 | 36×41    | 70      | 495     | 1690   | 35,300円 |

●防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています WEDO

●材質…アルミニウム青銅 ●12ポイント

## 【防爆】打撃めがねレンチ (オフセット型)




WEDO

| 品番         | サイズ (mm) | 全長 (mm) | 税抜価格    |
|------------|----------|---------|---------|
| EA643BK-24 | 24       | 160     | 10,000円 |
| EA643BK-27 | 27       | 180     | 11,700円 |
| EA643BK-30 | 30       | 200     | 16,400円 |
| EA643BK-32 | 32       | 200     | 17,200円 |
| EA643BK-36 | 36       | 220     | 20,100円 |
| EA643BK-41 | 41       | 240     | 23,400円 |
| EA643BK-46 | 46       | 250     | 27,900円 |
| EA643BK-50 | 50       | 270     | 33,600円 |
| EA643BK-55 | 55       | 295     | 39,700円 |
| EA643BK-60 | 60       | 317     | 45,700円 |
| EA643BK-65 | 65       | 330     | 49,700円 |
| EA643BK-70 | 70       | 350     | 55,800円 |
| EA643BK-75 | 75       | 370     | 60,300円 |

●防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています WEDO

●材質…アルミニウム青銅 ●12ポイント ●60°タイプ

## (3/4)DR 【防爆】ソケットレンチセット

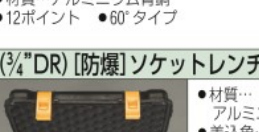


WEDO

品番 EA643FD-101 税抜価格 359,100円

- 材質…アルミニウム青銅 (セット内容20点)
  - 差込角…3/4"
  - ケースサイズ…435×320×105mm
- ＜セット内容＞
- ソケット (12角)…21・22・23・24・26・27・28・29・30・31・32・34・36・38・41・46・50mm
  - ラチェットハンドル…320mm
  - エクステンションバー…200mm
  - T型スライドハンドル…400mm

## (1/2)DR 【防爆】スピナーハンドル

 

WEDO


| 品番         | 全長 (mm) | 税抜価格    |
|------------|---------|---------|
| EA643FH-24 | 300     | 11,200円 |

●防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています WEDO

●差込角…1/2"

●材質…アルミニウム青銅

## (1/2)DR 【防爆】エクステンションバー

 


WEDO

| 品番         | 全長 (mm) | 税抜価格    |
|------------|---------|---------|
| EA643FG-41 | 100     | 6,590円  |
| EA643FG-42 | 200     | 10,800円 |

●防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています WEDO

●材質…アルミニウム青銅

## (3/4)DR 【防爆】スライドT型ハンドル

 

WEDO

| 品番         | 全長 (mm) | 税抜価格    |
|------------|---------|---------|
| EA643FH-16 | 400     | 23,000円 |

●防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています WEDO

●差込角…3/4"

●材質…アルミニウム青銅

## 【防爆】打撃めがねレンチ



WEDO

| 品番         | サイズ (mm) | 全長 (mm) | 税抜価格    |
|------------|----------|---------|---------|
| EA643BJ-24 | 24       | 165     | 7,020円  |
| EA643BJ-27 | 27       | 175     | 8,390円  |
| EA643BJ-30 | 30       | 185     | 9,730円  |
| EA643BJ-32 | 32       | 185     | 10,400円 |
| EA643BJ-34 | 34       | 200     | 11,500円 |
| EA643BJ-36 | 36       | 205     | 12,400円 |
| EA643BJ-38 | 38       | 215     | 14,700円 |
| EA643BJ-41 | 41       | 225     | 18,300円 |
| EA643BJ-46 | 46       | 235     | 20,500円 |
| EA643BJ-50 | 50       | 250     | 23,900円 |
| EA643BJ-55 | 55       | 265     | 28,400円 |
| EA643BJ-60 | 60       | 274     | 30,700円 |
| EA643BJ-65 | 65       | 298     | 32,800円 |

●防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています WEDO

●材質…アルミニウム青銅 ●12ポイント

## (1/2)DR 【防爆】ソケットレンチセット



WEDO

品番 EA643FC-100 税抜価格 70,000円

- 材質…アルミニウム青銅 (セット内容12点)
  - 差込角…1/2"
  - ケースサイズ…347×167×119mm
- ＜セット内容＞
- ソケット (12角)…8・10・12・13・14・17・19・22・24・27mm
  - エクステンションバー…200mm
  - ラチェットハンドル…245mm

## (1/2)DR 【防爆】ソケットレンチセット



WEDO

品番 EA643FC-102 税抜価格 224,300円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています (セット内容24点) WEDO
- ソケット (12角)…10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm
- ラチェットハンドル…245mm
- エクステンションバー…125・250mm
- T型スライドハンドル…250mm
- ユニバーサルジョイント…80mm
- スピーダーハンドル…400mm

## (1/2)DR 【防爆】スライドT型ハンドル



WEDO

| 品番         | 全長 (mm) | 税抜価格    |
|------------|---------|---------|
| EA643FH-14 | 250     | 12,500円 |

●防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています WEDO

●材質…アルミニウム青銅

## (3/4)DR 【防爆】ソケット



WEDO

| 品番         | 対辺 (mm) | 外径 (mm) | 全長 (mm) | 税抜価格    |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| EA643FD-21 | 21      | 38      | 55      | 7,850円  |
| EA643FD-22 | 22      | 38      | 55      | 7,920円  |
| EA643FD-23 | 23      | 40      | 55      | 8,200円  |
| EA643FD-24 | 24      | 40      | 55      | 8,910円  |
| EA643FD-26 | 26      | 40      | 55      | 10,300円 |
| EA643FD-27 | 27      | 40      | 55      | 10,900円 |
| EA643FD-28 | 28      | 40      | 55      | 11,500円 |
| EA643FD-29 | 29      | 40      | 55      | 12,200円 |
| EA643FD-30 | 30      | 43      | 60      | 12,900円 |
| EA643FD-32 | 32      | 45      | 60      | 14,600円 |
| EA643FD-34 | 34      | 45      | 60      | 15,800円 |
| EA643FD-36 | 36      | 45      | 60      | 16,800円 |
| EA643FD-38 | 38      | 46      | 60      | 18,000円 |
| EA643FD-41 | 41      | 48      | 65      | 19,900円 |
| EA643FD-46 | 46      | 50      | 65      | 23,400円 |
| EA643FD-50 | 50      | 50      | 70      | 25,700円 |

●防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています WEDO

●材質…アルミニウム青銅

●差込角…3/4"

●12ポイント

防爆工具

配管工具

セット

樹脂

配管用

工具

ステンレス

フレキ管

用

工具

スチール管

配管工具

プライヤー

パッキン

ツール

ドレン

クリーナー

点検

ライト

ミラー

BESTECH

ツール