

ナイロンソフトハンマー



品番	全重量 (g)		サイズ(mm)		税抜価格
	頭重	全長	頭径	全長	
EA570BC-22	200	220	22	250	2,520円
EA570BC-27	300	270	27	265	2,940円
EA570BC-32	400	320	32	280	3,630円
EA570BC-35	450	350	35	290	4,420円
EA570BC-40	650	400	40	320	5,240円
EA570BC-50	900	500	50	340	8,060円
EA570BC-60	1300	600	60	380	13,800円

交換用ナイロンヘッド

品番	頭径	税抜価格
EA570BD-22	22mm	510円
EA570BD-27	27mm	705円
EA570BD-32	32mm	865円
EA570BD-35	35mm	920円
EA570BD-40	40mm	1,360円
EA570BD-50	50mm	2,280円
EA570BD-60	60mm	4,350円

●表面を保護しながら強力な打撃力を生み出します ●材質…頭:ナイロン、柄:ヒッコリー

スーパープラスチックハンマー



品番	頭重量 (g)		サイズ(mm)		税抜価格
	頭重	全長	頭径	全長	
EA575VH-45	220	450	45	300	3,460円
EA575VH-50	305	500	50	300	3,890円
EA575VH-60	490	600	60	340	5,970円

交換用柄

品番	適合品番	全長	税抜価格
EA575VH-45H	VH-45、VH-50	304mm	1,040円
EA575VH-60H	VH-60	342mm	1,140円

●ヘッドは高密度ポリエチレンで耐衝撃性と耐摩耗性に優れています ●材質…頭:プラスチック、柄:木製

プラスチックハンマー



品番	全重量 (g)		サイズ(mm)		税抜価格
	頭重	全長	頭径	全長	
EA683PH-22	160	220	22	260	1,980円
EA683PH-28	162	280	28	300	2,220円
EA683PH-35	308	350	35	320	3,100円
EA683PH-45	454	450	45	320	5,580円
EA683PH-60	778	600	60	385	8,430円

交換用プラスチックヘッド(ソフト)

品番	頭径	税抜価格
EA683PH-122	22mm	385円
EA683PH-128	28mm	410円
EA683PH-135	35mm	580円
EA683PH-145	45mm	1,220円
EA683PH-160	60mm	1,930円

交換用プラスチックヘッド(ハード)

品番	頭径	税抜価格
EA683PH-222	22mm	305円
EA683PH-228	28mm	325円
EA683PH-235	35mm	460円
EA683PH-245	45mm	930円
EA683PH-260	60mm	1,420円

●材質…頭:プラスチック(ソフト・ハード) 柄:木製

ゴムハンマー



品番	頭重量 (g)		サイズ(mm)		税抜価格
	頭重	全長	頭径	全長	
EA575WV-1	310	320	310	310	1,630円

交換用ヘッド

品番	材質	頭径	税抜価格
EA575WV-11	ゴム	32mm	455円

●材質…ヘッド:ゴム、柄:木

 
木製ハンマー



品番	頭重量 (g)		サイズ(mm)		税抜価格
	頭重	全長	頭径	全長	
EA575SG-41	850	900	90	420	3,470円

●材質…天然木


木柄



品番	頭サイズ		全長	税抜価格
	頭径	角形		
EA575SG-32	36×26mm	(角形)	900mm	2,000円

●材質…天然木

木製ハンマー

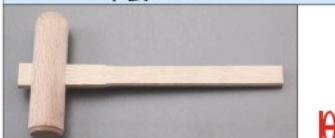

品番	頭重量 (g)		サイズ(mm)		税抜価格
	頭重	全長	頭径	全長	
EA575WV-81	120	360	36	360	1,160円
EA575WV-82	170	420	42	360	1,240円
EA575WV-83	220	480	48	360	1,580円
EA575WV-84	320	600	60	360	1,890円
EA575WV-85	510	750	75	360	3,110円
EA575WV-86	900	900	90	360	4,730円

●材質…頭:木製

コンビネーションハンマー(ナイロン・真鍮)



品番	頭重量 (g)		サイズ(mm)		税抜価格
	頭重	全長	頭径	全長	
EA575SA-2	52	245	14	245	810円

交換用ナイロンヘッド

品番	入数	税抜価格
EA575SA-2B	3個	520円

●材質…頭:ナイロン・真鍮 柄:エラストマー樹脂

ナイロンヘッドハンマー



品番	頭重量 (g)		サイズ(mm)		税抜価格
	頭重	全長	頭径	全長	
EA575SB-2	67	265	20	265	1,300円

交換用ナイロンヘッド

品番	入数	税抜価格
EA575SB-2B	3個	620円

●材質…頭:ナイロン、柄:エラストマー樹脂

木製ハンマー



品番	全重量 (g)		サイズ(mm)		税抜価格
	頭重	全長	頭径	全長	
EA575WY-73	500	360	60	360	2,220円

●材質…頭:木製

コンビネーションハンマー(ナイロン・鉄)



品番	頭重量 (g)		サイズ(mm)		税抜価格
	頭重	全長	頭径	全長	
EA575SC-1	29	180	12	180	1,020円
EA575SA-3	51	245	14	245	895円

交換用ナイロンヘッド

品番	適合品番	入数	税抜価格
EA575SC-2B	EA575SC-1	3個	470円
EA575SA-2B	EA575SA-3	3個	520円

●材質…頭:鉄・ナイロン 柄:エラストマー樹脂

コンビネーションハンマー(鉄・ナイロン・真鍮)



品番	頭重量 (g)		サイズ(mm)		税抜価格
	頭重	全長	頭径	全長	
EA575SC-2	37	180	12	180	1,380円
EA575SB-3	135	265	20	265	1,790円

交換用ナイロンヘッド

品番	適合品番	入数	税抜価格
EA575SC-2B	EA575SC-2	3個	470円
EA575SB-2B	EA575SB-3	3個	620円

●材質…頭:鉄・ナイロン・真鍮 柄:エラストマー樹脂

ミニテコ



品番	全長	先端幅	重量	税抜価格
EA519MB-3	400mm	45mm	500g	2,630円

●軸径…15×8mm ●炭素工具鋼

ピンチバー



品番	全長	先端幅	重量	税抜価格
EA519	400mm	14mm	500g	9,260円

●軸角…13mm角 ●特殊鋼(ニッケルメッキ仕上)


ミニテコ



品番	全長	先端幅	重量	税抜価格
EA519MB	220mm	40mm	1,400円	
EA519MB-2	310mm	40mm	1,980円	

●炭素工具鋼 ●軸径…15×8mm

4本組ピンチバー

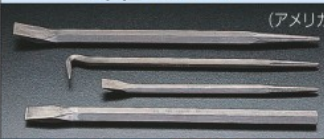

品番	全長	先端幅	六角軸	重量	税抜価格
EA519AL	510mm	23mm	19mm	1.04kg	14,900円
EA519AL	410mm	12mm	13mm	0.44kg	
EA519AL	355mm	12mm	13mm	0.34kg	
EA519AL	460mm	23mm	19mm	1.06kg	

●黒酸化仕上げで錆を防止します ●ハイカーボンスチール製

ピンチバー



品番	全長	先端幅	六角軸	重量	税抜価格
EA519AL-11	355	16	12	0.32	2,840円
EA519AL-12	406	19	15	0.54	3,900円
EA519AL-13	508	22	19	1.01	6,350円

●材質…ハイカーボンスチール製 ●耐久性のあるショットブラスト仕上げ

プライバー



品番	全長	先端幅	六角軸	重量	税抜価格
EA519AJ-1	360	23	13	0.32	3,410円
EA519AJ-2	410	23	16	0.55	4,180円
EA519AJ-3	510	23	19	1.0	5,420円
EA519AJ-4	610	23	19	1.3	6,290円

●黒酸化仕上げで錆を防止します ●ハイカーボンスチール製

プライバー



品番	全長	先端幅	六角軸	重量	税抜価格
EA519AJ-11	230	11	10	0.12	2,690円
EA519AJ-12	406	16	13	0.41	3,300円
EA519AJ-13	457	19	16	0.69	4,220円
EA519AJ-14	560	22	19	1.23	6,120円

●先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します ●ハイカーボンスチール製

貫通柄スクレーパー



品番	刃幅	全長	重量	税抜価格
EA604DH-5	25mm	180mm	1,910円	

●刃厚…2.0mm ●樹脂製ハンドル

3本組ピンチバー



品番	全長	先端幅	六角軸	重量	税抜価格
EA519AK	510mm	23mm	19mm	1.04kg	13,200円
EA519AK	410mm	12mm	13mm	0.42kg	
EA519AK	355mm	12mm	13mm	0.34kg	

●黒酸化仕上げで錆を防止します ●ハイカーボンスチール製