

[ステンレス製]ペンチ



品番	全長 (mm)	切断能力 (φ mm)	軟鉄線	軟銅線	税抜価格
EA5348A-170	170	1.2	2.0		4,690円

●防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
●材質…ステンレス (SUS420)

[ステンレス製]ペンチ



品番	呼び全長 (mm)	税抜価格
EA5348B-200	200	11,100円

●耐食性・耐摩耗性に優れています
●材質…ステンレス (SUS420)

[ステンレス製]ラジオペンチ



品番	呼び全長 (mm)	税抜価格
EA537AK-200	200	10,000円

●耐食性・耐摩耗性に優れています
●材質…ステンレス (SUS420)
●先端ギザ付 ●切断刃あり

[ステンレス製]先端ラジオペンチ (40°)



品番	呼び全長 (mm)	税抜価格
EA537DF-150	150	5,160円

●先端ギザ付
●FUJIYA

[ステンレス製]ニッパー



品番	呼び全長 (mm)	税抜価格
EA536AL-200	200	10,000円

●防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
●材質…ステンレス (SUS420)

[ステンレス製]コンビネーションプライヤー



品番	呼び全長 (mm)	税抜価格
EA532AE-200	200	9,960円

●耐食性・耐摩耗性に優れています
●材質…ステンレス (SUS420)

[ステンレス製]ラジオペンチ



品番	全長 (mm)	切断能力 (φ mm)	軟鉄線	銅線	税抜価格
EA537GN-160	167	1.0	1.2		4,450円

●先端ギザ付

[ステンレス製]ニッパー



品番	全長 (mm)	切断能力 (φ mm)	軟鉄線	銅線	税抜価格
EA536AJ-160	160	0.8	1.2		4,410円

(1/2"DR) [ステンレス製] ソケットレンチセット



●材質…ステンレス
●差込角…1/2"
●ケースサイズ…350×250×80mm

品番 EA618SA-103 税抜価格 82,100円

〈セット内容〉 (セット内容12点)
●ソケット (12角)…8・10・11・12・14・17・19・22・24・27mm
●ラチェットハンドル…245mm
●スピナーハンドル…250mm

(3/8"DR) [ステンレス製] ソケットセット



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-100	8・10・12・13・14・17・19 (7個組)	28・32	19,600円

●差込角…3/8"
●材質…ステンレス

(3/8"DR) [ステンレス製] ソケットホルダー



品番	クリップ数	全長 (mm)	税抜価格
EA618JZ-6	6	150	790円
EA618JZ-10	10	250	1,050円
EA618JZ-12	12	250	1,210円
EA618JZ-12L	12	310	1,300円

●差込角…3/8" ●オールステンレス製
●ねじ穴付きで、壁掛け・デスク固定が可能です。

[ステンレス製]コンビネーションプライヤー



品番	呼び全長 (mm)	切断能力 (mm)	税抜価格
EA532BS-150A	150	軟鉄線: φ2.0	4,710円
EA532BS-200A	200	軟鉄線: φ2.8	5,330円


(3/8"DR) [ステンレス製] スピナーハンドル



品番	差込角	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-81	3/8"	190	5,050円

●防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
●材質…ステンレス (SUS420)

(3/8"DR) [ステンレス製] ソケット (単品)



品番	対辺 (mm)	外径 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-5	5	18	28	1,670円
EA618SA-5.5	5.5	18	28	1,790円
EA618SA-6	6	18	28	1,980円
EA618SA-8	8	18	28	2,190円
EA618SA-10	10	20	32	3,240円
EA618SA-12	12	20	32	3,680円
EA618SA-13	13	20	32	3,910円
EA618SA-14	14	21	32	4,070円
EA618SA-16	16	23	32	4,260円
EA618SA-17	17	24	32	4,510円
EA618SA-19	19	26	32	4,700円
EA618SA-20	20	27	32	4,830円

●耐食性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています

(3/8"DR) [ステンレス製] Hexビットソケットセット



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618ST-60	3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10 (6個組)	44~59	31,650円

●差込角…3/8"
●材質…ステンレス

(3/8"DR) [ステンレス製] Hexビットソケットセット



●差込角…3/8"
●旗-ステンレス

品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA618ST	2.5・3・4・5・6・8・10・12 (8個組)	40~61	42,950円

●耐食性・耐薬品性・衛生面に優れ、食品機器・医療・船舶・水道工事・清掃用機器への使用に最適
●非磁性ではありません。

(1/2"DR) [ステンレス製] ユニバーサルジョイント



●材質…ステンレス (SUS420)

品番	差込角	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-71	1/2"	80	5,830円

(3/8"DR) [ステンレス製] ラチェットハンドル



品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-91	40歯	200	8,690円

●防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
●材質…ステンレス (SUS420)

(1/2"DR) ソケットレンチセット [ステンレス製]



品番	対辺 (mm)	全長 (mm)	税抜価格
EA617CC-30	8・10・11・12・13・14・17・19 (8個組)	40・42	15,500円

●差込角…1/2"
●ラチェットハンドル…238mm
●携帯に便利なホルダー付

(3/8"DR) [ステンレス製] ラチェットハンドル



品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-91	40歯	200	8,690円

●差込角…3/8"
●防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
●材質…ステンレス (SUS420)

(1/2"DR) [ステンレス製] ラチェットハンドル



●差込角…1/2"

品番	ギア数	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-92	40歯	245	13,900円

●材質…ステンレス (SUS420)

(1/2"DR) [ステンレス製] スピナーハンドル



品番	差込角	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-82	1/2"	250	6,930円
EA618SA-83	1/2"	320	8,690円
EA618SA-84	1/2"	400	12,300円

●材質…ステンレス (SUS420)

(1/2"DR) [ステンレス製] T型スライドハンドル



品番	差込角	全長 (mm)	税抜価格
EA618SA-76	1/2"	250	9,690円

●材質…ステンレス (SUS420)

(1/2"DR) エクステンションバー (ステンレス製)




品番	全長 (mm)	税抜価格
EA618SC-75	75	9,050円
EA618SC-150	150	10,200円

●差込角…1/2"

ステンレスはなぜ錆びにくいのか

鉄にクロムを加えると、クロムが酸素と結合して表面に薄い酸化皮膜 (不動態皮膜) ができます。この不動態皮膜はあらゆる媒体を遮断する、目に見えない保護膜です。ガラスのような非常に密着性の良い柔軟な構造をとっているため、地金のステンレスにうまく結合し、化学的に安定した均一で薄い膜になっています。また、非常に強く、簡単に破壊・侵食されることはありません。何らかの原因で破壊・侵食されても、その原因を除去しその部分のステンレス表面が直接空気中の酸素と触れるようにすれば、ステンレスに含まれるクロムが酸素と結合して不動態皮膜を再生するため、簡単に錆びない構造になっています。

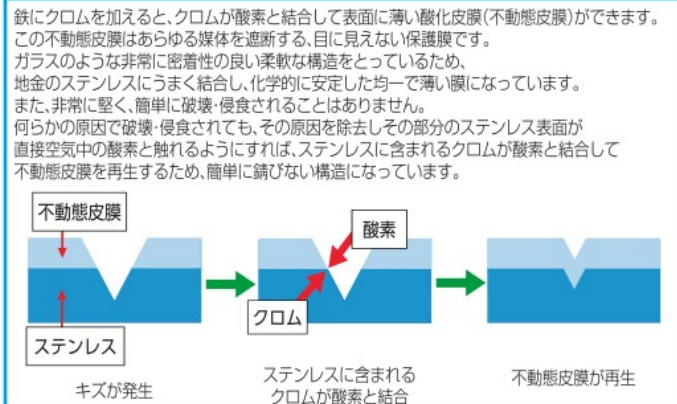

不動態皮膜
ステンレス
キズが発生
クロム
酸化
ステンレスに含まれるクロムが酸素と結合
不動態皮膜が再生



<https://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。