


- 材質…アルミ
- ロッド幅…64mm
- 収納に便利な二ツ折アルミ製標尺

品番	全長	収納サイズ	重量 (kg)	税抜価格
EA720ME-56	100cm	50cm	0.72	5,500円
EA720ME-57	200cm	100cm	1.3	8,210円

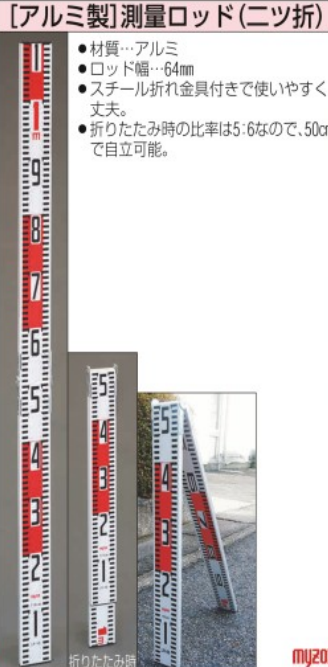


- 材質…アルミ
- ロッド幅…64mm
- スチール折れ金具付きで使いやすく丈夫。
- 折りたたみ時の比率は5:6なので、50cmで自立可能。

品番	全長	収納サイズ	重量 (kg)	税抜価格
EA720ME-58	1.1m	0.6m	0.77	5,670円



- 材質…アルミ
- 目盛…1mm
- 終端部に水抜穴があるので屋外での作業にも使用できます。

品番	全長	収納サイズ	重量 (kg)	税抜価格
EA720ME-61	2m (2段)	1.08m	0.37	3,710円
EA720ME-62	3m (3段)	1.14m	0.67	5,090円

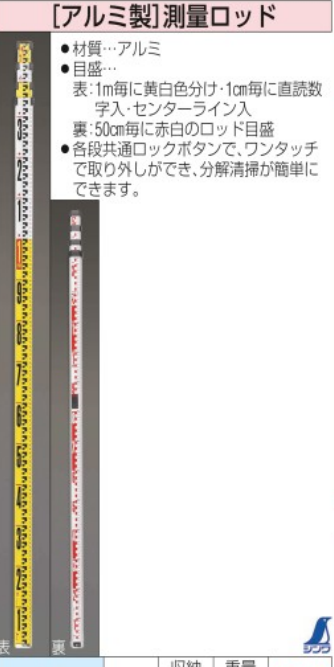

- 材質…アルミ
- 目盛…表: 1m毎に黄白色分け・1cm毎に直読数字入・センターライン入 裏: 50cm毎に赤白のロッド目盛
- 各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。

品番	全長	収納サイズ	重量 (kg)	税抜価格
EA720ME-71	3m (3段)	1188mm	1.1	5,330円
EA720ME-72	5m (3段)	1893mm	1.7	6,780円
EA720ME-73	5m (4段)	1489mm	1.65	7,750円
EA720ME-74	5m (5段)	1244mm	1.6	8,240円
EA720ME-75	7m (5段)	1645mm	2.1	13,300円




- お客様様立品 (EA720ME-80セット内容) 測量ロッド(EA720ME-81)×1本 測量ロッド(EA720ME-82)×1本 ジョイント金具(EA720ME-86)×1個 エンドキャップ×2個
- 測量ロッド用シール (EA720ME-87)は縦用3種、横用6種の計9種です。ロッドのm表示上に貼ってご使用下さい。

品番	仕様	税抜価格
EA720ME-80	セット	5,380円

品番	仕様	税抜価格
EA720ME-81	測量ロッド継ぎ足し用 (白始まり)	2,280円
EA720ME-82	測量ロッド継ぎ足し用 (赤始まり)	2,280円
EA720ME-86	ジョイント金具	2,140円


品番	仕様	税抜価格
EA720ME-87	測量ロッド用シール(9種)	1,540円

- 材質…ロッド:アルミ、ジョイント金具:ステンレス
- ロッド全長…1m(各1本)
- ロッド幅…60cm
- ジョイント金具(EA720ME-86)を使用すると、横使用時で最長6mまで延長可能。

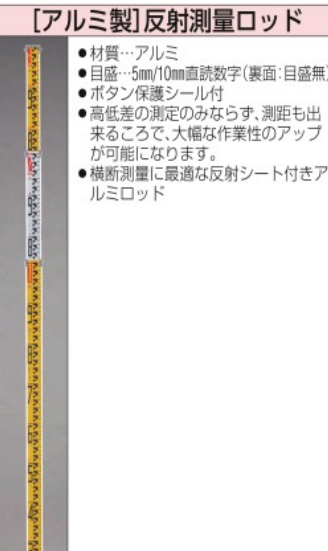

- 材質…アルミ
- 目盛…5mm/10mm直読数字(裏面:目盛無)
- ボタン保護シール付
- 高低差の測定のみならず、測距も出来ることで、大幅な作業性のアップが可能になります。
- 横断測量に最適な反射シート付きアルミロッド

品番	全長	収納サイズ	重量 (kg)	税抜価格
EA720ME-91	3m (3段)	1146mm	0.95	34,800円
EA720ME-92	5m (4段)	1445mm	1.74	47,600円

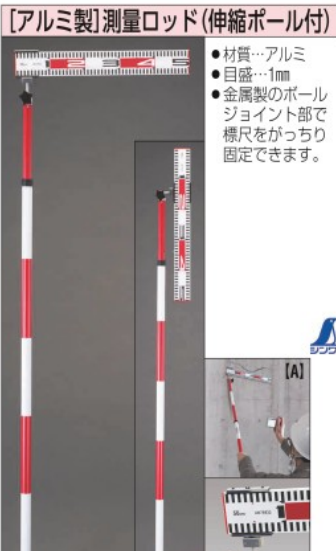

- 材質…アルミ
- 目盛…1mm
- 金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。

品番	全長	収納サイズ	重量 (kg)	税抜価格
EA720ME-100	2m (2段)	1.26m	0.785	8,070円

- ボールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。
- [A] ボールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。
- [B] 標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。



関連商品はコチラ!
ポイントベースは P.2305 に掲載しています。

メルマガ 会員募集中!

エスコ 便利マガジン



品番	表面	裏面	税抜価格
EA720ME-31	紅白ボール目盛	5mm単位標尺目盛	1,920円
EA720ME-32	ミリ単位目盛	紅白ボール目盛	1,920円

- 全長…2m
- 幅…25mm
- テープを引き抜いて使える、携帯に便利なポケット型標尺



品番	カラー	税抜価格
EA720ME-42	赤・黄	1,680円
EA720ME-43	緑・オレンジ	1,680円

- はさみ部ゴム付 赤・黄 (44のみ)
- 60・64mm幅用 標尺、鉄筋などにご使用いただけます。
- はさみ部がスレ防止のゴム付きで保持力が強力 (-44のみ)

鉄筋マーカー



品番	色	税抜価格
EA983FV-211	黄	370円
EA983FV-212	桃	370円
EA983FV-213	白	370円
EA983FV-214	赤	370円
EA983FV-215	青	370円
EA983FV-216	緑	370円
EA983FV-217	橙	370円

- 適応サイズ…φ10~30mm
- 長さ…50mm
- 配筋ビッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに
- スリットが入っていることで着脱簡単、細い鉄筋にもしっかりフィットします。

測量
建築関連測定
精密加工・測定道具
測定機器 (硬度計・顕微鏡計・他)
圧力測定
はかり