

マグネットベースゲージホルダー

(イギリス)

- 全高…202mm
- アーム長…150mm
- アーム径…φ6.3mm
- 支柱サイズ…φ12.5×185mm
- ゲージ取付穴径…8mm
- 吸着力…30kg
- ベースサイズ…40(W)×48(D)×52(H)mm
- 重量…858g

●様々なインディケーターに使うことができます

品番	仕様	税抜価格
EA725T-130	本体	19,200円
EA725T-130B	替アーム	1,720円

マグネットベースゲージホルダー

(イギリス)

- 全高…360mm
- アーム長…165mm
- アーム径…φ10mm
- ゲージ取付穴径…8mm
- 支柱接続ねじ…M8
- ベースサイズ…64×64×76(H)mm
- 吸着力…80kg
- 微調整機構付
- 重量…2.12kg

品番	仕様	税抜価格
EA725T-131	本体	26,200円
EA725T-131B	替アーム	2,470円

マグネットベースゲージホルダー(フレキシブル)

(イギリス)

- 全高…400mm
- フレキシブルアーム
- ゲージ取付穴径…8mm
- 支柱接続ねじ…M8
- ベースサイズ…65×50×55(H)mm
- 吸着力…80kg

品番	仕様	税抜価格
EA725T-132	本体	12,300円
EA725T-132B	替アーム	6,890円

●微調整機構付 ●重量…1.28kg
●フレキシブルアーム
●根元のレバーと支柱先端のねじを使ってアームの固定ができます。

マグネットベースゲージホルダー

(イギリス)

- 全高…350mm (ベース高+アーム長)
- アーム長…140×115mm
- アーム径…φ15mm
- ゲージ取付穴径…8mm
- 支柱接続ねじ…M8
- ベースサイズ…65×50×55(H)mm
- 吸着力…80kg
- 微調整機構付
- 重量…1.25kg

品番	仕様	税抜価格
EA725T-133	本体	14,300円
EA725T-133B	替アーム	9,350円

マグネットベースゲージホルダー

(イギリス)

- 全高…230mm
- アーム長…165mm
- アーム径…φ10mm
- ゲージ取付穴径…4.5mm, 8mm
- 支柱接続ねじ…M8
- ベースサイズ…65×50×55(H)mm
- 吸着力…80kg
- 重量…1.49kg

品番	仕様	税抜価格
EA725T-136	本体	8,000円
EA725T-135B	替アーム	1,970円

マグネットベースゲージホルダー

(イギリス)

- 全高…230mm
- アーム長…165mm
- アーム径…φ10mm
- ゲージ取付穴径…4.5mm, 8mm
- 支柱接続ねじ…M8
- ベースサイズ…65×50×55(H)mm
- 吸着力…80kg
- 微調整機構付
- 重量…1.49kg

品番	仕様	税抜価格
EA725T-134	本体	9,130円
EA725T-131B	替アーム	2,470円

マグネットベースゲージホルダー

(イギリス)

- 全高…376mm
- アーム長…200mm
- アーム径…φ14mm
- ゲージ取付穴径…6.5mm, 8mm
- 支柱接続ねじ…M8
- ベースサイズ…64×64×76(H)mm
- 吸着力…80kg
- 重量…1.0kg

品番	仕様	税抜価格
EA725T-137	本体	49,000円
EA725T-137B	替アーム	11,100円

マグネットベースゲージホルダー

(イギリス)

- 全高…227mm
- アーム長…165mm
- アーム径…φ10mm
- ゲージ取付穴径…4.5mm, 8mm
- 支柱接続ねじ…M8
- ベースサイズ…48×40×52(H)mm
- 吸着力…30kg
- 重量…945g

品番	仕様	税抜価格
EA725T-135	本体	21,100円
EA725T-135B	替アーム	1,970円

マグネットベースゲージホルダー

(イギリス)

- 全高…231mm
- 支柱長…165mm
- ゲージ取付穴径…φ6.5mm, φ8.1mm
- 吸着力…800N(80kgf)
- ベースサイズ…50(W)×58(D)×55(H)mm
- 重量…1.5kg
- 普及、標準型

品番	税抜価格
EA725T-40A	4,600円

マグネットベースゲージホルダー

(イギリス)

- 全高…202mm (ベース高+アーム長)
- アーム長…162mm
- アーム径…φ13mm
- ゲージ取付穴径…6mm, 8mm
- 支柱接続ねじ…M6
- ベースサイズ…40×40×40(H)mm
- 吸着力…50kg
- 重量…580g

品番	仕様	税抜価格
EA725T-138	本体	16,100円
EA725T-138B	替アーム	7,830円

マグネットベースゲージホルダー

(イギリス)

- 全高…386mm
- ゲージ取付部…取付部: φ8mm, φ6mm, アリ溝: 6.5mm
- アーム取付ねじ径…M8×1.25mm
- 吸着力…1000N(100kgf)
- ベースサイズ…50(W)×73(D)×55(H)mm
- 重量…2.0kg
- 油圧式

品番	税抜価格
EA725T-47	40,300円

マグネットベースゲージホルダー

(イギリス)

- 全高…705mm
- アーム長…650mm
- アーム径…φ25mm
- ゲージ取付穴径…6.0mm, 8.0mm
- 支柱接続ねじ…M10
- ベースサイズ…117×50×55(H)mm
- 吸着力…130kg
- 重量…5.1kg

品番	仕様	税抜価格
EA725T-139	本体	75,800円
EA725T-139B	替アーム	61,200円

マグネットベースゲージホルダー

(イギリス)

- ホルダーアーム長…165×178mm
- ゲージ取付穴径…6mm, 8mm
- 支柱接続ねじ…M8×P1.25
- 吸着力…800N
- ベースサイズ…50×60×55mm

品番	税抜価格
EA725T-101	4,300円

マグネットベースゲージホルダー

(イギリス)

- 全高…366mm
- ダイヤルゲージ取付部は微調整が可能
- アーム取付ねじ径…M8×1.25mm
- 吸着力…1,000N(100kgf)
- ベースサイズ…50×73×55(H)mm
- メカロック式機構

品番	税抜価格
EA725T-50	31,500円

マグネットベースゲージホルダー

(イギリス)

- ホルダーアーム長…165×178mm
- ゲージ取付穴径…6mm, 8mm
- 支柱接続ねじ…M8×P1.25
- 吸着力…800N
- ベースサイズ…50×60×55mm
- 微動型(微動範囲:2mm)でゲージの位置決めが楽にできます。

品番	税抜価格
EA725T-102	5,300円

マグネットベースゲージホルダー

(イギリス)

- ホルダーアーム長…175×145mm
- ゲージ取付穴径…6mm, 8mm, アリ溝付
- 支柱接続ねじ…M8×P1.25
- 吸着力…1000N
- ベースサイズ…50×75×55mm
- 1つのノブで全てのジョイントのロックができます。

品番	税抜価格
EA725T-104	10,500円

マグネットベースゲージホルダー

(イギリス)

- ホルダーアーム長…64×55mm
- ゲージ取付ねじ…φ6mm, φ8mm, アリ溝付
- 支柱接続ねじ…M5×0.8
- 吸着力…250N
- ベースサイズ…30×35×35mm
- 1つのノブで全てのロックが可能

品番	税抜価格
EA725T-107	10,000円

マグネットベースゲージホルダー

(イギリス)

- 全高…400mm(ベース高+主柱高)
- 主柱…φ14mm×181mm
- 副柱…φ12mm×165mm
- ゲージ取付穴径…φ6, 8mm
- 支柱接続ねじ…M8
- ベースサイズ…50×60×55(H)mm
- 吸着力…800N(82kgf)
- 重量…1.5kg

品番	税抜価格
EA725T-106	5,000円

バキュームベースダイヤルゲージホルダー

(イギリス)

- ポスト全高…110+102mm
- ゲージ取付穴径…φ6.8mm

品番	税抜価格
EA725T-90	25,800円

●ベース径…80mm ●重量…540g
●石定盤やマグネットの付けられないスムーズな表面にセットして下さい。

クランプベースダイヤルゲージホルダー

(イギリス)

- ポスト全高…110+102mm
- クランプ口金の最大開き…75mm
- 重量…780g
- ダイヤルゲージ軸径φ8mm用

品番	税抜価格
EA725T-91	18,000円

バキュームベースダイヤルゲージホルダー

(イギリス)

- ポスト全高…100+115mm
- ゲージ取付穴径…φ6.8mm

品番	税抜価格
EA725T-119	10,000円

●ベース径…90mm ●重量…540g
●吸盤による固定のため石定盤などの非磁性体への使用が可能です。

トースカン[角形]

(イギリス)

- 可動部は長穴形状により、上下へのスライド調節が可能


品番	呼寸法(mm)	台サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA725TD-1	150	70×45	0.46	6,500円
EA725TD-2	200	70×45	0.49	7,900円
EA725TD-3	300	80×55	0.69	11,700円

トースカン[丸形]

(イギリス)

- 柱径…5-6: φ9.5mm, 7: φ13mm
- 安定した野書を行うことができます。
- 野書針の先端は焼きが入っています。

品番	呼寸法(mm)	台サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA725TB-5	350	φ85×34	1.3	9,250円
EA725TB-6	400	φ110×36	1.9	10,500円
EA725TB-7	450	φ110×36	2.2	11,700円

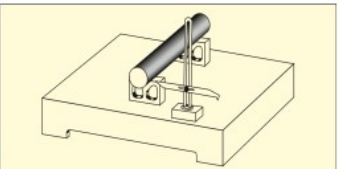

注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。