

デジタルクランプメーター



- 直流電圧…2/200/1000V
- 交流電圧…200/750V
- 交流電流…20/200/600A
- 抵抗…200/200kΩ
- クランプ内径…34mm
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…82(W)×33(D)×192(H)mm
- 重量…270g
- テストリード付

品番 EA708AD-1 税抜価格 7,900円

デジタルクランプメーター



- 直流・交流電流…40/400A
- 直流電圧…400mV/4/40/400/600V
- 交流電圧…4/40/400/600V
- 抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
- 周波数…10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz
- クランプ内径…28mm

品番 EA708AD-4 税抜価格 12,000円

デジタルクランプメーター



- 直流・交流電流…400/600A
- 直流電圧…400mV/4/40/400/600V
- 交流電圧…4/40/400/600V
- クランプ内径…30mm
- 抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
- 機能…導通チェック、ダイオードチェック、データホールド、オートパワーオフ、ゼロ調整、オートパワーオフ

品番 EA708KC-1A 税抜価格 18,200円

ミニクランプメーター



- 交流電流…6/60/200A
- 直流電圧…0.5~600V
- 交流電圧…1.0~600V
- 抵抗…0~6kΩ
- 周波数…40~60/60~1000Hz
- 機能…導通チェック、AC検電(非接触式)、データホールド、オートパワーオフ、バックライト

品番 EA708KC-2 税抜価格 13,000円


デジタルクランプメーター



- 交流電流…2/20/200A
- クランプ内径…16mm
- 機能…バックライト、オートパワーオフ、データホールド、最高値表示

品番 EA708KD-1B 税抜価格 8,600円

デジタルクランプメーター

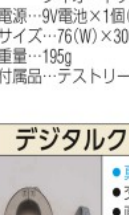

- 機能…導通チェック、デュエティ、ダイオードチェック、データホールド
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…76(W)×30(D)×208(H)mm
- 重量…195g
- 付属品…テストリード、ストラップ

品番 EA708KD-2 税抜価格 18,200円

デジタルクランプメーター(フレキシブルセンサー)



- 真の実効値測定可能
- 交流電流…60/600/3000A
- 周波数…40~1000Hz
- クランプ内径…最大φ120mm
- 電源…単4電池×3本(付属)
- サイズ…178(W)×30(D)×324(H)mm

品番 EA708KE-1A 税抜価格 22,000円

デジタルクランプメーター(フレキシブルセンサー)



- 真の実効値測定可能(フレキシブルクランプ部)
- 交流電流…60/600/3000A
- 周波数…40~1000Hz(テスター部)
- 直流電圧…0.2~600V
- 交流電圧…1.0~600V
- 抵抗…0~6kΩ
- 周波数…40Hz~10kHz

品番 EA708KE-2 税抜価格 25,800円

デジタルクランプメーター



- 直流電圧…200mV~600V(オートレンジ)
- 交流電圧…2~600V(オートレンジ)
- 交流電流…20/200/2000A(マニュアル)
- 抵抗…200Ω~20MΩ(オートレンジ)
- 使用回路電圧…AC600V以下
- クランプ内径…55mm
- 電源…単4電池×2本(付属)

品番 EA708B-20 税抜価格 17,500円

デジタルクランプメーター



- 真の実効値測定可能
- 交流電流…40.00/400.0A
- 直流電流…40.00/400.0A
- クランプ内径…24mm
- 機能…バックライト、AC/DC検電、低圧検電、突入電流(AC)オートパワーオフ、データホールド、オートレンジ
- 電源…単4電池×2本(付属)

品番 EA708B-21 税抜価格 44,500円


ミニリーククランプテスター



- 測定機能…交流電流、漏れ電流、交流電圧、抵抗
- 測定範囲…0~30mA/300mA/30A/300A(50/60Hz)
- 使用回路電圧…AC600V以下
- クランプ内径…40mm
- 使用温湿度…0~40℃(80%RH以下)
- 電源…LR-44又はSR-44×2個(付属)
- サイズ…64(W)×23(D)×162(H)mm
- 重量…約125g
- ケース付

品番 EA708LC-3 税抜価格 66,800円

デジタルリーククランプテスター(Bluetooth内蔵)

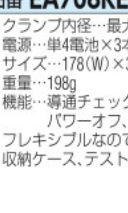

- Bluetooth
- 測定機能…交流漏れ電流、負荷電流測定
- 使用回路電圧…AC600V以下
- クランプ内径…40mm
- 電源…2:CR2032×1(付属)、-16A:CR2450×1(付属)
- フィルタスイッチ…-2:約150Hz以上の高域周波数 -16A:中心周波数10~55Hz

品番 EA708LD-11 税抜価格 200,000円

デジタルリーククランプテスター(Bluetooth内蔵)



- Bluetooth
- 測定機能…漏れ電流、交流電流、交流電圧、抵抗
- 測定範囲…20/200mA/2/20/200/1000A
- クランプ内径…74×80mm
- 電源…単4電池×3本(付属)
- 通信…Bluetooth 4.2、通信距離:最大10m(屋内見通し)

品番 EA708LC-2 税抜価格 43,000円

デジタルリーククランプテスター



- 歪み波形対応(真の実効値指示型)
- 直流・交流電圧…400mV/4/40/400/600V
- 直流・交流電流…40/400/2000A
- 抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
- 周波数…100Hz~1000kHz
- クランプ内径…55mm
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…70(W)×34(D)×240(H)mm

品番 EA708LC-16A 税抜価格 51,800円


デジタルリーククランプテスター



- 測定範囲…300mA/3/30/300/3000A
- クランプ内径…108×128mm
- 電源…単4電池×2(付属)
- サイズ…194(W)×52(D)×341.5(H)mm

品番 EA708LC-7 税抜価格 115,800円

デジタルリーククランプテスター

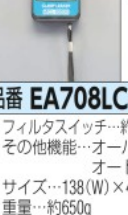

- 測定機能…交流電流(漏れ電流、負荷電流)、交流電圧、抵抗
- 測定範囲…0~15mA
- 使用回路電圧…AC600V以下
- クランプ内径…40mm
- 使用温湿度…0~40℃(80%RH以下)
- 電源…LR-44又はSR-44×2個(付属)
- サイズ…64(W)×23(D)×124(H)mm
- 重量…約125g
- 漏電回路特定、間欠漏電の検出に最適

品番 EA708LC-6 税抜価格 49,000円

デジタルリーククランプテスター



- 重量…約500g
- テストリード付
- ケース付

品番 EA708LC-21 税抜価格 29,800円

ミニリーククランプテスター



- 測定機能…交流電流
- 測定範囲…0~30mA/300mA/30A/150A
- 使用回路電圧…AC600V以下
- クランプ内径…33mm
- 使用温湿度…0~40℃(80%RH以下)
- サイズ…54(W)×23(D)×152(H)mm
- 重量…約85g
- ケース付

品番 EA708LD-1A 税抜価格 123,000円

[フレキシブル]クランプメーター




- 真の実効値測定可能
- 測定機能…交流電流、直流電流
- 測定範囲…AC/DC 3A/30A/300A/2500A(50/60Hz)
- クランプ内径…200mm
- 電源…単3電池×6本(付属)
- サイズ…159(W)×53(D)×105(H)mm
- 重量…CT:280g、本体:380g
- 付属品…キャリングケース
- 分割型フレキシブルセンサー採用

リークアダプタ



品番	測定範囲	クランプ内径	税抜価格
EA708LC-10	1000A	74×80mm	31,000円
EA708LC-11	30/3000A	108×128mm	83,500円

ミニリーククランプテスター

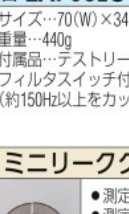

品番	周波数	税抜価格
EA708LC-12	50Hz	19,800円
EA708LC-13	60Hz	19,800円

[フレキシブル]リーククランプテスター



●測定機能…交流漏れ電流、漏れ電流

●測定範囲…1000mA/10/100/1000A

●電源…単3電池×6本(付属)

●クランプ内径…210mm

●サイズ…159(W)×53(D)×105(H)mm

●重量…本体:約350g、CT:約250g

●付属品…キャリングケース

[注意] 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

●クランプ内径…20mm

●レンジ切替…電圧、抵抗を自動判別

●電源…単4電池×2本(付属)

●サイズ…63(W)×28(D)×158(H)mm

●重量…136g

●収納ケース、テストリード付

壁面探知

水質・ガス計測

電気計測

照度・回転・騒音計測

温度・湿度計

差圧計