

デジタル絶縁抵抗計



●コンパレータ機能搭載 (比較判定機能)

HIOKI

品番	仕様	税抜価格
EA709B-1A	本体+リード棒仕様 (LEDライト無し)	26,000円
EA709B-2A	本体+リード棒仕様 (LEDライト付)	30,000円

- 交流電圧測定...420/600V (精度: ±2.3%rdg, ±8dgt)
- 直流電圧測定...4.2/42/420/600V (精度: ±1.3%rdg, ±4dgt)
- 低抵抗測定...10/100/1000Ω (精度: ±3%rdg, ±2dgt)
- 電源...単3電池×4個 (付属)
- サイズ...159(W)×53(D)×177(H)mm
- 重量...600g
- 付属品...首掛けストラップ、リード棒セット

デジタル絶縁抵抗計



HIOKI

品番 EA709BF	税抜価格 43,000円
Bluetooth機能付	
品番 EA709BF-1	税抜価格 49,000円

定格電圧 (DCV)	定格抵抗
50V	100MΩ
125V	250MΩ
250V	500MΩ
500V	2000MΩ
1000V	4000MΩ

- コンパレータ機能搭載 (比較判定機能)
- 交流電圧測定...420.0/600V (精度: ±2.3%rdg, ±8dgt)
- 直流電圧測定...4.2/42/420/600V (精度: ±1.3%rdg, ±4dgt)
- 低抵抗測定...10/100/1000Ω (精度: ±3%rdg, ±2dgt)
- 電源...単3電池×4本 (付属)
- サイズ...152(W)×40(D)×92(H)mm
- 重量...440g (電池含)
- 付属品...LEDライト付リード棒セット、携帯用ソフトケース

絶縁抵抗計 (太陽電池パネル対応)



- 機能...オーバーレンジ表示、データホールド、オートパワーオフ、自動負荷放電機能、バックライト

品番 EA709BM-1	税抜価格 30,000円
--------------	--------------

定格電圧 (DCV)	定格抵抗
500V	100MΩ
1000V	2000MΩ

- バーグラフ表示
- 電源...単3電池×6本 (付属)
- サイズ...170(W)×105(D)×52(H)mm
- 重量...350g
- 太陽電池パネルが発電中でも正確に測定
- P相とN相を短絡する必要がなく安全

高精度デジタル抵抗計



HIOKI

品番	仕様	税抜価格
EA709BJ	本体	120,000円
EA709BJ-2	クリップ形リード	16,000円
EA709BJ-3	テストリード棒 (先端ピン2本)	22,000円
EA709BJ-4	[EA709BJ-3用]先端ピン	5,100円
EA709BJ-5	テストリード棒 (先端ピン2本)	24,000円
EA709BJ-6	[EA709BJ-6用]先端ピン	2,900円
EA709BJ-7	テストリード棒 (下径クリップ形)	22,000円
EA709BJ-8	温度センサ	6,800円
EA709BJ-9	コンパレータランプ	6,000円
EA709BJ-10	携帯用ケース (260×250.6×119.5mm)	13,000円

- μΩからMΩまで測れる高精度ポータブル抵抗計
- ウォームアップ・ゼロアジャスト不要
- 測定範囲...抵抗: 3mΩ (最大表示: 3.5000mΩ, 分解能: 0.1μΩ) ~ 3MΩ (最大表示: 3.5000MΩ, 分解能: 100Ω) (10レンジ) (測定電流 (DC): 1A~500mA) 温度: -10.0~99.9℃
- 精度...抵抗: ±0.020%rdg ±0.007%fs (10mA~500mA時) 温度: ±0.50℃ (10~30℃時)
- 機能...温度補正、温度換算、オフセット電圧補正、コンパレータ、長さ換算、判定音設定、オートホールド、オートパワーセーブ、アペレージ、パネルセーブ、ロード、USB通信
- 記憶容量...最大1000個 (マニュアル/オート)、最大6000個 (インターバル)
- 電源...単3電池×8本 (付属)
- サイズ...192(W)×55(D)×121(H)mm
- 重量...770g
- 付属品...クリップ形リード棒×1本、温度センサー×1本、USBケーブル×1本、ストラップ×1本


絶縁抵抗計 (太陽光発電システム用)



HIOKI

品番	仕様	税抜価格
EA709BK-2	本体+リード棒仕様 (LEDライト付)	41,000円
EA709BK-3	本体+リード棒仕様 (Bluetooth4.0搭載)	47,000円

- 交流電圧測定...420/600V (精度: ±2.3%rdg, ±8dgt)
- 直流電圧測定...4.2/42/420/1000V (精度: ±1.3%rdg, ±4dgt)
- 電源...単3電池×4本 (付属)
- サイズ...159(W)×53(D)×177(H)mm
- 重量...600g
- 付属品...リード棒セット、首掛けストラップ
- 3はBluetooth通信によりiOS端末または、Android端末に測定値を表示します。

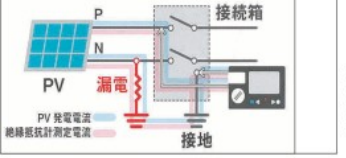

デジタルクランプ接地抵抗計



HIOKI

品番 EA710D-20A	税抜価格 154,000円
---------------	---------------

- 接地抵抗...0.20/2.00/20.00/50.0/100.0/200.0/400/600/1200/1600Ω
- 交流電流...20.00m/200.0m/2.000/20.00/60.0A
- 精度...抵抗: ±1.5%rdg ±0.02Ω 電流: ±2.0%rdg ±0.05mA
- 最大許容入力 (電流測定)...AC100A 連続、AC200A 2分間 (50Hz/60Hz)
- 機能...データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信 (ワイヤレスアダプタEA708XA-1装着時のみ)
- 電源...単3電池×2本 (付属)
- サイズ...73(W)×43(D)×218(H)mm
- 重量...620g
- 付属品...携帯用ケース×1、動作確認用抵抗 (1Ω, 25Ω) ×1、ストラップ×1
- 防水・防塵...IP40 (ただしクランプセンサを閉じた状態)
- 薄型センサ採用で狭い場所でもクランプ可能
- 接地抵抗測定は多重接地専用

クランプ式接地抵抗計 (Bluetooth内蔵)



HIOKI

品番 EA710DB-1	税抜価格 168,000円
--------------	---------------

- 精度...0.10~100.0Ω: ±0.1Ω 1.00~100.0Ω: ±0.5Ω 10.0~50.0Ω: ±2.0Ω 50.0~200.0Ω: ±5.0Ω 200.0~300.0Ω: ±20.0Ω 300.0~500.0Ω: ±30.0Ω
- 電源...単3電池×4本 (付属)
- サイズ...本体: 190(W)×42(D)×140(H)mm 検出用CT: 90.5(W)×38(D)×165(H)mm 注入用CT: 90.5(W)×38(D)×165(H)mm
- CT内径...φ34mm
- 重量...本体: 450g, 検出用CT: 460g, 注入用CT: 440g
- 測定機能...接地抵抗、交流電流 (負荷電流、漏れ電流) サージインピーダンス
- 付属品...キリングケーブル、検出用CT、注入用CT、補助リード線
- 接地線にクランプしてボタンを押すだけの簡単操作
- スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、離れた位置 (最長約10m) での操作やデータの保存が可能

高電圧絶縁抵抗計



HIOKI

品番 EA709HJ-1	税抜価格 216,000円
--------------	---------------

定格電圧	定格抵抗
250V	10MΩ
500V	100MΩ
1kV	1000MΩ
2.5kV	10GΩ
5kV	100GΩ
-	1000GΩ
-	10TΩ

- 漏れ電流...1.00nA~1.20mA
- 温度...-10.0~70.0℃
- 精度...±5%rdg, ±5dgt (試験電圧 (設定値) ÷ 100mA で求められる抵抗以下) ±20%rdg, ±5dgt (500GΩ以下) ±30%rdg, ±5dgt (501GΩ~9.99TΩ以下)
- 機能...絶縁診断 (温度補正、PI/DAR表示、ステップ電圧試験)、データメモリ、温湿度値入力、タイマー、経過時間表示、時計、アペレージ、データホールド、自動放電、電圧発生警告表示、活線警告表示、LCDバックライト、オートパワーオフ、プザー
- 電源...単3電池×6本 (付属)
- サイズ...260(W)×119.5(D)×250.6(H)mm
- 重量...2.8kg
- 付属品...テストリード、ワニ口クリップ、USBケーブル、CD-ROMソフト

接地抵抗計



HIOKI

品番 EA710DA	税抜価格 40,000円
------------	--------------

- A種からD種まで接地抵抗測定可能
- 接地抵抗...10/100/1000Ω (精度: ±0.25Ω (10Ω) / ±2.5Ω (100Ω) / ±25Ω (1000Ω))
- 地電圧...0~30V (精度: ±3.0%fs)
- 機能...測定方式切替 (2種法または3種法)、測定周波数切替 (575Hzまたは600Hz)、補助接地抵抗 (P/C) チェック
- 電源...単3電池×6本 (付属)
- サイズ...164(W)×88(D)×119(H)mm
- 重量...800g
- 付属品...補助接地棒 (2本)、測定コード (黒 (ワニ口) 4m、黄10m、赤20m各1本)、携帯用ケース
- 測定周波数切替ボタン...高調波地電圧などの影響を受けづらくなり、検流計の指針のふらつきを抑えます。

接地抵抗計



sanwa

品番	仕様	税抜価格
EA710C-1	本体	31,000円
EA710C-101	替コード (赤・青・黒)	4,000円
EA710C-102	替アリゲータークリップ (赤・青・黒)	2,700円
EA710C-103	替接地棒×2本	3,000円

- 測定範囲...接地抵抗: 10/100/1000Ω, ACV: 30V (AC地電圧)
- 精度...×10Ω: 最大目盛値の±5% ×10~100レンジ: 最大目盛値の±2.5%
- 動作方式...定電流方式 (3電極または2電極法)
- 電源...単3電池×6個 (付属)
- サイズ...118(W)×55(D)×175(H)mm
- 重量...500g
- 付属品...測定用コード (赤20m、青20m、黒5m各1本)、リード線巻付×3個、ワニ口クリップ (赤・黒・青 3個セット)、接地棒×2本、本体用ソフトケース、収納バッグ
- 機能...補助接地電極抵抗の過大警告LED付
- A~D種の接地抵抗測定が可能なアナログメータ直読型

接地抵抗計



HIOKI

品番 EA710D-30A	税抜価格 44,000円
---------------	--------------

品番 EA710D-31	税抜価格 50,000円
--------------	--------------

- 接地抵抗...20/200/2000Ω
- 精度...±1.5%rdg, ±8dgt / ±1.5%rdg, ±4dgt / ±1.5%rdg, ±4dgt
- 地電圧...0~30.0Vrms (精度: [50/60Hz] ±2.3%rdg ±8dgt, [DC] ±1.3%rdg ±4dgt)
- 機能...活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (31のみ)、コンパレータ
- 電源...単3電池×4本 (付属)
- サイズ...185(W)×111(D)×44(H)mm
- 重量...570g
- 付属品...補助接地棒 (2本)、測定コード (黒4m、黄10m、赤20m各1本)、携帯用ケース、プロテクター
- 防水・防塵...IP67
- 1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー
- 作業時間を大幅短縮! 補助接地棒とコード巻取器を付属 (10m, 20m)
- EA710D-31はBluetooth無線技術搭載、リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます

ワイヤレスアダプタ



HIOKI

品番 EA708XA-1	税抜価格 12,000円
--------------	--------------

- Bluetooth
- Hioki製の対応測定器に装着する事でワイヤレス化が可能
- 測定値や波形データをスマートフォンやタブレットに送信できます
- Bluetooth通信目安距離...見通し約10m
- 適合品番...EA709BF, EA710D-30A
- ※ご使用には専用無償アプリが必要になります。

注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。