

[レーザーマーカー付]卓上型スライド式電動丸鋸



品番	本体型番	刃径	回転数	重量	税抜価格
EA851YC	C10FSH	260mm	3,800rpm	19.5kg	132,000円

切断角度	〈切断能力〉 高さ×幅(mm)
90°	88×312/91×300
45°	88×218/91×200

●電源…AC100V・1,330W
●穴径…25.4mm
●235～260mm 丸のこ刃使用可能
●サイズ…530×530×615(H)mm
●コード長…4m
●ブレーキ付 ●ライト、レーザーマーカー付
●本体二重絶縁構造 ●テーブル回転式
●付属品…260mm木材用チップソー、ダストバッグ
●替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-7(P.855)、
ストップカーボン:EA813HH-17(P.855)

[レーザーマーカー付]卓上型スライド式電動丸鋸




品番	本体型番	刃径	回転数	重量	税抜価格
EA851YE-2B	C8FSH-D(X)	165mm (155～165mm)	4,200rpm	10kg	116,500円

切断角度	〈切断能力〉 高さ×幅(mm)
90°	46×245/55×210
45°	46×165/55×140

●電源…AC100V・1,050W ●穴径…20mm
●サイズ…405(W)×670(D)×465(H)mm
●コード長…4.5m
●二重絶縁、電子制御、ブレーキ・ライト付、
モーター傾斜、テーブル回転式
●付属品…216mmチップソー(刃数:60)、
ダストバッグ、サイドハンドル、
ボックススナバ
●替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-4(P.855)
ストップカーボン:EA813HH-14(P.855)

卓上型スライド式電動丸鋸

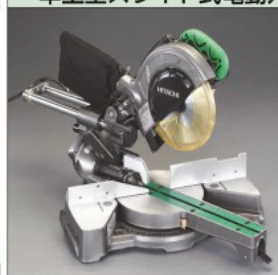

品番	本体型番	刃径	回転数	重量	税抜価格
EA851YF	C8FSE	216mm(200～220mm)	5,500rpm	14kg	91,200円

切断角度	〈切断能力〉 高さ×幅(mm)
90°	65×312/75×262
45°	65×220/75×185
左傾斜45°	45×312/50×252

●電源…AC100V・1,050W
●穴径…25.4mm
●サイズ…555×985×485mm ●コード長…4m
●二重絶縁、ブレーキ付、テーブル回転式、モーター傾斜
●付属品…216mmチップソー、ダストバッグ、
ホルダ、バイス装置
●替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-4(P.855)、
ストップカーボン:EA813HH-14(P.855)

[レーザーマーカー付]卓上型電動丸鋸



品番	本体型番	刃径	回転数	重量	税抜価格
EA851YG-1	C12RSH2	305mm (290～305mm)	3,000rpm	27kg	157,800円

切断角度	〈切断能力〉 高さ×幅(mm)
90°	107×312/120×260
左傾斜45°	70×312/75×260
右傾斜45°	45×312/50×260

●電源…AC100V・1,400W
●穴径…25.4mm
●サイズ…658×890×724mm
●コード長…4.5m
●二重絶縁、ブレーキ、ライト、スピンドルロック付
●レーザーマーカー付で墨合わせや凸凹材の切断に
便利です。
●レーザーマーカー、デジタル表示、傾斜角度微調
機構、集じん機能付
●付属品…216mmチップソー(刃数90)、
ダストバッグ、17mmスナバ、ホルダ(B)
●替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-5(P.855)
ストップカーボン:EA813HH-15(P.855)

高速切断機



- 電源…AC100V・1,450W
- 穴径…25.4mm

品番	本体型番	刃径	回転数	重量	税抜価格
EA841BH-2	CC12SF	305mm	4,400rpm	15.5kg	34,600円
EA841BJ-3A	CC14SF	355mm	3,800rpm	16kg	35,700円

切断角度	品番	〈切断能力〉 丸棒	パイプ	角材
90°	EA841BH-2	φ60mm	φ65mm	100×100mm
90°	EA841BJ-3A	φ102mm	φ120mm	130×130mm
45°	丸棒	φ45mm	φ45mm	
45°	丸パイプ	φ60mm	φ100mm	
45°	角材	75×75mm	100×100mm	

- サイズ…468×268×603(H)mm
- 本体二重絶縁 ●スピンドルロック付
- コード長…4m
- 付属品…六角棒レンチ、切断砥石
- 替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-8(P.855)
ストップカーボン:EA813HH-18(P.855)

卓上型電動丸鋸



品番	本体型番	刃径	回転数	重量	税抜価格
EA851YK	C 8FC	216mm	4,900rpm	7.0kg	69,500円

切断角度	〈切断能力〉 高さ×幅(mm)
90°	60×115
45°	60×80
左傾斜45°	45×110

- 電源…AC100V・1,050W
- 穴径…25.4mm
- サイズ…445×330×400mm
- コード長…2.5m
- 二重絶縁、ブレーキ、集じん機能、テーブル回転式、
モーター傾斜
- 付属品…216mmチップソー、バイス、ダストバッグ、
ボックススナバ、ホルダ
- 替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-7(P.855)、
ストップカーボン:EA813HH-17(P.855)

卓上型電動丸鋸



品番	本体型番	刃径	回転数	重量	税抜価格
EA851YK-2	C7FC	190mm	4,000rpm	7.8kg	68,700円

切断角度	〈切断能力〉 高さ×幅(mm)
90°	61×70
45°	61×50
左傾斜45°	38×105
右傾斜45°	12×105

- 二重絶縁、電子制御、ブレーキ、
スピンドルロック、LEDライト、集じん機能、
テーブル回転式、モーター傾斜式
- 付属品…ダストバッグ、10mmボックススナバ、
プレート(B)、バイス組
- 替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-4(P.855)
ストップカーボン:EA813HH-14(P.855)
- 105mm幅間柱の一発切断可能
- アルミダイカストベース採用で高精度切断を実現
- 両傾斜切断で作業効率向上
- チップソー別売

高速切断機



品番	本体型番	刃径	回転数	重量	税抜価格
EA841BK	CC16	405mm	3,100rpm	23.0kg	93,100円

切断角度	品番	〈切断能力〉 丸棒	パイプ	L形鋼
0°		φ65mm	φ140mm	135×135mm
45°		φ45mm	φ100mm	90×90mm

- 電源…AC100V・1,450W ●穴径…25.4mm
- サイズ…506×282×686(H)mm ●コード長…4m
- スピンドルロック ●ワンタッチバイス式
- 付属品…216mm切断砥石、切くす飛散防止カバー
- 替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-5(P.855)
ストップカーボン:EA813HH-15(P.855)

チップソー切断機



品番	本体型番	刃径	回転数	重量	税抜価格
EA841MD	CD12F	305mm	1,300rpm	19kg	125,000円
EA851CA-305					14,400円

切断角度	〈切断能力〉 パイプ
90°	φ115mm
45°	φ76mm

- 電源…AC100V・1,450W ●穴径…25.4mm
- サイズ…520×365×585(H)mm
- コード長…4m
- ブレーキ、スピンドルロック付
- 付属品…216mm軟鋼材用チップソー、
保護メガネ
- 替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-8(P.855)
ストップカーボン:EA813HH-18(P.855)

ハンドシャー



品番	本体型番	切断能力(mm)	税抜価格
EA854XG	CE16SA	鋼板:16、ステンレス:12	42,100円

品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA854XG-11	998001	替固定刃	920円
EA854XG-12	998000	替可動刃	900円

- 電源…AC100V・400W
- ストローク数…4,700spm
- 最小切断半径…25mm
- サイズ…250×146(H)mm
- 鋼板、ステンレスの切断加工に。
- 重量…1.7kg
- 付属品…シクネスゲージ
- 替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-4(P.855)
ストップカーボン:EA813HH-14(P.855)

電動ニブラー



品番	本体型番	切断能力(mm)	税抜価格
EA854X-10	CN16SA	鋼板:16、ステンレス:12	50,600円

品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA854X-1	998030	パンチ	970円
EA854X-2	998039	ダイス	2,300円

- 電源…AC100V・400W ●ストローク数…2,300spm
- 最小切断半径…40mm ●本体二重絶縁構造
- サイズ…250(W)×176(H)mm
- 重量…1.6kg ●コード長…2.5m
- 付属品…六角棒レンチ2.5mm×1本、
4.0mm×1本(パンチ締付用)
- 替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-4(P.855)
ストップカーボン:EA813HH-14(P.855)

電動ニブラー



品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA854X-11	CN14DSL	樹脂ケースセット	75,500円
EA813HE-16	BSL1460	替バッテリー(6.0Ah)	20,500円
EA813H-18A	UC18YDL2	替充電器	18,100円

品番	本体型番	仕様	税抜価格
EA854X-1	998030	パンチ	970円
EA854X-2	998039	ダイス	2,300円

- 能力…軟鋼板、非鉄金属板:1.6mm、
ステンレス板:1.2mm
- バッテリー…
14.4V(リチウムイオン6.0Ah)、
18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応
- ストローク数…2,200spm
- 最小切断半径…40mm
- サイズ…295(W)×176(H)mm ●重量…2.0kg
- 付属品…バッテリー×1、急速充電器、
六角棒レンチ2.5mm×1本、
4.0mm×1本(パンチ締付用)、
電池カバー、樹脂ケース
- 替カーボンブラシ…EA813HH-9(P.855)
- 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらも使える
- 同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了
- ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制

ボッシュ
製品HiKOKI
製品RYOBI
京セラ
製品パナソニック
製品BLACK+
DECKER
製品その他
メーカー
製品ヒート
カッター、
ヒートガン温風発生機、
ラバー、
投込み
ヒータードリル
研磨機、
アークセ
サリ丸鋸用
アークセ
サリ電動
ハンド
グライン
ダー

発電機

トランス

直流
安定化
電源スピード
コント
ローラーコード
リールタップ、
延長
コード