

(10mm) エアードリルキット



- 全長…180mm
- エアー消費量…113ℓ/min
- 使用圧力…0.59MPa
- 吸入口…Rc1/4"

ESCO

品番	チャック能力	無負荷回転数	取扱価格
EA158DA	10mm	1,800rpm	12,100円

- 正逆転付 ●重量…1.4kg

(10mm) エアードリル



- 全長…172mm
- エアー消費量…300ℓ/min
- 使用圧力…0.6MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- 正逆転付
- 重量…960g

ESCO

品番	チャック能力	無負荷回転数	取扱価格
EA158KB	10mm	1,800rpm	26,900円

- 流量調整ダイヤル付
- 使用コンプレッサー…2.2kW

エアベルトサンダー(10×330mm)



ESCO

品番	回転数	取扱価格
EA163DA	16,000rpm	23,000円

- 全長…280mm ●エアー消費量…400ℓ/min
- 使用圧力…0.59MPa ●吸入口…Rc1/4"
- ベルトサイズ…10×330mm(粒度#80・#100・#120、各1本付)
- 重量…750g
- アーム角度は作業目的に応じて自由に調節できます。
- 使用コンプレッサー…2.2kW

- アーム角度は作業目的に応じて自由に調節できます。
- 使用コンプレッサー…2.2kW

エアベルトサンダー(10×330mm)



- 全長…330mm

ESCO

品番	回転数	取扱価格
EA163KA	18,000rpm	39,600円

- エアー消費量…450ℓ/min
- 使用圧力…0.6MPa ●吸入口…Rc1/4"
- ベルトサイズ…10×330mm(粒度#60、1本付)
- アーム角度は作業目的に応じて自由に調節できます。
- 重量…900g
- 使用コンプレッサー…2.2kW

エアベルトサンダー(20×520mm)




ESCO

品番	回転数	取扱価格
EA163KB-2	14,000rpm	49,100円

- 全長…427mm ●エアー消費量…620ℓ/min
- 使用圧力…0.6MPa ●吸入口…Rc1/4"
- ベルトサイズ…20×520mm(粒度#60・#80・#120、各1本付)
- 鉄、アルミ等の金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業に
- 排気方向を360度変更できるサイレンサー採用で低騒音
- ラバーグリップ採用で防振・防寒効果を発揮

[75mm]アングル型エアサンダー(マジック式)

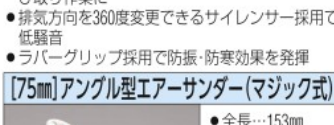

ESCO

品番	無負荷回転数	取扱価格
EA162A-2	16,000rpm	21,200円

- 全長…153mm
- 重量…800g
- 使用圧力…0.62MPa

- エアー消費量…142ℓ/min
- ディスク径…φ75mm ●吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…2.2kW
- 替ディスクはφ75mmのマジック式ディスクペーパーを使用して下さい。

(10mm) エアードリル



- 全長…165mm
- エアー消費量…113ℓ/min
- 使用圧力…0.62MPa
- 吸入口…Rc1/4"

ESCO

品番	チャック能力	無負荷回転数	取扱価格
EA158DB	10mm	2,200rpm	13,800円

- 正逆転付 ●重量…970g
- 使用コンプレッサー…3HP

(10mm) エアードリル



- 全長…190mm
- エアー消費量…170ℓ/min
- 使用圧力…0.63MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- 重量…900g

ESCO

品番	チャック能力	無負荷回転数	取扱価格
EA158PC-1A	10mm	2,600rpm	7,950円

- 右回転のみ
- 使用コンプレッサー…2.2kW
- キータイプチャック

エアベルトサンダー(10×330mm)



ESCO

品番	回転数	取扱価格
EA163HA	18,000rpm	18,000円

- 全長…300mm ●エアー消費量…230ℓ/min
- 使用圧力…0.6MPa ●吸入口…Rc1/4"
- ベルトサイズ…10×330mm(粒度#80・#100・#120、各1本付)
- 重量…800g ●使用コンプレッサー…2.2kW

- 重量…800g ●使用コンプレッサー…2.2kW

エアベルトサンダー(10×330mm)



ESCO

品番	回転数	取扱価格
EA163SA	16,000rpm	15,600円

- 全長…260mm ●エアー消費量…254.7ℓ/min
- 使用圧力…0.64MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- ベルトサイズ…10×330mm(粒度#80・#100・#120、各1本付)
- 重量…900g ●使用コンプレッサー…1.85kW

エアベルトサンダー(20×520mm)



ESCO

品番	回転数	取扱価格
EA163SB	16,000rpm	25,300円

- 全長…340mm ●エアー消費量…254.7ℓ/min
- 使用圧力…0.64MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- ベルトサイズ…20×520mm(粒度#100、1本付)
- 重量…1.2kg
- 使用コンプレッサー…1.85kW

[50・75mm]アングル型エアサンダーキット(マジック式)




ESCO

品番	無負荷回転数	取扱価格
EA162A	16,000rpm	28,100円

- 全長…172mm ●重量…800g
- 使用圧力…0.64MPa
- エアー消費量…171ℓ/min
- ディスク径…φ50・75mm
- 吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…2.2kW

- 付属品
- マジック式パッド…50・75mm×各1個
- 50mmディスクペーパー(マジック式)×5
- 75mmディスクペーパー(マジック式)×5
- 50mmねじ式パッド×4
- 75mmねじ式パッド×4
- 替ディスクはφ50mm・φ75mmのマジック式ディスクペーパーを使用して下さい。

(10mm) エアードリル

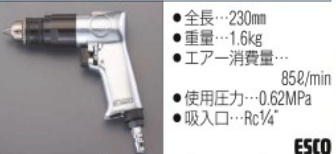

- 全長…230mm
- 重量…1.6kg
- エアー消費量…85ℓ/min
- 使用圧力…0.62MPa
- 吸入口…Rc1/4"

ESCO

品番	チャック能力	無負荷回転数	取扱価格
EA158EA-1	10mm	1,800rpm	10,400円

- 使用コンプレッサー…5HP以上

(10mm) エアードリル



- 全長…180mm
- エアー消費量…170ℓ/min
- 使用圧力…0.63MPa
- 吸入口…PT1/4"
- 重量…1.1kg
- 正逆転付

ESCO

品番	チャック能力	無負荷回転数	取扱価格
EA158SH	10mm	1,800rpm	9,820円

- 使用コンプレッサー…3HP以上

エアベルトサンダー(10×330mm)



ESCO

品番	回転数	取扱価格
EA163HB	18,000rpm	20,300円

- エアー消費量…250ℓ/min
- 使用圧力…0.63MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- ベルトサイズ…10×330mm(粒度#40・#60・#80、各1本付)
- 重量…770g ●使用コンプレッサー…2.2kW以上

エアベルトサンダー(20×520mm)



ESCO

品番	回転数	取扱価格
EA163HC	16,000rpm	28,300円

- 全長…380mm ●エアー消費量…250ℓ/min
- 使用圧力…0.6MPa ●吸入口…Rc1/4"
- ベルトサイズ…20×520mm(粒度#80・#100、各1本付)
- 重量…約1.3kg ●使用コンプレッサー…2.2kW

[50mm]アングル型エアサンダー




ESCO

品番	無負荷回転数	取扱価格
EA162DE	25,000rpm	16,000円

- 全長…165mm ●重量…600g
- 使用圧力…0.64MPa
- エアー消費量…115ℓ/min
- ディスク径…φ50mm(ねじ込み式)
- ホース長…540mm ●吸入口…Rc1/4"
- 替ディスクはEA819KX-21~30、EA819KX-41~45、EA819KX-81~83(P.992)、EA819KX-4~14(P.993)を使用して下さい。

エアサンダーとディスクペーパーの対応マーク

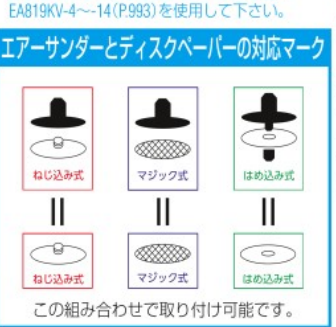

この組み合わせで取り付け可能です。

(10mm) エアードリル



- 全長…170mm
- エアー消費量…360ℓ/min
- 使用圧力…0.6MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- 正逆転付
- 重量…900g

ESCO

品番	チャック能力	無負荷回転数	取扱価格
EA158HA	10mm	1,800rpm	9,730円

- 使用コンプレッサー…2.2kW
- キーレスチャック

(10mm) エアアングルドリル



品番	チャック能力	無負荷回転数	取扱価格
EA158KD	10mm	1,500rpm	34,400円

- 全長…205mm ●エアー消費量…430ℓ/min
- 全高…84mm ●吸入口…Rc1/4"
- 正逆転付 ●重量…1.16kg ●使用コンプレッサー…2.2kW

エアベルトサンダー(10×330・12×330mm)



品番	回転数	取扱価格
EA163K	13,500rpm	44,800円

- 全長…287mm ●エアー消費量…340ℓ/min
- 使用圧力…0.6MPa ●吸入口…Rc1/4"
- ベルトサイズ…12×330mm(粒度#60・#80・#120、各1本付)、10×330mmも使用可
- アーム角度は作業目的に応じて自由に調節できます。
- 重量…840g ●使用コンプレッサー…2.2kW


エアベルトサンダー(20×520mm)



品番	回転数	取扱価格
EA163HD	18,000rpm	27,000円

- 全長…396mm
- エアー消費量…280ℓ/min
- 使用圧力…0.63MPa
- 吸入口…Rc1/4"
- 重量…960g
- ベルトサイズ…20×520mm(粒度#40・#60・#80、各1本付)
- 使用コンプレッサー…2.2kW以上

[50mm]ミニエアアングルサンダー

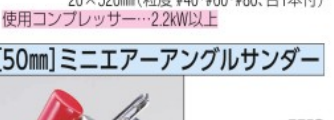

ESCO

品番	無負荷回転数	取扱価格
EA159HP	22,000rpm	10,500円

- コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です
- 全長…120mm ●重量…435g
- 使用圧力…0.63MPa
- エアー消費量…120ℓ/min
- ディスク径…φ50mm(ねじ込み式)
- 吸入口…Rc1/4"
- 使用コンプレッサー…2.2kW
- 替ディスクはEA819KX-21~30、EA819KX-41~45、EA819KX-81~83(P.992)、EA819KX-4~14(P.993)を使用して下さい。