

5方向電磁弁(ダイレクト配管)




- 最高使用圧力…1MPa
- 使用流体…圧縮空気
- 周囲温度…-10~60℃(凍結なきこと)

CKD

品番	取付ねじ	電圧	流量	税抜価格
EA153HL-11	Rc1/8"	AC100V	2.0C	10,200円
EA153HL-12	Rc1/8"	AC200V	2.0C	10,200円
EA153HL-13	Rc1/4"	AC100V	2.0C	10,200円
EA153HL-14	Rc1/4"	AC200V	2.0C	10,200円
EA153HL-15	Rc1/4"	AC100V	3.0C	13,900円
EA153HL-16	Rc1/4"	AC200V	3.0C	13,900円
EA153HL-17	Rc1/4"	AC100V	3.9C	15,200円
EA153HL-18	Rc1/4"	AC200V	3.9C	15,200円
EA153HL-19	Rc3/8"	AC100V	5.8C	15,200円
EA153HL-20	Rc3/8"	AC200V	5.8C	15,200円

- 切替方向…5方向
- 材質…ボディ:アルミダイカスト
- 弁の種類と操作方式…パイロット式ソフトプル弁
- 4F110・210・310シリーズ

5方向電磁弁(サブプレート配管)

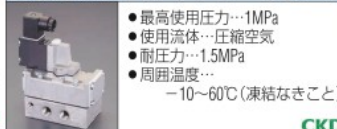

- 最高使用圧力…1MPa
- 使用流体…圧縮空気
- 耐圧力…1.5MPa
- 周囲温度…-10~60℃(凍結なきこと)

CKD

品番	取付ねじ	電圧	流量	税抜価格
EA153HL-31	Rc1/4"	AC100V	5.0C	15,800円
EA153HL-32	Rc1/4"	AC200V	5.0C	15,800円
EA153HL-33	Rc3/8"	AC100V	5.0C	15,800円
EA153HL-34	Rc3/8"	AC200V	5.0C	15,800円
EA153HL-35	Rc3/8"	AC100V	10.0C	20,700円
EA153HL-36	Rc3/8"	AC200V	10.0C	20,700円
EA153HL-37	Rc1/2"	AC100V	10.0C	20,700円
EA153HL-38	Rc1/2"	AC200V	10.0C	20,700円

- 切替方向…5方向
- 材質…ボディ:アルミダイカスト
- 4F410-510シリーズ

4方向手動切替バルブ



品番	取付ねじ	仕様	税抜価格
EA153EA-13	Rc3/8"	底面配管/ パネル取付タイプ	8,380円
EA153EA-13A	Rc3/8"	底面配管	7,540円

- 使用圧力…0~0.7MPa
- 周囲温度…-5~70℃
- 耐圧力…1.5MPa
- 切替方向…4方向/3位置/オールポートブロック
- 重量…0.8kg
- エア用


4方向手動切替バルブ



品番	取付ねじ (Rc)	本体サイズ (mm)	税抜価格
EA153SJ-11	1/4"	62×62×73(H)	8,310円
EA153SJ-12	1/4"	74×74×88.5(H)	10,400円
EA153SJ-13	3/8"	74×74×88.5(H)	10,400円
EA153SJ-14	1/2"	102×94×105.5(H)	12,400円
EA153SJ-15	3/8"	102×94×105.5(H)	12,400円
EA153SJ-16	1/2"	102×94×105.5(H)	12,400円
EA153SJ-17	3/4"	102×102×107.5(H)	18,300円
EA153SJ-18	3/4"	152×152×150(H)	37,700円
EA153SJ-19	1"	152×152×150(H)	37,700円

- 切替方向…5方向
- 材質…ボディ:アルミニウム合金ダイカスト
- 4KB110・210・310・410シリーズ

エア用フットスイッチ

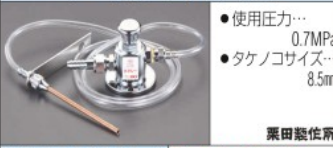


- 使用圧力…0.7MPa
- タケノコサイズ…8.5mm

栗田製作所

品番	仕様	税抜価格
EA141AR-4	底面配管/ パネル取付タイプ	8,260円

- 雄ねじ…G1/4"
- 重量…340g
- ホースサイズ…φ6×1m
- パイプサイズ…φ4×100mm


足踏スイッチ

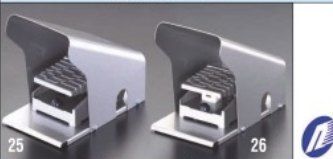

品番	仕様	切替方向	税抜価格
EA153EC-25	ロック機構なし	4方向	14,100円
EA153EC-26	ロック機構付	4方向	15,300円

- エア用
- 取付ねじ…入口/出口: Rc1/4" 排気: Rc1/8"
- 使用圧力…0~0.7MPa
- 耐圧力…1.5MPa
- 踏込力…Max. 29N
- 周囲温度…-5~60℃
- 重量…1.0kg
- 保護カバー付
- サイズ…114×179×137(H)mm


足踏スイッチ

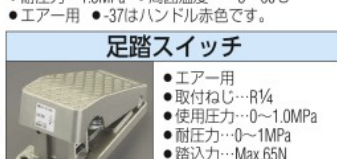

品番	ポート数	仕様	切替方向	税抜価格
EA153SJ-1	2	ロック機構なし	1方向	10,450円
EA153SJ-2	3	ロック機構なし	2方向	10,450円

- 重量…0.9kg
- サイズ…71×177×70(H)mm


ハンドバルブ

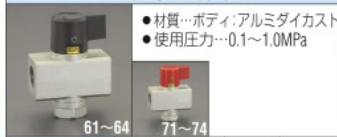

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	ハンドの色	税抜価格
EA153SJ-61	1/4"	63	黒	4,900円
EA153SJ-62	3/8"	63	黒	4,900円
EA153SJ-63	1/2"	63	黒	4,900円
EA153SJ-64	3/4"	71	黒	7,400円
EA153SJ-71	1/4"	63	赤	4,900円
EA153SJ-72	3/8"	63	赤	4,900円
EA153SJ-73	1/2"	63	赤	4,900円
EA153SJ-74	3/4"	71	赤	7,400円

- 材質…ボディ:アルミダイカスト
- 使用圧力…0.1~1.0MPa
- 空気圧システムの残圧抜き取り弁です。
- RoHS対応品

5方向電磁弁(サブプレート配管)

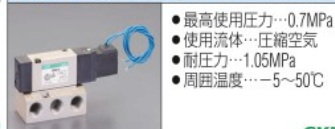


- 最高使用圧力…0.7MPa
- 使用流体…圧縮空気
- 耐圧力…1.05MPa
- 周囲温度…-5~50℃

CKD

品番	取付ねじ	電圧	流量	税抜価格
EA153HL-41	Rc1/8"	AC100V	0.89C	8,750円
EA153HL-42	Rc1/8"	AC200V	0.89C	8,750円
EA153HL-43	Rc1/8"	AC100V	2.70C	10,900円
EA153HL-44	Rc1/8"	AC200V	2.70C	10,900円
EA153HL-45	Rc1/4"	AC100V	2.70C	10,900円
EA153HL-46	Rc1/4"	AC200V	2.70C	10,900円
EA153HL-47	Rc1/4"	AC100V	6.30C	14,500円
EA153HL-48	Rc1/4"	AC200V	6.30C	14,500円
EA153HL-49	Rc3/8"	AC100V	6.30C	14,500円
EA153HL-50	Rc3/8"	AC200V	6.30C	14,500円
EA153HL-51	Rc3/8"	AC100V	12.00C	16,200円
EA153HL-52	Rc3/8"	AC200V	12.00C	16,200円
EA153HL-53	Rc1/2"	AC100V	12.00C	16,200円
EA153HL-54	Rc1/2"	AC200V	12.00C	16,200円

- 切替方向…5方向
- 材質…ボディ:アルミニウム合金ダイカスト
- 4KB110・210・310・410シリーズ

手動切替バルブ

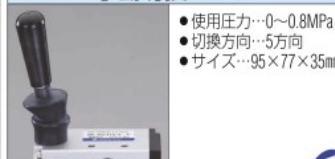

品番	取付ねじ	税抜価格
EA153EA-42	Rc1/4"	7,000円
EA153EA-43	Rc3/8"	8,500円

- 使用圧力…0~0.8MPa
- 切替方向…5方向
- サイズ…95×77×35mm


足踏スイッチ



品番	仕様	切替方向	税抜価格
EA153EC-15	ロック機構なし	4方向	11,100円
EA153EC-16	ロック機構付	4方向	12,500円

- エア用
- 取付ねじ…入口/出口: Rc1/4" 排気: Rc1/8"
- 使用圧力…0~0.7MPa
- 耐圧力…1.5MPa
- 踏込力…Max. 29N
- 周囲温度…-5~60℃
- 重量…0.5kg
- サイズ…80×120×48.5(H)mm

ハンドバルブ

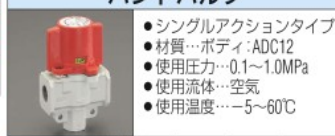

品番	取付ねじ (Rc)	排出ねじ	面間 (mm)	税抜価格
EA153SJ-41	1/8"	1/8"	40	4,900円
EA153SJ-42	1/4"	1/8"	40	4,900円
EA153SJ-43	1/4"	1/4"	53	4,900円
EA153SJ-44	1/4"	1/4"	70	7,400円
EA153SJ-45	3/8"	3/8"	53	4,900円
EA153SJ-46	3/8"	3/8"	70	7,400円
EA153SJ-47	1/2"	3/8"	70	7,400円
EA153SJ-48	3/4"	3/8"	70	9,420円
EA153SJ-49	3/4"	1/2"	90	13,000円
EA153SJ-50	1"	1/2"	90	13,000円

- 空気圧システムの残圧抜き取り弁です。
- 鍵穴付
- RoHS対応品

4方向手動切替バルブ



品番	取付ねじ	重量	税抜価格
EA153EA-2	Rc1/4"	0.8kg	10,000円
EA153EA-3	Rc3/8"	0.8kg	10,000円
EA153EA-6	Rc3/4"	10kg	33,900円

- 使用圧力…0~0.7MPa
- 耐圧力…1.5MPa
- 切替方向…4方向/3位置/オールポートブロック
- 周囲温度…-5~70℃
- 側面配管
- エア用

エア用フットスイッチ



品番	仕様	切替方向	税抜価格
EA153EC-11	ロック機構なし	3方向/ 常時閉	8,370円
EA153EC-12	ロック機構付	3方向/ 常時閉	9,720円

- 使用圧力…0.7MPa
- タケノコサイズ…8.7mm
- 雄ねじ…G1/4"
- 重量…300g
- 手や足で上部を押すと、高い部分のタケノコから空気を出します。

足踏スイッチ



品番	仕様	切替方向	税抜価格
EA153EC-11	ロック機構なし	3方向/ 常時閉	8,370円
EA153EC-12	ロック機構付	3方向/ 常時閉	9,720円

- エア用
- 取付ねじ…入口/出口: Rc1/4" 排気: Rc1/8"
- 使用圧力…0~0.7MPa
- 耐圧力…1.5MPa
- 踏込力…Max. 29N
- 周囲温度…-5~60℃
- 重量…0.5kg
- サイズ…80×120×48.5(H)mm

足踏スイッチ



品番	仕様	切替方向	税抜価格
EA153EC-21	ロック機構なし	3方向/ 常時閉	11,200円
EA153EC-22	ロック機構付	3方向/ 常時閉	12,500円

- エア用
- 取付ねじ…入口/出口: Rc1/4" 排気: Rc1/8"
- 使用圧力…0~0.7MPa
- 耐圧力…1.5MPa
- 踏込力…Max. 29N
- 周囲温度…-5~60℃
- 重量…1.0kg
- 保護カバー付
- サイズ…114×179×137(H)mm

ハンドバルブ



品番	取付ねじ (Rc)	排出ねじ	面間 (mm)	税抜価格
EA153SJ-51	1/8"	1/8"	40	6,920円
EA153SJ-52	1/4"	1/8"	40	6,920円
EA153SJ-53	1/4"	1/4"	53	6,920円
EA153SJ-54	1/4"	1/4"	70	9,420円
EA153SJ-55	3/8"	3/8"	53	6,920円
EA153SJ-56	3/8"	3/8"	70	9,420円
EA153SJ-57	1/2"	3/8"	70	9,420円
EA153SJ-58	3/4"	3/8"	70	9,420円
EA153SJ-59	3/4"	1/2"	90	16,500円
EA153SJ-60	1"	1/2"	90	16,500円

- 空気圧システムの残圧抜き取り弁です。
- 鍵穴付
- RoHS対応品

ダブルアクション・シングルアクションの違い

シングルアクションタイプでは、下に押す動作がありません。ダブルアクションタイプは一度下に押さないと回すことが出来ない為、誤作動を防ぐ事が出来ます。



コンプレッサー

エアーツールセット

コンパクトエアーツール

ボルト・ねじ回し

穴あけ

研削・研磨

はつり

切断

グリーンガン、コーキングガン

エアブラシ、スプレーガン

エアダスター

ランナー、エアリーリース

空圧機器