

シグナルスリング(JIS 3等級)



- 材質…テトロン
- 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら交換時期で、品質管理に効果的です。

※インナーブロック

揚量:0.8t			
品番	幅	全長	税抜価格
EA981CG-0.5	25mm	0.5m	2,460円
EA981CG-1	25mm	1.0m	2,460円
EA981CG-1.5	25mm	1.5m	2,950円
EA981CG-2	25mm	2.0m	3,450円
EA981CG-2.5	25mm	2.5m	3,940円
EA981CG-3	25mm	3.0m	4,430円
EA981CG-4	25mm	4.0m	5,410円
EA981CG-5	25mm	5.0m	6,400円
EA981CG-6	25mm	6.0m	7,380円
EA981CG-8	25mm	8.0m	9,350円
揚量:1.25t			
品番	幅	全長	税抜価格
EA981CH-0.5	35mm	0.5m	3,450円
EA981CH-1	35mm	1.0m	3,450円
EA981CH-1.5	35mm	1.5m	4,140円
EA981CH-2	35mm	2.0m	4,840円
EA981CH-2.5	35mm	2.5m	5,540円
EA981CH-3	35mm	3.0m	6,240円
EA981CH-4	35mm	4.0m	7,630円
EA981CH-5	35mm	5.0m	9,020円
EA981CH-6	35mm	6.0m	10,400円
EA981CH-8	35mm	8.0m	13,200円
EA981CH-10	35mm	10.0m	16,000円

揚量:1.6t			
品番	幅	全長	税抜価格
EA981CJ-0.5	50mm	0.5m	4,920円
EA981CJ-1	50mm	1.0m	4,920円
EA981CJ-1.5	50mm	1.5m	5,910円
EA981CJ-2	50mm	2.0m	6,890円
EA981CJ-2.5	50mm	2.5m	7,880円
EA981CJ-3	50mm	3.0m	8,860円
EA981CJ-4	50mm	4.0m	10,800円
EA981CJ-5	50mm	5.0m	12,800円
EA981CJ-6	50mm	6.0m	14,800円
EA981CJ-8	50mm	8.0m	18,700円
EA981CJ-10	50mm	10.0m	22,600円
揚量:2.5t			
品番	幅	全長	税抜価格
EA981CK-1	75mm	1.0m	7,380円
EA981CK-1.5	75mm	1.5m	8,860円
EA981CK-2	75mm	2.0m	10,300円
EA981CK-2.5	75mm	2.5m	11,800円
EA981CK-3	75mm	3.0m	13,300円
EA981CK-4	75mm	4.0m	16,200円
EA981CK-5	75mm	5.0m	19,200円
EA981CK-6	75mm	6.0m	22,200円
EA981CK-8	75mm	8.0m	28,100円
EA981CK-10	75mm	10.0m	34,000円

揚量:3.2t			
品番	幅	全長	税抜価格
EA981CL-1	100mm	1.0m	9,840円
EA981CL-1.5	100mm	1.5m	11,800円
EA981CL-2	100mm	2.0m	13,800円
EA981CL-2.5	100mm	2.5m	15,800円
EA981CL-3	100mm	3.0m	17,700円
EA981CL-4	100mm	4.0m	21,700円
EA981CL-5	100mm	5.0m	25,600円
EA981CL-6	100mm	6.0m	29,500円
EA981CL-8	100mm	8.0m	37,400円
EA981CL-10	100mm	10.0m	45,300円
揚量:5.0t			
品番	幅	全長	税抜価格
EA981CM-1.5	150mm	1.5m	17,700円
EA981CM-2	150mm	2.0m	20,700円
EA981CM-2.5	150mm	2.5m	23,600円
EA981CM-3	150mm	3.0m	26,600円
EA981CM-4	150mm	4.0m	32,500円
EA981CM-5	150mm	5.0m	38,400円
EA981CM-6	150mm	6.0m	44,300円
EA981CM-8	150mm	8.0m	52,800円
EA981CM-10	150mm	10.0m	63,900円


ベルトスリング&荷締機角当て



品番	適用ベルト幅	税抜価格
EA981N-51	50mm以下	290円
EA981N-52	50mm以下	1,000円
ラバーパット付		
EA981N-53	50mm以下	760円
EA981N-54	50mm以下	1,670円

●サイズ…-51:-53:110×50×50(H)mm、
-52:-54:150×75×75(H)mm
●材質…スチール
★-53/-54はラバーパット付

ベルトスリング&荷締機角当て

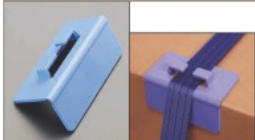

品番	適用ベルト幅	税抜価格
EA981N-41	50mm以下	750円

●サイズ…150×80×60(H)mm
●材質…ABS樹脂

ポリエステルスリング(JIS 3等級)



- 材質…ポリエステル
- 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら交換時期で、品質管理に効果的です。


揚量:0.8t			
品番	幅	全長	税抜価格
EA981TA-0.5	25mm	0.5m	2,580円
EA981TA-2.5	25mm	2.5m	4,130円
EA981TA-3	25mm	3.0m	4,650円
EA981TA-3.5	25mm	3.5m	5,170円
EA981TA-4	25mm	4.0m	5,690円
EA981TA-5	25mm	5.0m	6,720円
EA981TA-6	25mm	6.0m	7,750円
EA981TA-8	25mm	8.0m	9,820円

揚量:1.25t			
品番	幅	全長	税抜価格
EA981TD-0.5	35mm	0.5m	3,620円
EA981TD-1	35mm	1.0m	3,620円
EA981TD-2.5	35mm	2.5m	5,790円
EA981TD-3.5	35mm	3.5m	7,240円
EA981TD-4	35mm	4.0m	7,960円
EA981TD-5	35mm	5.0m	9,410円
EA981TD-6	35mm	6.0m	10,900円
EA981TD-7	35mm	7.0m	12,300円
EA981TD-8	35mm	8.0m	13,700円
EA981TD-10	35mm	10.0m	16,600円

揚量:1.6t			
品番	幅	全長	税抜価格
EA981TB-1.5	50mm	1.5m	6,280円
EA981TB-2.5	50mm	2.5m	8,270円
EA981TB-3	50mm	3.0m	9,300円
EA981TB-3.5	50mm	3.5m	10,300円
EA981TB-5	50mm	5.0m	13,400円
EA981TB-6	50mm	6.0m	15,560円
EA981TB-8	50mm	8.0m	19,600円
EA981TB-10	50mm	10.0m	23,800円

TESAC

揚量:2.5t			
品番	幅	全長	税抜価格
EA981TC-1.5	75mm	1.5m	9,300円
EA981TC-2	75mm	2.0m	10,900円
EA981TC-2.5	75mm	2.5m	12,400円
EA981TC-3	75mm	3.0m	14,000円
EA981TC-4	75mm	4.0m	17,100円
EA981TC-5	75mm	5.0m	20,200円
EA981TC-6	75mm	6.0m	23,300円
EA981TC-8	75mm	8.0m	29,500円
EA981TC-10	75mm	10.0m	35,700円

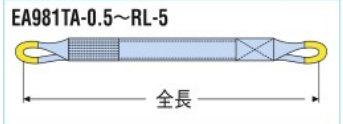

ポリエステルスリング(JIS 4等級)



- 材質…ポリエステル
- 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら交換時期で、品質管理に効果的です。

TESAC

揚量:1.0t			
品番	幅	全長	税抜価格
EA981TG-0.5	25mm	0.5m	2,710円
EA981TG-1	25mm	1.0m	2,710円
EA981TG-1.5	25mm	1.5m	3,250円
EA981TG-2	25mm	2.0m	3,790円
EA981TG-2.5	25mm	2.5m	4,330円
EA981TG-3	25mm	3.0m	4,870円
EA981TG-3.5	25mm	3.5m	5,410円
EA981TG-4	25mm	4.0m	5,960円
EA981TG-5	25mm	5.0m	7,040円
EA981TG-6	25mm	6.0m	8,120円
EA981TG-7	25mm	7.0m	9,200円
EA981TG-8	25mm	8.0m	10,300円
揚量:1.6t			
品番	幅	全長	税抜価格
EA981TH-0.5	35mm	0.5m	3,770円
EA981TH-1	35mm	1.0m	3,770円
EA981TH-2.5	35mm	2.5m	6,040円
EA981TH-3.5	35mm	3.5m	7,550円
EA981TH-4	35mm	4.0m	8,300円
EA981TH-5	35mm	5.0m	9,810円
EA981TH-6	35mm	6.0m	11,300円
EA981TH-7	35mm	7.0m	12,800円
EA981TH-8	35mm	8.0m	14,300円
EA981TH-10	35mm	10.0m	17,400円

揚量:2.0t			
品番	幅	全長	税抜価格
EA981TJ-0.5	50mm	0.5m	5,410円
EA981TJ-1	50mm	1.0m	5,410円
EA981TJ-1.5	50mm	1.5m	6,500円
EA981TJ-2	50mm	2.0m	7,580円
EA981TJ-2.5	50mm	2.5m	8,660円
EA981TJ-3	50mm	3.0m	9,750円
EA981TJ-3.5	50mm	3.5m	10,800円
EA981TJ-4	50mm	4.0m	11,900円
EA981TJ-5	50mm	5.0m	14,100円
EA981TJ-6	50mm	6.0m	16,200円
EA981TJ-7	50mm	7.0m	18,400円
EA981TJ-8	50mm	8.0m	20,600円
EA981TJ-10	50mm	10.0m	24,900円
揚量:3.2t			
品番	幅	全長	税抜価格
EA981TK-1	75mm	1.0m	8,120円
EA981TK-1.5	75mm	1.5m	9,750円
EA981TK-2	75mm	2.0m	11,400円
EA981TK-2.5	75mm	2.5m	13,000円
EA981TK-3	75mm	3.0m	14,600円
EA981TK-4	75mm	4.0m	17,900円
EA981TK-5	75mm	5.0m	21,100円
EA981TK-6	75mm	6.0m	24,400円
EA981TK-7	75mm	7.0m	27,600円
EA981TK-8	75mm	8.0m	30,900円
EA981TK-10	75mm	10.0m	37,400円

揚量:4.0t			
品番	幅	全長	税抜価格
EA981TL-1	100mm	1.0m	10,800円
EA981TL-1.5	100mm	1.5m	13,000円
EA981TL-2	100mm	2.0m	15,200円
EA981TL-2.5	100mm	2.5m	17,300円
EA981TL-3	100mm	3.0m	19,500円
EA981TL-4	100mm	4.0m	23,800円
EA981TL-5	100mm	5.0m	28,200円
EA981TL-6	100mm	6.0m	32,500円
EA981TL-7	100mm	7.0m	36,800円
EA981TL-8	100mm	8.0m	41,200円
EA981TL-10	100mm	10.0m	49,800円

ケミカルスリング



揚量:1.0t			
品番	幅	全長	税抜価格
EA981CR-1	50mm	1.0m	4,920円
EA981CR-1.5	50mm	1.5m	5,910円
EA981CR-2	50mm	2.0m	6,890円
EA981CR-3	50mm	3.0m	8,860円
EA981CR-4	50mm	4.0m	10,800円
EA981CR-5	50mm	5.0m	12,800円
EA981CR-6	50mm	6.0m	14,800円

●材質…ポリプロピレン
●酸、アルカリに強い、耐薬品用スリング

芯が見えたら注意信号 !!

