


強力型シャックル

●材質…S45C

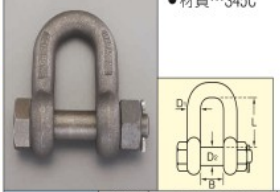

品番	使用荷重(t)	サイズ(mm)				税抜価格
		D1	D2	B	L	
EA638NM-1	2	13	16	21	42	2,440円
EA638NM-2	3.25	16	19	27	51	3,210円
EA638NM-3	4.75	19	22	32	61	4,240円
EA638NM-4	6.5	22	25	37	72	5,500円
EA638NM-5	8.5	25	28	43	81	7,560円
EA638NM-6	9.5	28	32	46	91	10,900円
EA638NM-7	12	32	36	52	100	14,200円
EA638NM-8	13.5	36	38	58	113	19,700円
EA638NM-9	17	38	42	61	124	25,200円

強力型ボウシャックル

●材質…S45C



品番	使用荷重(t)	サイズ(mm)				税抜価格
		D1	D2	B	L	
EA638NL-1	2	13	16	21	48	2,820円
EA638NL-2	3.25	16	19	27	61	3,650円
EA638NL-3	4.75	19	22	32	72	4,820円
EA638NL-4	6.5	22	25	37	85	6,260円
EA638NL-5	8.5	25	28	43	96	8,620円
EA638NL-6	9.5	28	32	46	108	12,500円
EA638NL-7	12	32	36	52	119	14,900円
EA638NL-8	13.5	36	38	58	134	21,500円
EA638NL-9	17	38	42	61	146	26,400円

強力型ボウシャックル


●材質…S45C



品番	使用荷重(t)	サイズ(mm)				税抜価格
		D1	D2	B	L	
EA638NN-1	2	13	16	21	48	2,180円
EA638NN-2	3.25	16	19	27	61	2,460円
EA638NN-3	4.75	19	22	32	72	3,170円
EA638NN-4	6.5	22	25	37	85	4,150円
EA638NN-5	8.5	25	28	43	96	6,350円
EA638NN-6	9.5	28	32	46	108	8,570円
EA638NN-7	12	32	36	52	119	15,500円
EA638NN-8	13.5	36	38	58	134	16,200円
EA638NN-9	17	38	42	61	146	21,400円


強力型シャックル

●材質…S45C

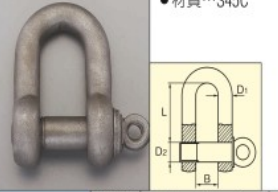

品番	使用荷重(t)	サイズ(mm)				税抜価格
		D1	D2	B	L	
EA638NP-1	2	13	16	21	42	1,820円
EA638NP-2	3.25	16	19	27	51	2,310円
EA638NP-3	4.75	19	22	32	61	3,060円
EA638NP-4	6.5	22	25	37	72	4,000円
EA638NP-5	8.5	25	28	43	81	6,090円
EA638NP-6	9.5	28	32	46	91	8,200円
EA638NP-7	12	32	36	52	100	14,900円
EA638NP-8	13.5	36	38	58	113	15,400円
EA638NP-9	17	38	42	61	124	20,500円

小型軽量ボウシャックル

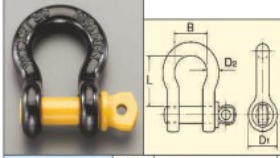


品番	使用荷重(t)	サイズ(mm)				税抜価格
		D1	D2	B	L	
EA638CN-51	2.0	33	13	33	48	1,970円
EA638CN-52	3.2	40	16	43	61	2,500円
EA638CN-53	4.7	48	19	51	72	2,870円
EA638CN-54	6.5	54	22	58	84	3,700円
EA638CN-55	8.5	61	25	68	95	5,340円
EA638CN-56	9.5	67	28	74	108	9,980円
EA638CN-57	12.0	76	32	83	119	12,500円

●材質…本体:S45C、ピン:SCM435級

強力型ロングシャックル


●材質…スチール

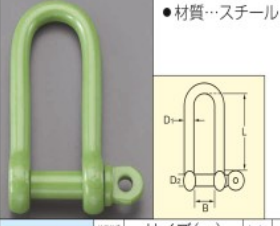

品番	規格(kg)	サイズ(mm)				ねじ径	税抜価格
		D1	D2	B	L		
EA638CN-21	2450	16	19	40	146	Wφ4	3,140円
EA638CN-22	3920	19	22	50	160	Wφ6	3,740円

鉄ユニクロシャックル

●材質…スチール

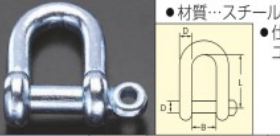

品番	使用荷重(kg)	サイズ(mm)			税抜価格
		D	B	L	
EA638CR-3	90	6	12	22	190円
EA638CR-4	150	8	16	34	210円
EA638CR-5	200	9	19	40	270円

●仕上げ…ユニクロ

[ステンレス製]シーシングワイヤー

(アメリカ)



品番	ワイヤー径	全長	税抜価格
EA951AS-0.8	0.81mm	28m	5,250円

●材質…焼き入れステンレススチール

[アルミ製]シャックル




品番	使用荷重	サイズ(mm)			色	税抜価格
		D	B	L		
EA638GM-11	40kg	6	12	24	シルバー	345円
EA638GM-12	70kg	8	16	32	シルバー	475円
EA638GM-21	40kg	6	12	24	イエロー	345円
EA638GM-22	70kg	8	16	32	イエロー	475円
EA638GM-31	40kg	6	12	24	ブラウン	345円
EA638GM-32	70kg	8	16	32	ブラウン	475円
EA638GM-41	40kg	6	12	24	ブラック	345円
EA638GM-42	70kg	8	16	32	ブラック	475円

●材質…アルミ軽合金

[ステンレス製]シャックル

(アメリカ)

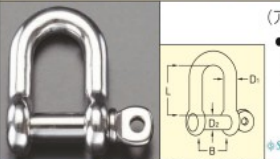


品番	使用荷重(kg)	サイズ(mm)				税抜価格
		D1	D2	B	L	
EA638F-4A	90	4.0	3.8	7.9	14.0	205円
EA638F-5A	225	4.8	4.8	11.4	19.3	220円
EA638F-6	338	6.4	5.8	12.2	21.6	285円
EA638F-8A	450	8.0	7.9	17.0	28.2	490円
EA638F-10A	540	9.5	9.9	19.8	34.8	870円
EA638F-12A	675	12.0	11.7	24.1	42.2	1,320円
EA638F-13	1125	12.7	13.7	27.7	46.7	1,820円
EA638F-16	1350	15.9	15.5	31.8	51.0	2,590円
EA638F-20	1800	19.1	18.8	37.1	65.3	4,110円
EA638F-22	2250	22.2	21.8	43.7	76.7	6,490円
EA638F-25	2700	25.4	24.4	49.5	87.6	9,170円
EA638F-32	4050	31.8	31.8	63.5	110.5	20,000円

●材質…ステンレス(SUS316)

[ステンレス製]シャックル

(ドイツ)

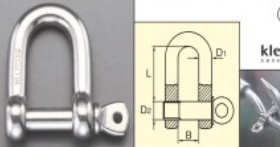


品番	使用荷重(kg)	サイズ(mm)			税抜価格	
		D1	D2	B		
EA638F-51	160kg	3.7	4	8	16	190円
EA638F-52	250kg	5	5	10	19	200円
EA638F-53	375kg	5.8	6	12	24	255円
EA638F-54	625kg	7.8	7.8	16	32	450円
EA638F-55	1t	9.6	10	20	40	750円
EA638F-56	1.5t	11.6	11.8	25	48	1,240円
EA638F-57	2.75t	15.3	15.7	32	64	2,720円
EA638F-58	3.75t	18.5	18.7	38	76	4,920円
EA638F-59	4.75t	21.5	20.8	44	88	7,320円
EA638F-60	5.75t	25	24.5	50	100	10,900円

●材質…ステンレス(SUS316)

[ステンレス製]強力型シャックル


(アメリカ)

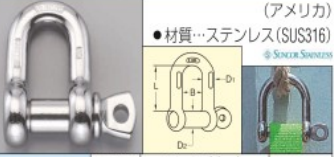

品番	使用荷重(kg)	サイズ(mm)				税抜価格
		D1	D2	B	L	
EA638F-106	450	6.4	7.9	11.7	22.1	490円
EA638F-108A	585	7.9	9.7	13.2	25.9	790円
EA638F-110A	675	9.5	11.2	16.5	31.5	1,220円
EA638F-111A	900	11.1	12.7	19.1	36.3	1,630円
EA638F-113A	1350	12.7	16.0	20.1	40.1	2,540円
EA638F-116A	1800	15.9	19.1	26.7	49.3	4,790円
EA638F-119A	2700	19.1	22.4	30.5	61.0	7,890円
EA638F-125A	4500	25.4	28.7	42.4	81.3	13,200円

●材質…ステンレス(SUS316)

[ステンレス製]ねじ止沈みシャックル

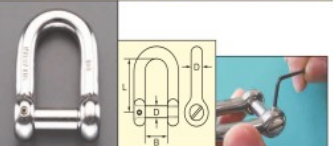


品番	使用荷重	サイズ(mm)			税抜価格
		D	B	L	
EA638FB-31	300kg	9	18	36	930円
EA638FB-33	420kg	12	24	48	1,520円
EA638FB-34	500kg	13	26	52	2,020円
EA638FB-35	800kg	16	32	64	3,800円
EA638FB-41	1t	19	38	76	5,600円
EA638FB-42	1.5t	22	44	88	8,500円

●六角レンチサイズ…31:2.0mm、33~42:2.5mm  
●材質…ステンレス(SUS304)  
●ピン上から六角穴付止めねじ(ホクねじ)でロックします。  
●六角レンチ別売

[ステンレス製]ボウシャックル

(ドイツ)

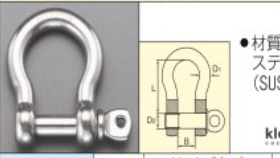


品番	使用荷重(kg)	サイズ(mm)				税抜価格
		D1	D2	B	L	
EA638FA-51	160kg	3.7	4	8	16	190円
EA638FA-52	250kg	4.6	5	10	20	225円
EA638FA-53	375kg	5.6	5.6	12	24	275円
EA638FA-54	625kg	7.6	7.8	16	32	480円
EA638FA-55	1t	9.6	10	20	40	795円
EA638FA-56	1.5t	11.6	12	25	48	1,310円
EA638FA-57	2.75t	16	16	32	64	2,950円
EA638FA-58	3.75t	19.7	19.7	38	80	5,540円
EA638FA-59	4.75t	21.5	21.5	44	88	7,730円
EA638FA-60	5.75t	23.6	24.6	50	100	11,900円

●材質…ステンレス(SUS316)

ユニバーサルスイベルシャックル

(アメリカ)

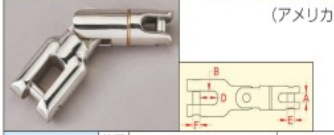

品番	使用荷重(kg)	サイズ(mm)					税抜価格
		B	D	F	E	A	
EA638F-230	1088	16.5	20.5	9.6	7.8	9.65	13,600円
EA638F-231	1995	21.5	31.7	12.7	12.7	14.9	19,100円

●材質…ステンレス

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

