

DVDプレイヤー(車載用)



- 電源…DC12V
- サイズ…160×150×43(H)mm
- 重量…1kg
- 消費電力…10W以下

品番 EA763AA-134 価格 11,800円 税込価格(10%) 12,980円

- 映像縦横比…4:3(PS)/4:3(LB)/16:9(ワイド)
- 再生可能フォーマット…
- 動画: DVD-VIDEO/MPEG1/MPEG2/SVCD/DIVX、音楽: CD-AUDIO/HDCD/MP3/WMA、画像: JPEG
- 付属品…専用リモコン、専用ケーブル、取付プレート、リモコンセンサーケーブル

DC-ACインバーター



- 入力電圧…DC12V
- 出力電圧…AC100V
- 調整矩形波

品番	定格出力	最大出力	入力方式	価格	税込価格(10%)
EA812JA-20A	30W	40W	シガープラグ	2,350円	2,585円

品番	サイズ(W×D×H)mm	コード長(mm)	重量(g)
EA812JA-20A	53×73×32	1000	140

- USB端子付…出力電圧: DC5V 出力電流: 500mA
- AC100VとUSB端子を同時に使用可能
- 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付

DC-ACインバーター



- 入力電圧…DC12V
- 出力電圧…AC100V
- 矩形波

品番	定格出力	最大出力	入力方式	価格	税込価格(10%)
EA812JA-42	120W	150W	シガープラグ	6,230円	6,853円

品番	サイズ(W×D×H)mm	コード長(mm)	重量(g)
EA812JA-42	80×120×19	約800	160

- USB端子付…出力電圧: 5V 出力電流: 800mA(最大)

DC-ACインバーター(3WAY)



- 12V専用

品番	定格出力	最大出力	入力方式	価格	税込価格(10%)
EA812JA-31	120W	150W	シガープラグ	4,930円	5,423円

品番	サイズ(W×D×H)mm	コード長(mm)	重量(g)
EA812JA-31	126×102×50	1.5	600

- 入力電圧…DC12V
- 出力電圧…AC100V
- 調整矩形波
- USB端子付…出力電圧: DC5V、出力電流: 2100mA(最大)
- 3種類の電源が使用でき、幅広く使えます。
- 入力電圧低下・低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の7種類の保護回路付

品番	サイズ(W×D×H)mm	コード長(mm)	重量(g)
EA812JA-31	126×102×50	1.5	600
EA812JA-33	126×138×50	1.5	800

- 入力電圧…DC12V
- 出力電圧…AC100V
- 調整矩形波
- USB端子付…出力電圧: DC5V、出力電流: 2100mA(最大)
- 3種類の電源が使用でき、幅広く使えます。
- 入力電圧低下・低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の7種類の保護回路付

(インバーター使用イメージ)



伸縮式ドライバーセット



品番 EA557BJ-600 価格 7,740円 税込価格(10%) 8,514円

- 伸縮式ドライバー(単品)

品番	サイズ	軸長	価格	税込価格(10%)
EA557BJ-602	Φ#2	100-160mm	1,990円	2,189円
EA557BJ-608	box8mm	100-160mm	2,880円	3,168円
EA557BJ-610	box10mm	100-160mm	2,880円	3,168円

- カーナビやオーディオの脱着作業に最適です。
- 軸長が100mm・160mmに伸縮します。
- 先端マグネット付

DC-ACインバーター(3WAY)




- 入力電圧…DC12V
- 出力電圧…AC100V・DC12V
- 調整矩形波

品番	定格出力	最大出力	入力方式	価格	税込価格(10%)
EA812JA-21	65W	80W	シガープラグ	3,540円	3,894円

品番	サイズ(W×D×H)mm	コード長(mm)	重量(g)
EA812JA-21	55×95×33	700	170

- USB端子2口付…出力電圧: DC5V 出力電流: 800mA×2
- ヒューズ…10A
- ネットブックや携帯電話の充電に最適です。
- 入力電圧低下・低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付

DC-ACインバーター

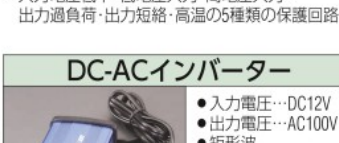

- 入力電圧…DC12V
- 出力電圧…AC100V
- 矩形波

品番	定格出力	最大出力	入力方式	価格	税込価格(10%)
EA812JA-1DB	80W	100W	シガープラグ	4,310円	4,741円

品番	サイズ(W×D×H)mm	コード長(m)	重量(g)
EA812JA-1DB	約67×117×42	1.0	320

- 静音タイプ
- USB端子付…出力電圧: DC5V 出力電流: 2400mA×1ポート
- 保護機能…過電圧、過電流、過電圧、低電圧

DC-ACインバーター(3WAY)



品番	定格出力	最大出力	入力方式	価格	税込価格(10%)
EA812JA-8A	150W	180W	シガープラグ	7,050円	7,755円

品番	サイズ(W×D×H)mm	コード長(m)	重量(g)
EA812JA-8A	102×140×54	1	600

- 入力電圧…DC24V
- 出力電圧…AC100V・DC12V・DC5V
- 矩形波
- USB端子付…出力電圧: DC5V 出力電流: 2400mA(最大)
- 保護機能…低電圧、過電圧、過負荷、温度
- 静音タイプ

[バッテリークリップ付]DC12Vソケット



- コード長…約230mm
- 最大電流容量…15A
- 重量…100g
- フルカバークリップ採用。

品番 EA812JG-20A 価格 830円 税込価格(10%) 913円

- DC12V用自動車用品をバッテリーに直接接続して使用できます。

[バッテリークリップ付]延長コード




- コード長…5m
- DC12V専用
- バッテリークリップ2個付
- 重量…260g

品番 EA812JY-50 価格 1,540円 税込価格(10%) 1,694円

- 12A(144W)以下のカープラグの付いた電装機器に使用できます。

DC-ACインバーター

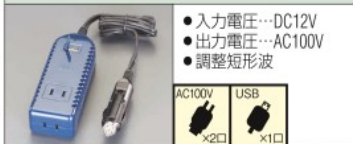


- 入力電圧…DC12V
- 出力電圧…AC100V
- 調整矩形波

品番	定格出力	最大出力	入力方式	価格	税込価格(10%)
EA812JA-22	85W	100W	シガープラグ	3,800円	4,180円

品番	サイズ(W×D×H)mm	コード長(mm)	重量(g)
EA812JA-22	48×132×30	700	220

- USB端子付…出力電圧: DC5V、出力電流: 2400mA
- 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付
- USBコンセント防塵カバー付
- モバイル機器の充電に便利なUSB2400mA出力

DC-ACインバーター(3WAY)

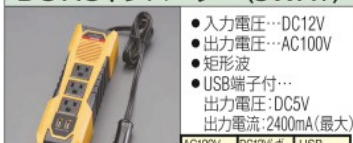

- 入力電圧…DC12V
- 出力電圧…AC100V
- 矩形波
- USB端子付…出力電圧: DC5V 出力電流: 2400mA(最大)

品番	定格出力	最大出力	入力方式	価格	税込価格(10%)
EA812JC-36	120W	150W	シガープラグ	4,560円	5,016円

品番	サイズ(W×D×H)mm	コード長(mm)	重量(g)
EA812JC-36	65×243×47	800	400

- 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護機能付

DC-ACインバーター




- 入力電圧…DC12V
- 出力電圧…AC100V
- 調整矩形波

品番	定格出力	最大出力	入力方式	価格	税込価格(10%)
EA812JA-3BB	120W	150W	シガープラグ	4,570円	5,027円
EA812JA-4BB	300W	350W	シガープラグ	6,200円	6,820円

品番	サイズ(W×D×H)mm	コード長(m)	重量(g)
EA812JA-3BB	70×111×47	1	370
EA812JA-4BB	100×151×56	1	540

- 入力電圧…DC12V
- 出力電圧…AC100V
- 調整矩形波
- USB端子付…出力電圧: DC5V 出力電流: 2400mA(最大)
- 保護機能…低電圧、過電圧、過負荷、温度

 シガーソケット



- 使用可能電力… DC12V車: 80W以下、 DC24V車: 80W以下

品番 EA812JG-30 価格 1,170円 税込価格(10%) 1,287円

- コード長…1m(0.75sq)
- オートナリナビ、ドライブレコーダーなどの電源の取り出しに。
- プラグが抜けにくいロック機構付き

DC-ACインバーター



- 入力電圧…DC12V
- 出力電圧…AC100V
- 調整矩形波

品番	定格出力	最大出力	入力方式	価格	税込価格(10%)
EA812JA-1AB	30W	38W	シガープラグ	2,550円	2,805円

品番	サイズ(W×D×H)mm	コード長(mm)	重量(g)
EA812JA-1AB	54×77×22	600	110

- USB端子…出力電圧: DC5V 出力電流: 2100mA(合計)
- 保護機能…高電圧・低電圧・過電流・過負荷
- 車内でモバイル機器等の充電が手軽にできます。

DC-ACインバーター




- 入力電圧…DC12V
- 出力電圧…AC100V
- 調整矩形波

品番	定格出力	最大出力	入力方式	価格	税込価格(10%)
EA812JA-23	85W	100W	シガープラグ	3,840円	4,224円

品番	サイズ(W×D×H)mm	コード長(mm)	重量(g)
EA812JA-23	48×132×30	700	220

- USB端子付…出力電圧: DC5V、出力電流: 2100mA
- 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付
- USBコンセント防塵カバー付

DC-ACインバーター

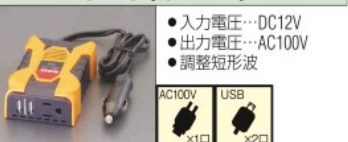


- 入力電圧…DC12V
- 出力電圧…AC100V
- 調整矩形波

品番	定格出力	最大出力	入力方式	価格	税込価格(10%)
EA812JA-34	120W	150W	シガープラグ	3,460円	3,806円

品番	サイズ(W×D×H)mm	コード長(mm)	重量(g)
EA812JA-34	76×114×33	970	230

- USB端子付…出力電圧: 5V、出力電流: 2400mA(最大)
- 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付

DC-ACインバーター

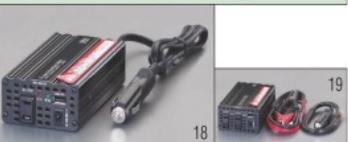

- 入力電圧…DC12V
- 出力電圧…AC100V

品番	定格出力	最大出力	入力方式	価格	税込価格(10%)
EA812JA-18	120W	150W	シガープラグ	4,760円	5,236円
EA812JA-19	280W	350W	シガープラグ	7,240円	7,964円

品番	サイズ(W×D×H)mm	コード長(mm)	重量(g)
EA812JA-18	79×122×41	900	490
EA812JA-19	90×145×49	900-1000	655

- 調整矩形波
- USB端子付…出力電圧: DC5V 出力電流: 800mA(最大)

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報をご覧になれます。