

[手動式] 門型油圧プレス

(アメリカ)

- お客様組立品
- 作業する高さを8段階に調整可能です
- 手動式
- ベアリング、ユニバーサルジョイント、ブリー等の脱着作業に



品番	能力	プレス部径	重量	価格	税込価格(10%)
EA993BV-10*	12t	35mm	58kg	74,500円	81,950円
A				110mm	
B				76mm	
C				416mm	
D				68mm	
E				806mm	
F				1500mm	
G×H				580×470mm	
I				134~940mm	
J				35mm	

*寸法は門型油圧プレス共通図面を参照して下さい。

[EA993BV-10用] アタッチメントセット

(アメリカ)

- EA993BV-10 (門型油圧プレス) を使っての加工作業を拡張できます



品番 EA993BV-11 価格80,000円 税込価格(10%) 88,000円

《セット内容》

- ベアリングセパレーター(能力:φ105~150mm)
- 19mmアダプター
- 25mmアダプター
- Vアダプター
- ねじアダプター
- ラムアダプター

ラック式ミニプレス

(アメリカ)

PALMGREN



品番 EA525X 価格25,100円 税込価格(10%) 27,610円

- 4つの調整可能なナイロンナットにより優れたラムコントロールが可能です
- ラムサイズ…19×19mm
- ストローク…150mm
- プレス圧…227kg
- 鋳鉄製
- サイズ…94(W)×177(D)×177(H)mm
- 重量…2.5kg

ストローク調整アタッチメント

(アメリカ)



品番 EA525X-11 価格1,290円 税込価格(10%) 1,419円

- EA525X用
- ラムの位置調整に
- 素早く簡単に取付け可能

[手動式] 門型油圧プレス

- 手動式
- 鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がりの修正、プッシュ、ベアリング類の脱着など、自動車整備工場、一般製造、加工工場に。



品番	能力	プレス部径	重量	価格	税込価格(10%)
EA993BY-5*	5t	33mm	78kg	137,000円	150,700円
EA993BY-15	15t	42mm	150kg	161,000円	177,100円
品番	EA993BY-5	EA993BY-15			
A	150mm	160mm			
B	80mm	120mm			
C	560mm	600mm			
D	104mm	142mm			
E	520mm	700mm			
F	1320mm	1630mm			
G×H	760×600mm	860×600mm			
I	120~640mm	97~797mm			
J	33mm	42mm			

*寸法は門型油圧プレス共通図面を参照して下さい。

[卓上型] 門型油圧プレス

A	150mm
B	72mm
C	300mm
D	164mm
E	146mm
F	800mm
G×H	400×240mm
I	176~322mm
J	50mm

*寸法は門型油圧プレス共通図面を参照して下さい。



品番 EA993BY-10 価格160,000円 税込価格(10%) 176,000円

《卓上プレス》

- 能力…10t
- ラムストローク…152mm
- フレームサイズ…410×240×655(H)mm


- プレス部径…33mm
- 重量…47kg
- (手動ポンプ)
- 最高使用圧力…低圧:2.5MPa、高圧:70MPa
- 吐出量(m³/ストローク)…低圧:14.1 高圧:2.26

- 重量…9.9kg
- 製造業、鉄工所、建設、土木、自動車整備業等に

IDCアセンブリーキット

(アメリカ)

PALMGREN

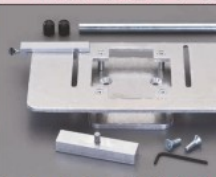

品番 EA525X-13 価格8,550円 税込価格(10%) 9,405円

- EA525X用
- リボンケーブルとIDCコネクタの圧着に
- 64極までのケーブルを圧着できます。
- 手工具よりも効果的

[電動・手動兼用] 門型油圧プレス

- 電動・手動兼用
- 2段吐出型電動ポンプ
- 電源…AC100V
- 手動式操作ポンプ併用で微量調整可能
- 最高使用圧力(ポンプ)…低圧:0.98MPa、高圧:68.6MPa
- 吐出量(ポンプ)…低圧:2.9ℓ/分、高圧:0.33ℓ/分


*寸法は門型油圧プレス共通図面を参照して下さい。

A	150mm
B	150mm
C	1100mm
D	234mm
E	600mm
F	1920mm
G×H	1450×1090mm
I	190~790mm
J	60mm



品番	能力	プレス部径	重量	価格	税込価格(10%)
EA993BZ-60	60t	52mm	800kg	1540,000円	1694,000円

門型油圧プレス共通図面

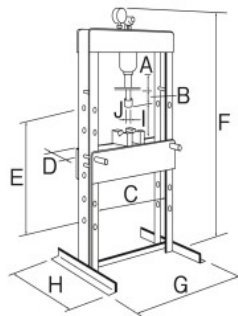

*イラストはEA993BY-5

ラック式アーバープレス

(アメリカ)



品番 EA525X-50 価格16,500円 税込価格(10%) 18,150円

品番 EA525X-100 価格25,800円 税込価格(10%) 28,380円

品番 EA525X-300* 価格75,500円 税込価格(10%) 83,050円

品番	奥行(mm)	サイズ(mm)	
		ベース	全高
EA525X-50	115	100×240	254
EA525X-100	118	125×270	305
EA525X-300	210	215×455	546

- ラムを反転させパンチとプレスの両方が可能です
- 鋳鉄製
- 重量…50:8.6kg-100:10.4kg-300:44kg

フラットリボンケーブルカッター

(アメリカ)

●EA525X用



品番 EA525X-14 価格9,700円 税込価格(10%) 10,670円

品番 EA525X-14B 替刃(3枚) 価格1,850円 税込価格(10%) 2,035円

- EA525Xへの取付けにはEA525X-13を必ず併用して下さい。
- 内側のワイヤーを引っ張る事なく切断可能なので、手工具よりも効果的です
- 68極のフラットケーブルまで対応
- 81.8mm幅、1.6mm厚のリボンケーブルまで対応
- 直角に切断可能

ラック式アーバープレス

(アメリカ)



品番 EA525X-40 価格13,900円 税込価格(10%) 15,290円

品番 EA525X-41 価格20,350円 税込価格(10%) 22,385円

品番 EA525X-43* 価格65,500円 税込価格(10%) 72,050円

品番	奥行(mm)	サイズ(mm)	
		ベース	全高
EA525X-40	86	130×238	238
EA525X-41	113	168×273	282
EA525X-43	165	200×453	553

●ラムを反転させパンチとプレスの両方が可能です

- 重量…40:10.0kg、-41:12.2kg、-43:46.3kg

アーバープレス用スタンド

(アメリカ)

●適合品番…EA525X-42、EA525X-43、EA525X-44

- プレス作業を安定させることができます
- トップサイズ…300×600mm



品番 EA525X-48 価格51,000円 税込価格(10%) 56,100円

- ベースサイズ…300×564mm
- 全高…858mm
- 重量…45.4kg

IDCベースプレート

(アメリカ)



品番 EA525X-15 価格4,280円 税込価格(10%) 4,708円

- EA525X用
- EA525Xへの取付けにはEA525X-13を併用して下さい。
- 各種コネクタの圧着に

色と*の商品はチャーター便の為、2~3日余分に納期がかかる場合がございます。又、車上渡しが基本となっております。