


部品洗浄ざる [ステンレス製]

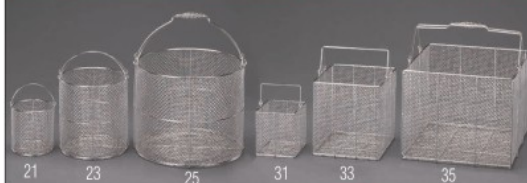

●材質…ステンレス (SUS304)

品番	サイズ(mm)	目開(mm)	線径	価格	税込価格 (10%)
EA992CV-21	φ150×150(H)	5.5	0.8mm	3,700円	4,070円
EA992CV-22	φ200×200(H)	5.5	0.8mm	4,620円	5,082円
EA992CV-23	φ250×250(H)	5.5	0.95mm	7,480円	8,228円
EA992CV-24	φ300×300(H)	5.5	0.95mm	14,300円	15,730円
EA992CV-25	φ400×300(H)	5.5	0.95mm	17,600円	19,360円

角型

品番	サイズ(mm)	目開(mm)	線径	価格	税込価格 (10%)
EA992CV-31	150×150×150(H)	5.5	0.8mm	3,740円	4,114円
EA992CV-32	200×200×200(H)	5.5	0.8mm	4,840円	5,324円
EA992CV-33	250×250×250(H)	5.5	0.95mm	7,700円	8,470円
EA992CV-34	300×300×300(H)	5.5	0.95mm	15,400円	16,940円
EA992CV-35	400×400×300(H)	5.5	0.95mm	18,700円	20,570円

洗浄かご [ステンレス製]



●材質…ステンレス (18-8)

品番	サイズ (W×D×H)	目開 (mm)	メッシュ	線径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA992CF-1	100×100×100mm	5	4	0.8	3,470円	3,817円
EA992CF-2	150×150×150mm	5	4	0.8	3,930円	4,323円
EA992CF-3	200×200×200mm	5	4	0.8	5,080円	5,588円
EA992CF-4	220×220×220mm	5	4	0.8	6,700円	7,370円
EA992CF-6	400×200×200mm	5	4	0.8	10,500円	11,550円
EA992CF-5	250×250×250mm	5	4	0.8	8,100円	8,910円
EA992CF-7	300×300×300mm	5	4	0.8	16,200円	17,820円

角ざる [ステンレス製]



品番	サイズ (mm)	目開 (mm)	メッシュ	線径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA992C-6	340×290×150(H)	4.33	5	0.75	7,440円	8,184円
EA992C-7	325×260×43(H)	1.91	11	0.4	1,970円	2,167円
EA992C-8	160×160×45(H)	1.72	12	0.4	900円	990円

●材質…ステンレス (18-8)

部品洗浄かご [ステンレス製]



●材質…ステンレス (SUS304)

品番	サイズ (mm)	線径	価格	税込価格 (10%)
EA992CV-41	300×200×160(H)	0.95mm	5,170円	5,687円
EA992CV-42	340×260×160(H)	0.95mm	6,160円	6,776円

フタ付バスケット [ステンレス製]



●材質…ステンレス (SUS304)
●電解研磨仕上げ
●閉じたフタを固定できるキャップクリップ付

品番	サイズ (mm)	線径	価格	税込価格 (10%)
EA992CV-61	100×100×100(H)	0.8mm	15,900円	17,490円
EA992CV-62	150×150×100(H)	0.8mm	18,800円	20,680円
EA992CV-63	200×200×200(H)	0.8mm	26,600円	29,260円
EA992CV-64	300×300×200(H)	0.8mm	39,000円	42,900円

部品洗浄ざる [ステンレス製]



●材質…ステンレス (SUS304)

品番	サイズ (mm)	目開 (mm)	メッシュ	線径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA992CR-1	390(W)×285(D)×90(H)	1.3	14	0.5	4,400円	4,840円
EA992CR-2	390(W)×285(D)×90(H)	5.65	4	0.7	3,270円	3,597円

(浅型) 部品洗浄ざる [ステンレス製]



品番	サイズ (mm)	目開 (mm)	メッシュ	線径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA992CE-41	340×290×100	4.33	5	0.75	6,700円	7,370円
EA992CE-42	370×315×100	4.33	5	0.75	7,600円	8,360円
EA992CE-43	395×350×100	4.33	5	0.75	9,200円	10,120円

取手付

品番	サイズ (mm)	目開 (mm)	メッシュ	線径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA992CE-61	340×290×100	4.33	5	0.75	6,700円	7,370円
EA992CE-62	370×315×100	4.33	5	0.75	7,600円	8,360円
EA992CE-63	395×350×100	4.33	5	0.75	9,200円	10,120円

●材質…ステンレス (18-8)

かご [ステンレス製]



●材質…ステンレス (18-8)

品番	サイズ (mm)	線径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA992CE-31	370×250×200	2.5	7,500円	8,250円
EA992CE-32	390×280×200	4	7,600円	8,360円
EA992CE-33	480×390×200	5	9,600円	10,560円

部品洗浄かご [ステンレス製]



●材質…ステンレス (SUS304)

品番	サイズ (mm)	目開 (mm)	線径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA992CW-11	98×90×65	10	2	6,000円	6,600円
EA992CW-12	188×90×65	10	2	7,000円	7,700円
EA992CW-13	245×110×100	10	2	9,000円	9,900円
EA992CW-14	235×190×100	10	2	10,000円	11,000円
EA992CW-15	438×250×100	10	2	20,500円	22,550円

部品洗浄ざる [ステンレス製]



●材質…ステンレス (SUS304)

品番	サイズ (mm)	目開 (mm)	メッシュ	線径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA992CV-1	135×135×45(H)	1.62	12	0.5	900円	990円
EA992CV-2	158×160×45(H)	1.62	12	0.5	1,100円	1,210円
EA992CV-3	180×180×45(H)	1.62	12	0.5	1,250円	1,375円

部品洗浄ざる [ステンレス製]



品番	サイズ (mm)	バチング穴径	価格	税込価格 (10%)
EA992CE-11	248×200×34(H)	2.2mm	4,800円	5,280円
EA992CE-15	355×270×42(H)	2.2mm	8,100円	8,910円
EA992CE-16	409×294×43(H)	2.2mm	9,600円	10,560円
EA992CE-17	481×337×52(H)	2.2mm	12,500円	13,750円

●ほつれる心配がなく洗い易い。
●材質…ステンレス (18-8)

(深型) 部品洗浄ざる [ステンレス製]



品番	サイズ (mm)	目開 (mm)	メッシュ	線径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA992CE-51	340×290×150	4.33	5	0.75	7,600円	8,360円
EA992CE-52	370×315×150	4.33	5	0.75	8,300円	9,130円
EA992CE-53	395×350×150	4.33	5	0.75	10,800円	11,880円

取手付

品番	サイズ (mm)	目開 (mm)	メッシュ	線径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA992CE-71	340×290×150	4.33	5	0.75	7,600円	8,360円
EA992CE-72	370×315×150	4.33	5	0.75	8,300円	9,130円
EA992CE-73	395×350×150	4.33	5	0.75	10,800円	11,880円

●材質…ステンレス (18-8)

洗浄かご [ステンレス製]



●材質…ステンレス (18-8)

品番	サイズ (mm)	線径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA992CE-151	200×102×67	2	3,700円	4,070円
EA992CE-152	220×102×67	2.5	3,770円	4,147円
EA992CE-153	260×102×67	4	4,000円	4,400円

部品洗浄バスケット [ステンレス製]



品番	サイズ (mm)	バチング穴径	価格	税込価格 (10%)
EA992CW-1	105×95×65(H)	φ3mm	7,200円	7,920円
EA992CW-2	195×95×65(H)	φ3mm	10,800円	11,880円
EA992CW-3	245×110×100(H)	φ3mm	13,200円	14,520円
EA992CW-4	245×190×100(H)	φ3mm	17,550円	19,305円
EA992CW-5	440×250×100(H)	φ3mm	24,400円	26,840円

●材質…ステンレス (SUS304)
●洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に最適な構造です。

バスケット [ステンレス製]



●材質…ステンレス (SUS304)
●電解研磨仕上げ

品番	サイズ (mm)	バチング穴径	価格	税込価格 (10%)
EA992CV-51	200×100×60(H)	φ6mm	11,500円	12,650円
EA992CV-52	250×120×80(H)	φ6mm	13,000円	14,300円

取手無し

品番	サイズ (mm)	バチング穴径	価格	税込価格 (10%)
EA992CV-53	300×150×100(H)	φ6mm	20,200円	22,220円
EA992CV-54	350×180×100(H)	φ6mm	25,200円	27,720円

取手有り

品番	サイズ (mm)	バチング穴径	価格	税込価格 (10%)
EA992CV-53	300×150×100(H)	φ6mm	20,200円	22,220円
EA992CV-54	350×180×100(H)	φ6mm	25,200円	27,720円

メッシュの説明とメッシュの
実物大の大きさについては
P.633に掲載しております。

