

**【二段式・メッシュかご付】運搬車**



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	押手高さ	価格	税込価格(10%)
EA520BY-51A	150kg	710×455mm	995mm	38,500円	42,350円

●お客様組立品  
●省音キャスター  
●床高さ…146mm  
●車輪径…100mm(ゴム車)  
●車輪…自在×2、固定×2  
●重量…19.5kg  
●荷台材質…樹脂  
★両サイドのメッシュパネルは取り外し可能。

**【二段式・メッシュかご付】運搬車**



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	押手高さ	価格	税込価格(10%)
EA520BY-52A	300kg	895×395mm	1070mm	58,500円	64,350円

●お客様組立品  
●省音キャスター  
●床高さ…215mm  
●車輪径…130mm(ゴム車)  
●車輪…自在×2、固定×2  
●重量…28kg ●荷台材質…樹脂  
★両サイドのメッシュパネルは取り外し可能。

**コンテナ[キャスター付](161~410)**



品番	積載均等耐荷重	コンテナサイズ(mm)	容量(ℓ)	車輪径	重量(kg)	色	価格	税込価格(10%)
EA506AG-42	110kg	820×570×428(H)	161.4	50mm	4.9	水色	16,900円	18,590円
EA506AG-52	320kg	925×665×570(H)	273.5	100mm	7.8	青	34,800円	38,280円
EA506AG-62	320kg	1065×770×624(H)	410	100mm	10	青	39,300円	43,230円

●キャスターはお客取付です。 ●材質…ポリエチレン ●車輪材質…ゴム  
●車輪…自在×2、固定×2 ●積み重ね可能

**イーザーコンテナ**



品番	積載均等耐荷重	サイズ(外寸)(mm)	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA520LB-21*	500kg	1100×800×1700(H)	58	42,800円	47,080円

●車輪径…150mm(ゴム車) ●樹脂製底板  
●4輪自在車(2輪ブレーキ付) ●折りたたみ式

**イーザーコンテナ**



品番	積載均等耐荷重	サイズ(外寸)(mm)	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA520LB-21*	500kg	1100×800×1700(H)	58	42,800円	47,080円

●車輪径…150mm(ゴム車) ●樹脂製底板  
●4輪自在車(2輪ブレーキ付) ●折りたたみ式

**キャスター：横押し**

品番	積載均等耐荷重	サイズ(外寸)(mm)	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA520LB-11*	500kg	800(W)×600(D)×1700(H)	43	39,000円	42,900円
EA520LB-12*	500kg	1100(W)×800(D)×1700(H)	54	41,300円	45,430円

**キャスター：四方押し**

品番	積載均等耐荷重	サイズ(外寸)(mm)	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA520LB-13*	500kg	800(W)×600(D)×1700(H)	43	39,000円	42,900円
EA520LB-14*	500kg	1100(W)×800(D)×1700(H)	54	41,300円	45,430円

●タイプによりキャスターの仕様異なります。

**平ゴムロープ(イーザーコンテナ用)**



品番 EA628WL-29 価格 600円 税込価格(10%) 660円


- サイズ…30(W)×2.5(T)×1080(L)mm
- 材質…合成ゴム
- フック線径…5mm ●フック内径…30mm
- 両端金具…片側フック、片側遊動
- 遊動金具による固定、長さの調整ができます。

色の品番はメーカー直送品です。

色と\*の商品はチャーター便の為、2~3日余分に納期がかかる場合がございます。又、車上渡しが基本となっております。

**運搬車用アクセサリ**

**運搬車用小物ボックス**

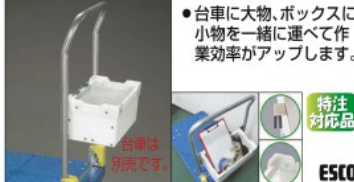

●台車に大物、ボックスに小物を一緒に運んで作業効率がアップします。

品番 EA520BD-5 価格 3,630円 税込価格(10%) 3,993円

- 取付フック幅…13mm
- サイズ…380(W)×210(D)×143(H)mm
- 材質…ポリプロピレン
- 取付フック幅は付属のスポンジでお好みの幅に調整できます。(4枚付属)
- スタッキング可能

**運搬車用クリップボード**



(ドイツ)

●運搬車に取り付け、メモ書き用ボードとして使用できます

品番 EA520BE-100 価格 5,570円 税込価格(10%) 6,127円

- 材質…木
- A4サイズ
- 取付パイプ径…26mm
- サイズ…250(W)×12(D)×370(H)mm
- ブラケット(2個)、ボルト(4個)、ナット(4個)付
- 下部にパン置きトレー付

**【アルミ製】運搬車(パレット型)**



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA520BA-30	1000kg	1100×1100	92,000円	101,200円

※単管別売

**替部品**

EA520BA-31	アルミパレット(1個)	37,800円	41,580円
EA520BA-32	単管取付用ブラケット(1個)	1,440円	1,584円
EA520BA-33	1229×120mm巾木(1個)	3,600円	3,960円
EA520BA-34	1125×120mm巾木(1個)	3,460円	3,806円
EA520BA-35	φ150mmキャスター(4個)	34,200円	37,620円

●全高…458mm ●床高さ…338mm  
●車輪径…150mm(ウレタン車)  
●車輪…自在×4(ブレーキ付) ●重量…37.8kg  
●荷台材質…アルミ合金  
●φ48.6mmの単管を取り付けることができます。(P.1215)

**樹脂製メッシュパレット(キャスター付)**



品番	積載均等耐荷重	コンテナサイズ	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA985R-12	500kg	1030×840×988(H)mm	54.5	95,000円	104,500円
EA985R-14*	500kg	1200×1020×950(H)mm	66.7	145,000円	159,500円
EA985R-21	替キャスター(4個)(自在×2、固定×2)			56,800円	62,480円

- 材質…特殊超強化PP
- 金属製を上回る強度と使いやすさ
- 折りたたみ式
- 車輪径…150mm(ゴム車)
- 車輪…自在×2、固定×2
- ★サイドゲート付、両面が半開・全開します。

**イーザーコンテナ**



品番	積載均等耐荷重	サイズ(外寸)(mm)	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA520LB-31*	500kg	800×600×1700(H)	38	37,300円	41,030円

- 材質…プラスチック+スチール・樹脂製底板
- 樹脂製底板で軽量です。 ●車輪径…150mm(ゴム車)
- 4輪自在車(2輪ブレーキ付)

**イーザーコンテナ(観音扉付)**



品番	積載均等耐荷重	サイズ(外寸)(mm)	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA520LB-17*	500kg	1100×800×1700(H)	61	63,900円	70,290円

- 車輪径…150mm(ゴム車) ●スチール製
- 観音扉付で開閉が簡単にできます。
- 4輪自在車(2輪ブレーキ付) ●折りたたみ式

**運搬車用ワイヤーバスケット**



(ドイツ)

品番 EA520BE-200 価格 7,420円 税込価格(10%) 8,162円

- フックで運搬車に簡単取付、棚テープ等の備品入りに
- 取付パイプ径…30mm ●材質…アルミ
- 下部にパン置きトレー付

**台車用荷崩れ防止ベルト**



品番 EA520BD-11 価格 6,000円 税込価格(10%) 6,600円

- 台車に載せた荷物の荷崩れを防止します。
- ベルトを引き出して固定するだけの簡単取付
- サイズ…87(W)×112(D)×175(H)mm
- ベルト長…3.1m
- ベルト材質…ポリプロピレン