

チェーンブロック (3000kg)



- 小型・軽量タイプ
- 巻上げ時の噛込みがなく、操作性抜群

品番	定格荷重 (kg)	揚程 (m)	巻上速度 (m/分)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA987CN-3	3000	3	19.4	35.900	39,490円	
EA987CN-5	3000	5	23	47.400	52,140円	


パワーチェーンブロック (200kg)



- 使用充電ドライバー…12V以上
- 付属品…
パワーシャフト(1.5m)、
ロードチェーン(5m)、
ビット、ハンドル
- 充電式ドライバードリルで遠隔操作ができます。
- 電動式インパクトドライバー及びエア式インパクトドライバーでは使用できません。

品番	定格荷重 (kg)	揚程 (m)	巻上速度 (m/分)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA987D-200	200	5	3.9	82.000	90,200円	

電動チェーンブロック

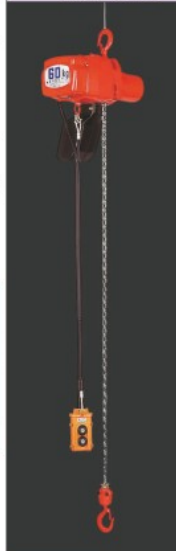

- 電源…単相100V
- モーター出力…600W
- スイッチコード長…2.5m
- フック間最小距離…
DA-9:385mm、
DA-12:395mm
- 屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業ができるショートヘッドタイプです。

品番	定格荷重 (kg)	揚程 (m)	巻上速度 (m/分)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA987DA-9	490	5	5	22	136.000	149,600円
EA987DA-12	490	12	5	29.5	183.500	201,850円

電動ホイス



品番	定格荷重 (kg)	揚程 (m)	巻上速度 (m/分)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA987DB-1	80	10	12	13.5	58.000	63,800円
EA987DB-2	100	10	12	14.5	61.500	67,650円
EA987DB-3	200	6	6	16	78.500	86,350円

●電源…1-2:100V・200W、
-3:100V・250W

●操作コード…1-2:3m、
-3:5m

●電源コード…1-2:1.5m、
-3:3m

●動作音が低いので、様々な現場に対応

●過巻防止機構

電動チェーンブロック



- 電源…単相100V
- モーター出力…180W
- スイッチコード長…
DD-3:2.5m、
DD-10:5.5m
- フック間最小距離…280mm

品番	定格荷重 (kg)	揚程 (m)	巻上速度 (m/分)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA987DD-3	200	3	3.8	7.5	82.500	90,750円
EA987DD-10	200	10	3.8	10.5	130.000	143,000円

電動チェーンブロック



- 電源…単相100V
- モーター出力…180W
- スイッチコード長…2.5m
- フック間最小距離…280mm

品番	定格荷重 (kg)	揚程 (m)	巻上速度 (m/分)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA987DD-8	200	8	3.8	10	116.500	128,150円

単管パイプ



品番	長さ	重量	価格	税込価格 (10%)
EA948TP-1	1m	2.73kg	5.460	6,006円
EA948TP-1.5	1.5m	4.1kg	6.700	7,370円
EA948TP-2	2m	5.46kg	8.200	9,020円
EA948TP-2.5	2.5m	6.82kg	10.200	11,220円
EA948TP-3	3m	8.19kg	12.000	13,200円

●サイズ…φ48.6mm (4本価格)

●材質…スチール(STK)、亜鉛メッキ

三脚ヘッド・パイプベースセット



品番	使用荷重	価格	税込価格 (10%)
EA987FE	1t	22.000	24,200円

●適用パイプ径…48.6mm

●脚と脚が開きすぎないようにロープでしっかり縛って下さい。

●ケースサイズ…460×265×233mm

www.esco-net.com

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

ホイス用の押ボタン開閉器はP.1357に掲載しています。

ギヤトロリー



- 標準揚程…
-1:2.5m
-2:-3:3m
- スチール製

品番	使用荷重 (t)	適合ビーム幅 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA987EA-1	1	75-100-125	15	20.700	22,770円
EA987EA-2	2	100-125	20	32.700	35,970円
EA987EA-3	3	150	30	39.500	43,450円

三脚ヘッド



品番	使用荷重	価格	税込価格 (10%)
EA987FE-2	2t	19.300	21,230円

●重量…9.0kg

●使用脚…丸太鉄パイプ(最小70mm~最大90mm)

●脚と脚が開きすぎないようにロープでしっかり縛って下さい。又は脚の滑り止め(スパイク)をしてからご使用下さい。

三脚ヘッド



品番	使用荷重	価格	税込価格 (10%)
EA987FE-1	1t	13.600	14,960円

●重量…5.0kg

●使用脚…φ48.6mm

●脚と脚が開きすぎないようにロープでしっかり縛って下さい。又は脚の滑り止め(パイプベース)をしてからご使用下さい。

プレートローリー



- スチール製
- カラーを両板の内、外へ入れ換える事により適合ビーム幅を3種類に調節できます。

品番	使用荷重 (t)	適合ビーム幅 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA987EB-0.5	0.5	75-100	6	10.900	11,990円
EA987EB-1	1	125	10	13.300	14,630円

パイプベース



品番	使用荷重	価格	税込価格 (10%)
EA987FE-10	1t	6.260	6,886円

●適用パイプ径…48.6mm

●EA987FE-1用

プレートローリー



品番	使用荷重 (t)	適合ビーム幅 (mm)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA987ED-0.2	0.25	50-75-100-125	5	12.650	13,915円
EA987ED-0.5	0.5	75-100	8	13.950	15,345円
EA987ED-1	1	-125	11	17.850	19,635円

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。