

スリングチェーン

- 1本吊
- マスターリンク内径…
-2A:120×70mm、
-12A:15A:140×80mm
- スチール鑄鉄製
- チョークフック、カバー付



| 品番 | 使用荷重 (t) | 有効長 (m) | 重量 (kg) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|----------|---------|---------|---------|------------|
| EA981VC-2A | 1.6 | 2 | 3.2 | 12,600円 | 13,860円 |
| EA981VC-12A | 2.5 | 2 | 6.3 | 17,600円 | 19,360円 |
| EA981VC-13A | 2.5 | 3 | 8.5 | 20,800円 | 22,880円 |
| EA981VC-15A | 2.5 | 5 | 12.9 | 27,150円 | 29,865円 |

スリングチェーン

- 2本吊
- マスターリンク内径…
140×80mm
- スチール鑄鉄製
- 使用荷重は吊角度0~60°の時の値です。
- ファンドリーフック付
- 吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。



| 品番 | 使用荷重 (t) | 有効長 (m) | 重量 (kg) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|----------|---------|---------|---------|------------|
| EA981VD-11A | 2.7 | 1.5 | 5.4 | 19,750円 | 21,725円 |
| EA981VD-12A | 2.7 | 2 | 6.4 | 22,200円 | 24,420円 |
| EA981VD-13A | 2.7 | 3 | 7.4 | 27,200円 | 29,920円 |

スリングチェーン

- 2本吊
- マスターリンク内径…
-21A~22A:120×70mm
-25A~27A:140×80mm
-31A~33A:160×95mm
- スチール鑄鉄製
- スリングフック (外れ止め付)
- 使用荷重は吊角度0~60°の時の値です。
- マスターリンク付
- 吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。



| 品番 | 使用荷重 (t) | 有効長 (m) | 重量 (kg) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|----------|---------|---------|---------|------------|
| EA981VD-21A | 1.7 | 1.5 | 3.5 | 15,700円 | 17,270円 |
| EA981VD-22A | 1.7 | 2 | 4.4 | 17,700円 | 19,470円 |
| EA981VD-25A | 2.7 | 1.5 | 4.8 | 18,850円 | 20,735円 |
| EA981VD-26A | 2.7 | 2 | 5.9 | 21,350円 | 23,485円 |
| EA981VD-27A | 2.7 | 3 | 7.0 | 26,300円 | 28,930円 |
| EA981VD-31A | 4.3 | 1.5 | 9.6 | 25,400円 | 27,940円 |
| EA981VD-32A | 4.3 | 2 | 11.8 | 28,600円 | 31,460円 |
| EA981VD-33A | 4.3 | 3 | 16.2 | 34,950円 | 38,445円 |

スリングチェーン

- 2本吊
- マスターリンク内径…
-41A~43A:120×70mm
-45A~47A:140×80mm
-51A~53A:160×95mm
- スチール鑄鉄製
- スイベルフック (ボール入)
- 使用荷重は吊角度0~60°の時の値です。
- マスターリンク付
- 吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。



| 品番 | 使用荷重 (t) | 有効長 (m) | 重量 (kg) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|----------|---------|---------|---------|------------|
| EA981VD-41A | 1.7 | 1.5 | 4.3 | 27,400円 | 30,140円 |
| EA981VD-42A | 1.7 | 2 | 5.2 | 29,400円 | 32,340円 |
| EA981VD-43A | 1.7 | 3 | 6.9 | 33,450円 | 36,795円 |
| EA981VD-45A | 2.7 | 1.5 | 5.7 | 32,150円 | 35,365円 |
| EA981VD-46A | 2.7 | 2 | 6.8 | 34,650円 | 38,115円 |
| EA981VD-47A | 2.7 | 3 | 8.9 | 39,600円 | 43,560円 |
| EA981VD-51A | 4.3 | 1.5 | 11.1 | 40,450円 | 44,495円 |
| EA981VD-52A | 4.3 | 2 | 13.3 | 43,650円 | 48,015円 |
| EA981VD-53A | 4.3 | 3 | 17.7 | 50,000円 | 55,000円 |

アジャスタブルスリングチェーン

(アメリカ)

- ★付属のプレートで長さを調整できます
- スチール製



| 品番 | 使用荷重 (t) | 有効長 (m) | 重量 (kg) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-----------|----------|---------|---------|---------|------------|
| EA981V-10 | 0.9 | 1.4 | 3.26 | 27,350円 | 30,085円 |

スリングチェーン(安全フック付)

(ドイツ)

- 2本吊
- 温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
- チェーン点検ゲージ付
- ニッケルクロムモリブデン鋼
- 使用荷重は吊角度30~45°の時の値です。
- 吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。



| 品番 | 使用荷重 (t) | 有効長 (m) | 重量 (kg) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|----------|---------|---------|---------|------------|
| EA981VK-11 | 2.8 | 1.5 | 7.8 | 39,300円 | 43,230円 |
| EA981VK-23 | 4.5 | 3.0 | 19.7 | 59,800円 | 65,780円 |

スリングチェーン

- 2本吊
- スチール鑄鉄製
- マスターリンク付
- 使用荷重は吊角度0~60°の時の値です。
- スリングフック付
- 吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。



| 品番 | 使用荷重 (t) | 有効長 (m) | 重量 (kg) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|----------|---------|---------|---------|------------|
| EA981VT-1 | 0.8 | 1 | 1.4 | 12,650円 | 13,915円 |
| EA981VT-1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 12,650円 | 13,915円 |
| EA981VT-2 | 0.8 | 2 | 2.46 | 14,600円 | 16,060円 |
| EA981VD-1 | 1.7 | 1 | 3.3 | 14,100円 | 15,510円 |
| EA981VD-2 | 1.7 | 2 | 5.0 | 16,100円 | 17,710円 |
| EA981VW-1 | 3.4 | 1 | 4.1 | 17,950円 | 19,745円 |
| EA981VW-1.5 | 3.4 | 1.5 | 5.4 | 17,950円 | 19,745円 |
| EA981VW-2 | 3.4 | 2 | 6.8 | 20,800円 | 22,880円 |

スリングチェーン

- 4本吊
- スチール鑄鉄製
- マスターリンク付
- 使用荷重は吊角度0~60°の時の値です。
- 吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。



| 品番 | 使用荷重 (t) | 有効長 (m) | 重量 (kg) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|----------|---------|---------|---------|------------|
| EA981VX-1 | 1.2 | 1 | 2.8 | 25,850円 | 28,435円 |
| EA981VX-1.5 | 1.2 | 1.5 | 3.9 | 25,850円 | 28,435円 |
| EA981VX-2 | 1.2 | 2 | 5.02 | 29,750円 | 32,725円 |
| EA981VX-3 | 1.2 | 3 | 7.26 | 37,500円 | 41,250円 |
| EA981VE-1 | 2.5 | 1 | 7.7 | 31,600円 | 34,760円 |
| EA981VE-3 | 2.5 | 3 | 14.5 | 43,750円 | 48,125円 |
| EA981VY-1 | 5.1 | 1 | 12.5 | 41,100円 | 45,210円 |
| EA981VY-1.5 | 5.1 | 1.5 | 15.2 | 41,100円 | 45,210円 |

スリングチェーン

- 4本吊
- マスターリンク内径…
-11A~13A:160×95mm
-15A~17A:160×110mm
- スチール鑄鉄製
- スリングフック (外れ止め付)
- 使用荷重は吊角度0~60°の時の値です。
- マスターリンク付
- 吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。



| 品番 | 使用荷重 (t) | 有効長 (m) | 重量 (kg) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|----------|---------|---------|---------|------------|
| EA981VE-11A | 2.5 | 1.5 | 6.9 | 31,050円 | 34,155円 |
| EA981VE-12A | 2.5 | 2 | 8.6 | 35,100円 | 38,610円 |
| EA981VE-13A | 2.5 | 3 | 12.0 | 43,200円 | 47,520円 |
| EA981VE-15A | 4.1 | 1.5 | 9.1 | 37,850円 | 41,635円 |
| EA981VE-16A | 4.1 | 2 | 11.2 | 42,800円 | 47,080円 |
| EA981VE-17A | 4.1 | 3 | 15.5 | 53,000円 | 58,300円 |

スリングチェーン

- 4本吊
- マスターリンク内径…
-21A~23A:160×95mm
-25A~26A:160×110mm
- スチール鑄鉄製
- ロッキングフック付
- 使用荷重は吊角度0~60°の時の値です。
- マスターリンク付
- 吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。



| 品番 | 使用荷重 (t) | 有効長 (m) | 重量 (kg) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-------------|----------|---------|---------|---------|------------|
| EA981VE-21A | 2.5 | 1.5 | 7.8 | 40,950円 | 45,045円 |
| EA981VE-22A | 2.5 | 2 | 9.6 | 45,000円 | 49,500円 |
| EA981VE-23A | 2.5 | 3 | 13.0 | 53,500円 | 58,850円 |
| EA981VE-25A | 4.1 | 1.5 | 10.3 | 50,500円 | 55,550円 |
| EA981VE-26A | 4.1 | 2 | 12.5 | 55,500円 | 61,050円 |

スリングチェーン

- 4本吊
- マスターリンク内径…
-42~43:140×70mm
-44~178×89mm
- スチール鑄鉄製
- マスターリンク付
- 使用荷重は吊角度0~90°の時の値です。



| 品番 | 使用荷重 (t) | 有効長 (m) | 重量 (kg) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|----------|---------|---------|---------|------------|
| EA981VA-42 | 3 | 1.5 | 9.8 | 55,000円 | 60,500円 |
| EA981VA-44 | 6 | 1.5 | 20.2 | 69,500円 | 76,450円 |

絶縁スリング(安全フック付)

(ドイツ)

- 温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
- 材質…ニッケルクロムモリブデン鋼
- 1000V絶縁の為、吊りながらの溶接作業時に過電流がクレーンやホイストに流れることを防ぎます。
- 安全ラッチ付



| 品番 | 使用荷重 (t) | 有効長 (m) | 重量 (kg) | 価格 | 税込価格 (10%) |
|-----------|----------|---------|---------|----------|------------|
| EA981VS-1 | 1.0 | 0.35 | 1.4 | 76,300円 | 83,930円 |
| EA981VS-2 | 2.0 | 0.42 | 2.4 | 86,000円 | 94,600円 |
| EA981VS-3 | 3.2 | 0.52 | 4.3 | 102,000円 | 112,200円 |
| EA981VS-4 | 5.2 | 0.63 | 8.2 | 126,000円 | 138,600円 |

ドラム缶リフター

(アメリカ)

- ドラム缶の縁を掴んで持ち上げることができます。
- 55ガロンドラム缶用
- 使用荷重…454kg
- クランプ範囲…457~635mm



品番 EA984DR-15A 価格41,400円 税込価格45,540円

- サイズ…432×254×508(H)mm
- 重量…7.7kg

ドラム缶リフター

(アメリカ)

- ドラム缶のフタが開いていても閉まっても持ち上げ可能
- 30-55ガロンドラム缶用
- 使用荷重…453kg
- サイズ…749×749×140(H)mm
- 重量…8kg



品番 EA984DR-18 価格42,100円 税込価格46,310円

特殊ピンクパウダー塗装の色変化




225°C 250°C 275°C 300°C 320°C 350°C 375°C 400°C

- 周囲温度(225~400°C)で色変化する。強度劣化を目視で確認できます。
- 一度でも高温で使用された場合、常温に戻っても色は戻りません。
- ※400°Cを上回る高温雰囲気では使用できません。

ドラム缶リフター

- 特殊合金鋼製
- フック内蔵のスプリングがドラム缶縁の耳部をキャッチ。蓋付・蓋無の両方に使用できます。

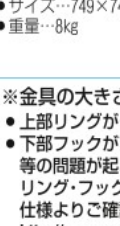

品番 EA984DR-10 1 0.74 3.6 17,100円 18,810円

- 垂直吊り、水平吊り、反転(排出)ができます。

ドラム缶用ベルトスリング

- ベルト長…950mm
- フック材質…鉄
- ベルト材質…ポリエステル
- フォークリフト用ドラム缶吊掛け金具付



品番 EA984DR-20 1.3 1.5 2.8 22,700円 24,970円