


[ステンレス製] スイベルアイフック

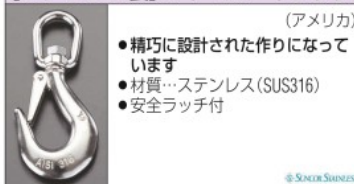


品番	使用荷重 (kg)	口の開き (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA987G-1	346	17	120	2,320円	2,552円
EA987G-2	640	19	140	3,600円	3,960円
EA987G-3	990	20	150	5,210円	5,731円
EA987G-4	1480	29	200	12,000円	13,200円

替ラッチキット


EA987G-11	EA987G-1用	260円	286円
EA987G-12	EA987G-2用	260円	286円
EA987G-13	EA987G-3用	310円	341円
EA987G-14	EA987G-4用	310円	341円

[ステンレス製] クレビスリップフック

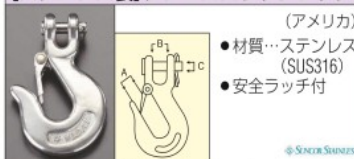

品番	使用荷重 (kg)	サイズ(mm) A B C	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA987GD-1	450	145 7.9 7.9	100	4,070円	4,477円
EA987GD-2	675	210 10.1 9.1	110	5,600円	6,160円
EA987GD-3	900	241 10.9 11.9	130	7,590円	8,349円

ウォール金具(溶接タイプ)

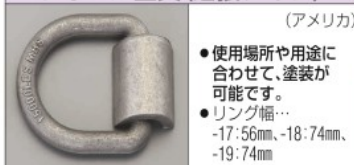

品番	サイズ(mm) 縦径 プレート	使用荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA638BT-17	12 38×49	1814	1,630円	1,793円
EA638BT-18	17 44×64	2268	2,040円	2,244円
EA638BT-19	19.5 51×64	3024	2,480円	2,728円

●材質…スチール

溶接用フック




品番	使用荷重 (t)	サイズ(mm) B E F W	価格	税込価格 (10%)
EA987GK-31	1.12	25 78 98 235	3,570円	3,927円
EA987GK-32	2	34 92 114 30	4,490円	4,939円
EA987GK-33	3	36 106 129 332	5,030円	5,533円
EA987GK-34	5	435 133 171 39	7,430円	8,173円
EA987GK-35	8	51 136 177 35	9,280円	10,208円
EA987GK-36	10	53 169 223 505	15,600円	17,160円

替ラッチキット

EA987GK-41	EA987GK-31用	860円	946円
EA987GK-42	EA987GK-32用	1,090円	1,199円
EA987GK-43	EA987GK-33用	1,470円	1,617円
EA987GK-44	EA987GK-34用	3,290円	3,619円
EA987GK-45	EA987GK-35用	4,060円	4,466円
EA987GK-46	EA987GK-36用	4,870円	5,357円


●とても頑丈なつくりになっています。kleinsorge
●材質…高張力合金鋼

固定式フック

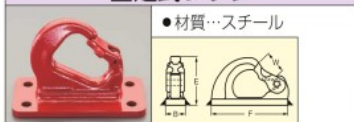

品番	使用荷重 (t)	サイズ(mm) B E F W	価格	税込価格 (10%)
EA987FC-101	1	70 86 140 22	6,350円	6,985円
EA987FC-102	1	90 86 100 22	6,350円	6,985円

[ステンレス製] スイベルアイフック

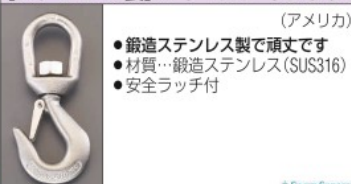

品番	使用荷重 (kg)	口の開き (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA987G-6	450	21	142	17,100円	18,810円
EA987G-7	680	22	166	21,100円	23,210円
EA987G-8	900	24	194	27,600円	30,360円
EA987G-9	1130	27	206	30,200円	33,220円

[ステンレス製] クレビスグラブフック



品番	使用荷重 (kg)	サイズ(mm) A B C	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA987GD-11	680	8.6 10.4 9.4	79	2,380円	2,618円
EA987GD-12	900	10.1 9.1 9.1	93	3,770円	4,147円
EA987GD-13	1130	12.2 10.9 11.9	112	5,060円	5,566円

溶接型フック



品番	使用荷重 (t)	サイズ(mm) B E F W	価格	税込価格 (10%)
EA987GA-1	1.12	25 76 97 25	3,600円	3,960円
EA987GA-2	2.0	34 92 114 265	4,500円	4,950円
EA987GA-3	3.0	36 106 129 305	5,000円	5,500円
EA987GA-5	8.0	51 140 177 345	9,300円	10,230円
EA987GA-6	12	53 175 223 51	16,900円	18,590円

●スチール製
●パワーショベルかブルドーザーのバケットに取り付けて安全に吊り上げ作業ができます。

スイベルジョイント



チェーン用ジョイント

品番	耐荷重 (t)	サイズ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA987FF-26	0.8	88×20 5.6mm	4,540円	4,994円
EA987FF-27	1.0	88×20 6.3mm	4,540円	4,994円

ロープ用ジョイント

品番	耐荷重 (t)	サイズ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA987FF-28	1.0	115×36 6.3mm	5,670円	6,237円

●材質…スチール

[ステンレス製] アイボルト




品番	使用荷重 (kg)	サイズ(mm) 内径 線径	ねじ径	価格	税込価格 (10%)
EA638BP-3	15	9 3.5	M3×11.5	530円	583円
EA638BP-4	20	10 4	M4×12	550円	605円
EA638BP-5	30	13 5	M5×13	580円	638円
EA638BP-6	50	16 5	M6×14	670円	737円
EA638BP-8	80	19 7	M8×15	750円	825円
EA638BP-10	150	25 8	M10×18	870円	957円
EA638BP-12	220	29 10	M12×22	1,220円	1,342円
EA638BP-14	330	34 13	M14×27	1,930円	2,123円
EA638BP-16	450	34 13	M16×27	2,400円	2,640円

安全フック



品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	リング内径 (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA987FT-1.6A	1.6	36	28	172	4,740円	5,214円
EA987FT-2.5A	2.5	47	35	2135	6,030円	6,633円
EA987FT-4A	4.2	52	45	271	9,740円	10,714円


溶接型吊環

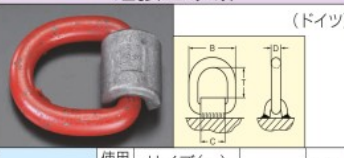

品番	使用荷重 (t)	サイズ(mm) B C D T	価格	税込価格 (10%)
EA987GB-1	1.12	66 36 13 42	2,000円	2,200円
EA987GB-2	2.0	70 38 14 47	2,200円	2,420円
EA987GB-3	3.15	78 42 18 47	2,320円	2,552円
EA987GB-4	5.3	100 50 22 60	4,000円	4,400円
EA987GB-6	15.0	180 100 30 120	14,600円	16,060円

●スチール製


溶接型吊環

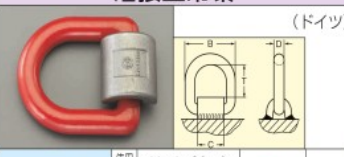

品番	使用荷重 (t)	サイズ(mm) B C D T	価格	税込価格 (10%)
EA987GK-21	1.12	65 51 13 51	2,000円	2,200円
EA987GK-22	2	66 51 13 51	2,150円	2,365円
EA987GK-23	3.15	92 52 18 65	2,320円	2,552円
EA987GK-24	5.3	111 68 22 77	4,000円	4,400円
EA987GK-25	8	132 78 26 88	5,980円	6,578円
EA987GK-26	15	165 97 34 120	13,400円	14,740円


●熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
●材質…スチール

[ステンレス製] アイボルト

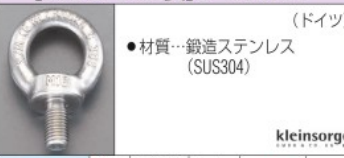


品番	使用荷重 (kg)	サイズ(mm) 内径 線径	ねじ径	価格	税込価格 (10%)
EA638SD-31	80kg	20 8	M6×13	500円	550円
EA638SD-32	140kg	20 8	M8×13	500円	550円
EA638SD-33	230kg	25 10	M10×17	860円	946円
EA638SD-34	340kg	30 12	M12×20.5	1,240円	1,364円
EA638SD-35	700kg	35 14	M16×27	1,940円	2,134円
EA638SD-36	1.2t	40 16	M20×30	3,120円	3,432円
EA638SD-37	1.8t	50 20	M24×36	5,980円	6,578円

スイベル付安全フック

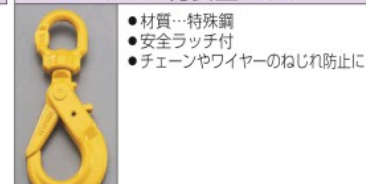

品番	使用荷重 (t)	口の開き (mm)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA987FV-1A	1.0	29.5	174.5	7,400円	8,140円
EA987FV-1.6A	1.6	36	213	8,330円	9,163円
EA987FV-2.5A	2.5	47	253.5	9,480円	10,428円
EA987FV-4A	4.2	52	322	14,650円	16,115円

[ステンレス製] 溶接型吊環

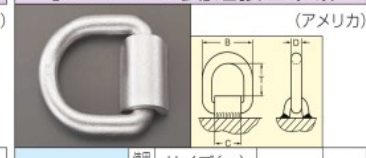

品番	使用荷重 (t)	サイズ(mm) B C D T	価格	税込価格 (10%)
EA987GB-31	1.36	86 50 13 54	5,400円	5,940円
EA987GB-32	2.04	107 65 16 65	10,800円	11,880円
EA987GB-33	2.94	114 65 19 66	12,600円	13,860円
EA987GB-34	3.85	126 65 25 64	22,400円	24,640円

●鍛造ステンレス製で頑丈です
●材質…鍛造ステンレス(SUS316)


溶接型吊環



品番	使用荷重 (t)	サイズ(mm) A B D T	価格	税込価格 (10%)
EA987GS-1	4	62 16 48 65	7,570円	8,327円

●材質…ニッケルクロムモリブデン鋼
●ピンクパウダー塗装はされていません。

アイボルト

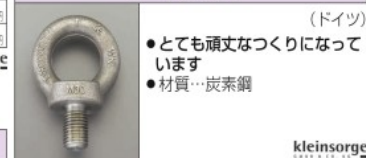

品番	使用荷重 (kg)	サイズ(mm) 内径 線径	ねじ径	価格	税込価格 (10%)
EA638SD-41	80kg	20 8	M6×13	120円	132円
EA638SD-42	140kg	20 8	M8×13	130円	143円
EA638SD-43	230kg	25 10	M10×17	190円	209円
EA638SD-44	340kg	30 12	M12×20.5	260円	286円
EA638SD-45	490kg	35 14	M14×27	470円	517円
EA638SD-46	700kg	35 14	M16×27	500円	550円
EA638SD-47	850kg	40 16	M18×30	720円	792円
EA638SD-48	1.2t	40 16	M20×30	780円	858円
EA638SD-49	1.4t	50 20	M22×36	1,460円	1,606円
EA638SD-50	1.8t	50 20	M24×36	1,040円	1,144円
EA638SD-51	2.1t	50 20	M27×39	2,880円	3,168円
EA638SD-52	3.2t	60 24	M30×45	3,050円	3,355円
EA638SD-53	4.6t	70 28	M36×54	3,930円	4,323円
EA638SD-54	6.3t	80 32	M42×63	7,500円	8,250円
EA638SD-55	8.6t	90 38	M48×68	11,700円	12,870円
EA638SD-56	11.5t	100 42	M56×78	17,100円	18,810円
EA638SD-57	16t	110 48	M64×90	23,700円	26,070円

在庫のある商品は、17:00までの
御注文で当日発送致します。



<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報が
ご覧になれます。