

ラチェット式(両端フック付)



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982B-10	330kg	0.4m 5.4m	50mm	3,080円	3,388円
EA982B-10A	330kg	0.4m 5.4m	50mm	3,080円	3,388円

- フックは樹脂コーティングされています
- ベルト材質…ポリプロピレン
- スチールバックル



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982BB-17	900kg	0.28m 2.1m	50mm	4,180円	4,598円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル
- D環付



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982BC-7	1,500kg	0.33m 4.6m	50mm	3,650円	4,015円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル



品番	使用荷重	ベルト長	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982BN-1	453kg	254mm	25mm	540円	594円
EA982BN-2	453kg	330mm	25mm	600円	660円
EA982BN-3	453kg	406mm	25mm	580円	638円

- ベルト材質…ナイロン



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982AB-25	750kg	1m 5m	50mm	10,500円	11,550円
EA982AB-27	750kg	1m 7m	50mm	12,000円	13,200円
EA982AB-35	1250kg	1m 5m	50mm	15,800円	17,380円
EA982AB-37	1250kg	1m 7m	50mm	17,500円	19,250円
EA982AB-40	1250kg	1m 10m	50mm	20,000円	22,000円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982B-3	1300kg	0.36m 7.9m	50mm	4,800円	5,280円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982BC-2	1,500kg	0.3m 8m	50mm	5,060円	5,566円

- 積荷の荷締め、固定用
- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982BC-11	1511kg	0.85m 6.37m	50mm	6,750円	7,425円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982AC-122	750kg	1m 5m	50mm	11,250円	12,375円
EA982AC-132	ラチェットハンドル別売			2,650円	2,915円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル
- ハンドルを分離させるとロック機能がかかるので防犯効果があります。
- 1つのハンドルで複数の荷締めが可能になり、コスト削減が図れます。(特長は当頁左下に掲載)
- ハンドルは別売です。



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982B-8G	1650kg	0.36m 7.9m	50mm	6,170円	6,787円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982BC-2B	1,500kg	0.33m 8m	50mm	4,520円	4,972円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982BC-12	2268kg	0.85m 7.8m	76mm	取扱中止	

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル



 
品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982AB-3	250kg	1m 3m	25mm	4,020円	4,422円
EA982AB-5	250kg	1m 5m	25mm	4,550円	5,005円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル




品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982B-18	1650kg	0.36m 7.9m	50mm	6,170円	6,787円
EA982B-28	1650kg	0.36m 7.9m	50mm	6,170円	6,787円

- 力をかけやすいバックル
- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル




品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982BC-6	1,500kg	0.34m 8.8m	50mm	5,120円	5,632円

 - ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982CC-5B	1650kg	0.43m 4.5m	50mm	8,060円	8,866円
EA982CC-8B	1650kg	0.44m 7.5m	50mm	8,930円	9,823円

 
- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル



品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982AB-13	500kg	1m 3m	35mm	7,940円	8,734円
EA982AB-15	500kg	1m 5m	35mm	9,000円	9,900円


- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

ラチェット式(両端アイ加工)

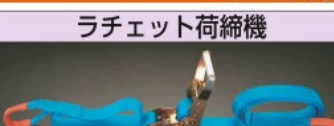

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982AB-55	250kg	1m 5m	75mm	36,000円	39,600円
EA982AB-57	250kg	1m 7m	75mm	40,300円	44,330円
EA982AB-60	250kg	1m 10m	75mm	46,600円	51,260円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

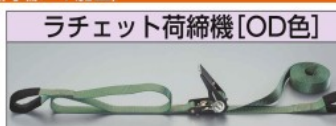

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982BA-101	230kg	1m 5m	25mm	1,330円	1,463円

- 力をかけやすいバックル
- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

ハンドル分離式ラチェット荷締機の特長





- ロック機能
ベースだけが積荷に残り、ハンドルをセットしない限り荷解き作業ができないので、防犯効果があります。
- コスト削減
1つのハンドルで複数の荷締め作業が可能になるのでコスト削減効果があります。
- コンパクト
ハンドルを取り外した状態で積荷の移動ができるので積荷空間のスペースが確保できます。また、ハンドルが積荷に当たって起こる破損事故を防止できます。

ラチェット荷締機

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982SA-1A	254kg	0.5m 4m	25mm	4,130円	4,543円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

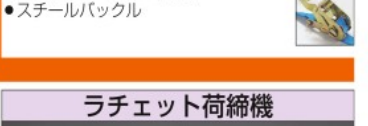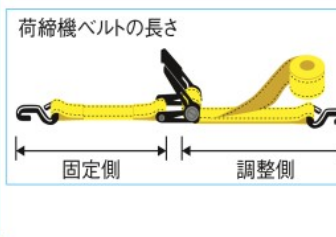

品番	使用荷重	ベルト長 固定側 調整側	ベルト幅	価格	税込価格 (10%)
EA982RC-3	200kg	1m 3m	25mm	4,300円	4,730円
EA982RC-4	200kg	1m 4m	25mm	4,500円	4,950円
EA982RC-5	200kg	1m 5m	25mm	4,700円	5,170円
EA982RC-6	200kg	1m 6m	25mm	4,900円	5,390円
EA982RC-7	200kg	1m 7m	25mm	5,200円	5,720円

- ベルト材質…超強力ポリエステル繊維
- スチールバックル

ラチェット式

- しめかた
ベルトの先端をリールの溝に通し、ある程度締まるまで引っ張ってから、反復操作して、締めつけて下さい。



- ほどきかた
ハンドルの解除レバーを引いてハンドルを引き起こせば、リールが空転してスムーズにゆるみます。

QRコードでサンプル動画をチェック!

(※端末によっては読み込みができない場合があります)

