

カム式(エンドレス型)

[カム式] 荷締ストラップ(エンドレスフック付)



品番	使用荷重	ベルト長	ベルト幅	価格	税込価格(10%)
EA982AD-43	150kg	3m	25mm	1,800円	1,980円
EA982AD-44	150kg	4m	25mm	2,010円	2,211円
EA982AD-45	150kg	5m	25mm	2,280円	2,508円

- ベルト材質…ポリエステル
- 亜鉛合金バックル
- ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。

[カム式] 荷締ストラップ



品番	使用荷重	ベルト長	ベルト幅	価格	税込価格(10%)
EA982CS-1	166kg	4m	25mm	1,100円	1,210円
EA982CS-1.5	166kg	6m	25mm	1,290円	1,419円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

[カム式] 荷締ストラップ



品番	使用荷重	ベルト長	ベルト幅	価格	税込価格(10%)
EA982CS-2	533kg	4m	35mm	3,280円	3,608円
EA982CS-2.5	533kg	6m	35mm	3,640円	4,004円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

[カム式] 荷締ストラップ



品番	使用荷重	ベルト長	ベルト幅	価格	税込価格(10%)
EA982SG-1A	152kg	4m	25mm	1,700円	1,870円

- ベルト材質…ポリエステル
- スチールバックル

アジャスター式

[アジャスター式] 荷締ストラップ



品番	使用荷重	ベルト長	ベルト幅	価格	税込価格(10%)
EA982BA-29	13kg	2.3m	25mm	860円	946円

- ベルト材質…ポリエステル
- 樹脂バックル

[PP製] 綾織バンド



品番	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	色	価格	税込価格(10%)
EA628PT-1	20	50	1.0	黒	3,100円	3,410円
EA628PT-3	20	50	1.0	灰	3,100円	3,410円
EA628PT-4	20	50	1.0	赤	3,100円	3,410円
EA628PT-5	20	50	1.0	青	3,100円	3,410円
EA628PT-7	20	50	1.0	白	3,100円	3,410円
EA628PT-8	20	50	1.0	黄	3,100円	3,410円
EA628PT-9	20	50	1.0	OD グレー	3,100円	3,410円

- 経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。

袋とじ織ベルト(厚手)



品番	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	色	価格	税込価格(10%)
EA628PT-301	38	10	2.8	黒	3,790円	4,169円
EA628PT-303	38	10	2.8	白	2,770円	3,047円
EA628PT-304	38	10	2.8	黄	2,770円	3,047円
EA628PT-401	48	10	2.8	黒	3,150円	3,465円
EA628PT-403	48	10	2.8	白	3,150円	3,465円
EA628PT-404	48	10	2.8	黄	3,150円	3,465円

- 耐久力に優れ、縦ヨレに強くなっています
- 材質…ポリプロピレン

荷締機用ベルト



品番	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	色	価格	税込価格(10%)
EA628PT-651	25	30	1.8	OD	5,980円	6,578円
EA628PT-652	25	30	1.8	黒	5,980円	6,578円
EA628PT-653	25	30	1.8	オレンジ	5,980円	6,578円
EA628PT-661	35	10	2.0	OD	2,940円	3,234円
EA628PT-662	35	10	2.0	黒	2,940円	3,234円
EA628PT-663	35	10	2.0	オレンジ	2,940円	3,234円
EA628PT-671	50	10	3.0	OD	5,880円	6,468円
EA628PT-672	50	10	3.0	黒	5,880円	6,468円
EA628PT-673	50	10	3.0	オレンジ	5,880円	6,468円

- バックルと組み合わせると荷締機が作成できます
- 材質…ポリエステル

バンドと先端金具をつけてお好みの長さにカットしてご使用下さい。


[PP製] 平織バンド・バックルセット



品番	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA628PT-620	20	50	1.2	5,550円	6,105円

※バックル・アジャスター15個付

[PP製] 平織バンド・バックルセット

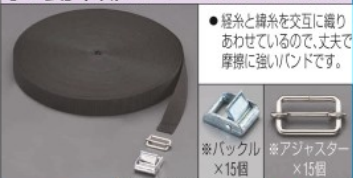

品番	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA628PT-625	25	50	1.2	7,700円	8,470円

※バックル・アジャスター15個付


[PP製] 平織バンド・バックルセット



品番	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA628PT-638	38	50	1.7	12,200円	13,420円

※バックル・アジャスター15個付

[PP製] 平織バンド・バックルセット[OD色]

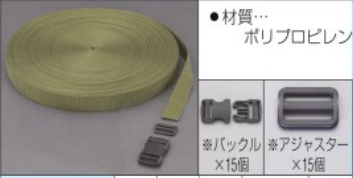

品番	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	価格	税込価格(10%)
EA628PT-525	25	50	1.2	7,300円	8,030円
EA628PT-530	30	50	1.2	8,900円	9,790円
EA628PT-530B	30	50	1.7	11,200円	12,320円
EA628PT-548	48	50	1.7	20,000円	22,000円

※バックル・アジャスター15個付

カムバックル



品番	適用バンド幅	価格	税込価格(10%)
EA982B-120	20mm	280円	308円

●材質…スチール(亜鉛メッキ)

カムバックル



品番	適用バンド幅	価格	税込価格(10%)
EA982B-125	25mm	1,030円	1,133円

●材質…亜鉛ダイキャスト(亜鉛メッキ)


カムバックル



品番	適用バンド幅	価格	税込価格(10%)
EA982B-420	20mm	390円	429円

●材質…亜鉛合金

 [ステンレス製]カムバックル



品番	適用バンド幅	価格	税込価格(10%)
EA982BR-25	25mm	980円	1,078円

●材質…SUS316

カム式

- しめかた 調整ベルトを矢印の方向に強く引いて下さい。
- ほどきかた 解除レバーを押しながら調整側ベルトを矢印の方向に引いて下さい。

