

軽トラック用幌受け

品番	伸縮サイズ	重量	価格	税込価格 (10%)
EA911TG	1.2~2.22m	0.8kg	2,840円	3,124円

●トラックシートに角度をつけて積荷や水溜りを防ぎます。

軽トラック用幌



- 新規格軽トラック対応
- 車幅1440mm軽トラック用

品番 EA911-5A 価格58,000円 税込価格(10%) 63,800円

- サイズ…1440(W)×1900(D)×1200(H)mm
- 重量…16kg
- 軽量で丈夫なシート(骨組み付)です。

ウォール金具(埋込型)



- 埋込型で強力に固定できます

品番	プレート(mm) サイズ	厚み(mm)	深さ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA638BT-4	122×113	3.3	26	1,430円	1,573円


- 材質…プレート:低炭素鋼、リング:鍛造炭素鋼
- 仕上:クロム酸亜鉛仕上
- 使用荷重…755kg
- 取付穴径…10mm

ロープタイトナー




- 材質…アルミ合金 (アメリカ)
- ★ロープと一緒に使用することで様々な現場での荷締めや固定に役立ちます。

品番	適合 ロープ径	サイズ (mm)	耐荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA628VN-12	3~9mm	76×56×8(T)	67.5	1,000円	1,100円

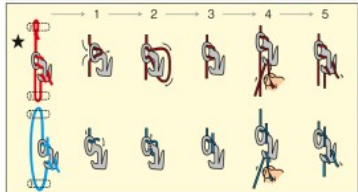

アジャスタブルカーゴネット

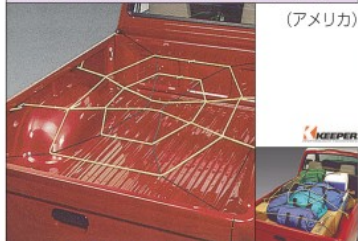

品番 EA628WD 価格3,050円 税込価格(10%) 3,355円

- サイズ調整式なのでほとんどのトラックの荷台に装着できます
- 伸長サイズ…910×1,190mm(最小)
- 2,820×3,277mm(最大)

トラックシート




- ハトメ付
- 厚み…0.5mm

品番	サイズ(m)	適用	価格	税込価格 (10%)
EA911T	1.9×2.1	軽トラック	5,290円	5,819円
EA911T-1	2.3×3.1	1t	8,380円	9,218円
EA911T-2	2.3×3.5	2t	9,260円	10,186円
EA911T-3	3.2×4.7	2tロング	22,100円	24,310円
EA911T-4	4.6×6.0	4t	39,700円	43,670円

- ゴムバンド(5m)…EA911T(1本)、EA911T-1~2(2本)、EA911T-3(3本)、EA911T-4(4本)
- 材質…ポリエステル帆布、特殊樹脂防水
- 耐久性・耐候性に優れており、完全防水です。
- 車輦用、船舶用、農業用、工業用、建築用、家庭用、レジャー用等各分野に幅広くご利用頂けます。

ご発注の際は入数をよくご確認下さい。

 強力型シートクリップ



品番 EA916Y-3 価格 330円 税込価格(10%) 363円

- 引っ張る力が強いほど、シートを強力に掴みます
- 全長…72mm
- 材質…プラスチック

強力型シートクリップ



品番 EA916Y-26 価格 440円 税込価格(10%) 484円

- 先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます
- 全長…232mm (コードサイズ:φ6×150mm)
- 材質…ナイロン

ルーフカーゴバッグ



品番 EA919A-21 価格9,880円 税込価格(10%) 10,868円

- ラバーマニネットされた頑丈なナイロン素材で防水性があり、耐候性に優れています
- サイズ…1118(W)×864(D)×432(H)mm
- 車体の天井に取り付けて貨物スペースを追加できます。
- ★使わない時は、コンパクトに折たたんで保管できます。

軽トラック用ゲートプロテクター

品番	鳥居取付部	構成内容	価格	税込価格 (10%)
EA911TG-21	16~23mm用	プロテクター100cm:4本、プロテクター70cm:2本、細径プロテクター106cm:1本、両面接着テープ	3,520円	3,872円
EA911TG-22	24~32mm用	プロテクター100cm:5本、プロテクター70cm:2本、鳥居取付用結束バンド:4本、両面接着テープ	3,520円	3,872円

- 荷物やゲートを保護します。

ターポリントラックシート



- ハトメ付
- 厚み…0.3mm
- 材質…ターポリン
- ゴムバンド…-1:10本 -2:20本

品番	サイズ(m)	適用	価格	税込価格 (10%)
EA911TA-1	1.8×2.1	軽トラック	4,970円	5,467円
EA911TA-2	2.3×3.5	1t	9,270円	10,197円

UVカットトラックシート



- ハトメ付
- 厚み…0.7mm
- 材質…ポリエチレン (耐候性強化処理)
- ゴム紐約3m付
- UV(紫外線)カット加工 (1枚価格)

品番	サイズ(m)	適用	価格	税込価格 (10%)
EA911TB-1	1.7×2.1	軽トラック	3,750円	4,125円

トラックアンカー




- 様々なトラックに適合するユニバーサルアタッチメント
- 全長…120mm
- 穴径…24mm

品番 EA987FR-1 価格2,730円 税込価格(10%) 3,003円

- クロムメッキ
- ねじサイズ…UNF3/8"


トラックアンカー

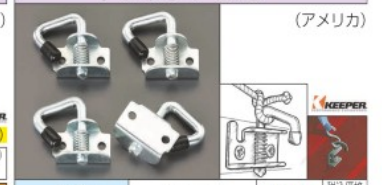

品番 EA987FR-12A 68kg 価格 1,210円 税込価格(10%) 1,331円

- ロープやフックを引っ掛けやすいスイベル式のアンカーです。
- 全長…45mm
- 穴径…6.3mm
- 亜鉛メッキ
- ねじ付
- ピッチサイズ…28mm

 シートクリップ



- 全長…80mm
- 材質…ABS樹脂

品番 EA916Y-15A 価格 570円 税込価格(10%) 627円

強力型シートクリップ



品番 EA916Y-21 価格1,080円 税込価格(10%) 1,188円

- 先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます
- 全長…104mm
- 材質…ナイロン

荷崩れ防止用当て板(発泡ポリエチレン)



品番	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA911BT-1	1200×900×40(t)mm	6,000円	6,600円
EA911BT-2	1400×900×40(t)mm	6,600円	7,260円
EA911BT-3	1200×1000×50(t)mm	7,800円	8,580円

- 材質…発泡ポリエチレン(帯電防止)
- 軽量で耐久性に優れています。
- 静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
- 衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。

ラダーロック



品番 EA983TZ-1 価格2,350円 税込価格(10%) 2,585円

- トラックやバンではしご運搬時の落下防止器具
- サイズ…本体外寸:約103×54×305(H)mm
- 本体内寸:約90×54×280(H)mm
- L字バー:20×130×35mm、厚み:7mm
- 南京錠サイズ…全長:82mm、幅:59mm、ツル径:40mm、ツル径:9mm
- 重量…本体:900g、南京錠:250g
- 材質…本体・L字バー:スチール、ラバーコーティング
- 南京錠:スチール、熱可塑性樹脂コーティング
- L字バー:鋳穴…9mm
- 南京錠鍵2本付

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

