

## 踏台

●奥行260mmの幅広ステップです。  
●天板サイズ…380(W)×260(D)mm  
●材質…スチール

最大使用荷重 **100kg**  
**260**

| 品番        | 天板高さ (m) | 全高 (m) | 段数 | 価格     | 税込価格 (10%) |
|-----------|----------|--------|----|--------|------------|
| EA903RC-1 | 0.25     | 0.49   | 1  | 2,500円 | 2,750円     |
| EA903RC-2 | 0.48     | 0.71   | 2  | 3,990円 | 4,389円     |
| EA903RC-3 | 0.72     | 0.93   | 3  | 5,460円 | 6,006円     |

| 品番        | 折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm | 設置寸法 (W)×(D)mm | 重量 (kg) |
|-----------|------------------------|----------------|---------|
| EA903RC-1 | 470×100×590            | 470×430        | 2.9     |
| EA903RC-2 | 480×95×780             | 480×510        | 4.2     |
| EA903RC-3 | 490×105×1050           | 490×660        | 6.6     |

## 踏台

RD-2  
最大使用荷重 **150kg**  
RD-3A  
最大使用荷重 **100kg**  
**200**

| 品番         | 天板高さ (m) | 全高 (m) | 段数 | 価格     | 税込価格 (10%) |
|------------|----------|--------|----|--------|------------|
| EA903RD-2  | 0.46     | 0.87   | 2  | 4,160円 | 4,576円     |
| EA903RD-3A | 0.69     | 1.22   | 3  | 5,480円 | 6,028円     |

| 品番         | 折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm | 設置寸法 (W)×(D)mm | 重量 (kg) |
|------------|------------------------|----------------|---------|
| EA903RD-2  | 520×65×960             | 450×560        | 4.7     |
| EA903RD-3A | 520×60×1355            | 450×730        | 6.5     |

●天板には持ち手が付いています  
●天板サイズ…350(W)×305(D)mm  
●材質…スチール

## 折りたたみ式ステップ

●天板サイズ…340×220mm

最大使用荷重 **100kg**  
**220**

| 品番         | 天板高さ (m) | 全高 (m) | 段数 | 価格     | 税込価格 (10%) |
|------------|----------|--------|----|--------|------------|
| EA903AL-33 | 0.45     | 0.79   | 2  | 5,990円 | 6,589円     |

| 品番         | 折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm | 設置寸法 (W)×(D)mm | 重量 (kg) |
|------------|------------------------|----------------|---------|
| EA903AL-33 | 400×80×905             | 400×600        | 4.7     |

●材質…フレーム:スチール、ステップ:ポリプロピレン  
●パイプの取手部を曲げることで、腰掛けることも可能です。

## 踏台

●天板サイズ…280×200mm  
●アルミ合金製 (アルマイト加工)

最大使用荷重 **100kg**  
**70**

| 品番         | 天板高さ (m) | 全高 (m) | 段数 | 価格     | 税込価格 (10%) |
|------------|----------|--------|----|--------|------------|
| EA903AE-60 | 0.56     | 0.75   | 3  | 6,900円 | 7,590円     |

| 品番         | 折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm | 設置寸法 (W)×(D)mm | 重量 (kg) |
|------------|------------------------|----------------|---------|
| EA903AE-60 | 503×71×831             | 503×668        | 2.6     |

## 踏台

●天板サイズ…276×160mm  
●アルミ合金製 (アルマイト加工)

最大使用荷重 **100kg**  
**70**

| 品番          | 天板高さ (m) | 段数 | 価格     | 税込価格 (10%) |
|-------------|----------|----|--------|------------|
| EA903AF-30B | 0.30     | 1  | 2,700円 | 2,970円     |
| EA903AF-60B | 0.56     | 2  | 4,300円 | 4,730円     |
| EA903AF-80B | 0.79     | 3  | 5,800円 | 6,380円     |

| 品番          | 折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm | 設置寸法 (W)×(D)mm | 重量 (kg) |
|-------------|------------------------|----------------|---------|
| EA903AF-30B | 388×153×332mm          | 388×289        | 1.0     |
| EA903AF-60B | 436×154×609mm          | 436×479        | 1.7     |
| EA903AF-80B | 479×154×853mm          | 479×646        | 2.5     |

## ファッショントラップ

●天板サイズ…357×182mm  
●アルミ合金製

ブラック シルバー

| 品番         | 天板高さ (m) | 全高 (m) | 段数 | 価格      | 税込価格 (10%) |
|------------|----------|--------|----|---------|------------|
| EA903AG-5  | 0.52     | 0.77   | 2  | 13,300円 | 14,630円    |
| EA903AG-8  | 0.80     | 1.05   | 3  | 16,700円 | 18,370円    |
| EA903AG-50 | 0.52     | 0.77   | 2  | 9,650円  | 10,615円    |
| EA903AG-80 | 0.80     | 1.05   | 3  | 13,500円 | 14,850円    |

| 品番         | 折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm | 設置寸法 (W)×(D)mm | 重量 (kg) | 色    |
|------------|------------------------|----------------|---------|------|
| EA903AG-5  | 477×44×824             | 477×517        | 4.0     | ブラック |
| EA903AG-8  | 477×44×1122            | 477×694        | 5.2     | ブラック |
| EA903AG-50 | 477×44×824             | 477×517        | 4.0     | シルバー |
| EA903AG-80 | 477×44×1122            | 477×694        | 5.2     | シルバー |

最大使用荷重 **100kg**  
**103**

## 踏台

●天板サイズ…309×255mm  
●アルミ合金製

最大使用荷重 **100kg**  
**70**

| 品番        | 天板高さ (m) | 段数 | 価格     | 税込価格 (10%) |
|-----------|----------|----|--------|------------|
| EA903AL-2 | 0.56     | 2  | 5,890円 | 6,479円     |
| EA903AL-3 | 0.78     | 3  | 7,400円 | 8,140円     |

| 品番        | 折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm | 設置寸法 (W)×(D)mm | 重量 (kg) |
|-----------|------------------------|----------------|---------|
| EA903AL-2 | 438×237×630            | 438×576        | 2.4     |
| EA903AL-3 | 467×239×864            | 467×738        | 3.3     |

## ワークベンチ兼用踏台

最大使用荷重 **150kg**

| 品番         | 天板高さ (m) | 全高 (m) | 段数 | 価格      | 税込価格 (10%) |
|------------|----------|--------|----|---------|------------|
| EA903PA-40 | 0.50     | 0.94   | 2  | 51,400円 | 56,540円    |

| 品番         | 折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm | 設置寸法 (W)×(D)mm | 重量 (kg) |
|------------|------------------------|----------------|---------|
| EA903PA-40 | 705×85×1045            | 704×720        | 10.6    |

●天板サイズ…366×250mm  
●材質…アルミ合金  
●ワークベンチ使用荷重…25kg  
●木挽き等の作業時や折り畳み式踏台としても使用できる1台3役のワークベンチです。

## 脚立用保護カバー

●開口寸法…約60×80mm

品番 EA903AZ-1 価格 **1,600円** 税込価格 (10%) **1,760円**

●室内工事でフローリングに傷をつけないようにする脚立の専用カバー  
●養生をせずに室内で脚立を使用できます。  
●接地面に滑り止め付

## [屋外用]滑り止めテープ(耐水・耐油)

●はしごのステップ (カナダ) や階段に

| 品番         | 幅 (mm) | 長さ (m) | 厚み (mm) | 色  | 価格     | 税込価格 (10%) |
|------------|--------|--------|---------|----|--------|------------|
| EA944DA-11 | 50     | 18.3   | 0.7     | 黄黒 | 4,850円 | 5,335円     |
| EA944DA-16 | 50     | 18.3   | 0.7     | 赤白 | 5,040円 | 5,544円     |
| EA944DA-21 | 50     | 18.3   | 0.7     | 黄  | 5,070円 | 5,577円     |
| EA944DA-23 | 50     | 18.3   | 0.7     | 灰  | 5,070円 | 5,577円     |

●屋内外兼用  
●粒度…#60  
●材質…基材:PVC  
粘着剤:アクリル系

## 脚立用保護カバー

●開口寸法…約75×50mm

品番 EA903AZ-3 価格 **1,730円** 税込価格 (10%) **1,903円**

●ゴム紐式で着脱簡単  
●室内作業時のキズ、汚れの防止に。  
●布製で汚れても洗濯すれば何度でも使用できます。

## [屋外用]滑り止めテープ(裏面アルミ)

(カナダ)

●はしごのステップや階段に  
●屋内外兼用  
●粒度…#46  
●材質…  
基材:アルミニウムホイル、  
粘着剤:アクリル系

| 品番         | 幅 (mm) | 長さ (m) | 厚み (mm) | 色  | 価格      | 税込価格 (10%) |
|------------|--------|--------|---------|----|---------|------------|
| EA944DB-41 | 50     | 18.3   | 0.9     | 黒  | 9,730円  | 10,703円    |
| EA944DB-46 | 50     | 18.3   | 0.9     | 黄黒 | 14,200円 | 15,620円    |

●綿鋼板に最適です。  
●裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。  
●耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。  
●自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め

## 脚立・足場台用クッション

品番 EA903AZ-50 価格 **1,250円** 税込価格 (10%) **1,375円**

●サイズ…113(W)×108(D)×40(H)mm (2個価格)  
●材質…ポリエチレン  
●掴み幅…40~60mm  
●脚立や足場台の接触や転倒による傷つき防止に。


## 滑り止めテープ(裏面アルミ)

●はしごやステップの滑り止め最適です  
●屋内外兼用  
●粒度…#60  
●材質…  
基材:アルミ箔、  
粘着剤:アクリル系  
●綿鋼板に最適

| 品番         | 幅 (mm) | 長さ (m) | 厚み (mm) | 色  | 価格     | 税込価格 (10%) |
|------------|--------|--------|---------|----|--------|------------|
| EA944DW-41 | 50     | 18     | 0.8     | 黒  | 3,810円 | 4,191円     |
| EA944DW-42 | 100    | 18     | 0.8     | 黒  | 7,620円 | 8,382円     |
| EA944DW-46 | 50     | 18     | 0.8     | 黄黒 | 4,280円 | 4,708円     |
| EA944DW-47 | 100    | 18     | 0.8     | 黄黒 | 8,550円 | 9,405円     |

●裏面はアルミで耐酸化性があります。

## 脚立(サイズ表記)

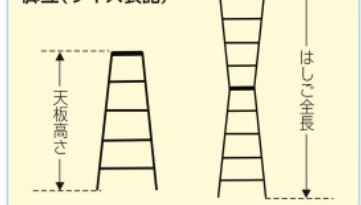

## 設置寸法



滑り止めテープは  
P.1707 へに  
掲載しています。

メッシュシート、  
養生シートは  
P.1434 へに  
掲載しています。