

スイッチ&コンセント・通信用部材

テレビ・映像用部材

オートメパーツ

スナップブッシング



品番	取付穴径 (mm)	内径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA948HA-9.5	9.5	6.7	900円	990円
EA948HA-12.7	12.7	8.0	1,030円	1,133円
EA948HA-15.9	15.9	11.5	1,030円	1,133円
EA948HA-19.0	19.0	13.1	1,240円	1,364円
EA948HA-22.2	22.2	17.0	1,460円	1,606円
EA948HA-25.5	25.5	20.2	1,460円	1,606円

●材質…ナイロン ●取付板厚…0.8~3.2mm (100個価格)
●電線保護及び固定用
●鉄板貫通穴にパイプを通すときのパイプの保護、固定用に便利です。


ホールプラグ



品番	穴径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948HK-8	7.9	100	1,240円	1,364円
EA948HK-10	9.5	100	1,260円	1,386円
EA948HK-13	12.7	100	1,200円	1,320円
EA948HK-16	15.9	100	1,330円	1,463円
EA948HK-19	19.1	100	1,580円	1,738円
EA948HK-22	22.2	100	1,710円	1,881円
EA948HK-25	25.4	100	2,000円	2,200円

●材質…ナイロン ●取付板厚…0.8~3.2mm

コードグリップ

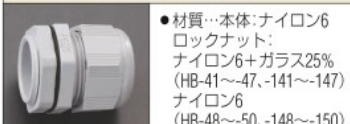

●材質…本体:ナイロン6
ロックナット:
ナイロン6+ガラス25%
(HB-41~47、-141~147)
ナイロン6
(HB-48~50、-148~150)

品番	適用ケーブル径 (mm)	取付穴径 (mm)	呼び名	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948HB-141	2.5~6	13	PG07	1	170円	187円
EA948HB-142	2.5~8	15.8	PG09	1	180円	198円
EA948HB-143	3.5~10	19	PG11	1	210円	231円
EA948HB-144	5~12	21	PG13.5	1	230円	253円
EA948HB-145	7~14	23	PG16	1	270円	297円
EA948HB-146	9~18	28.8	PG21	1	370円	407円
EA948HB-147	14~24.5	37.5	PG29	1	780円	858円
EA948HB-148	18~31.5	47.5	PG36	1	1,240円	1,364円
EA948HB-149	24~38.5	54.5	PG42	1	1,750円	1,925円
EA948HB-150	35~47.5	60	PG48	1	1,850円	2,035円

●使用温度範囲…-25~100℃

ケーブルグランド [難燃型]



●最大取付板厚…
-1~13.4mm
-14~16.6mm

品番	適用ケーブル径 (mm)	取付穴径 (mm)	取付ねじ (G)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948HS-1	3~4.5	14	1/4"	1	210円	231円
EA948HS-2	4.5~6.5	14	1/4"	1	210円	231円
EA948HS-3	6.5~8.5	17	3/8"	1	260円	286円
EA948HS-4	8.5~10.5	17	3/8"	1	260円	286円
EA948HS-5	10.5~12.5	22	1/2"	1	330円	363円
EA948HS-6	12.5~14.5	22	1/2"	1	330円	363円
EA948HS-7	14.5~16.5	28	3/4"	1	510円	561円
EA948HS-8	16.5~18.5	28	3/4"	1	510円	561円
EA948HS-9	18.5~20.5	34	1"	1	600円	660円
EA948HS-10	20.5~22.5	34	1"	1	600円	660円
EA948HS-11	22~24	42	1 1/4"	1	820円	902円
EA948HS-12	24~27	42	1 1/4"	1	820円	902円
EA948HS-13	27~30	42	1 1/4"	1	820円	902円
EA948HS-14	30~32	48	1 1/2"	1	1,420円	1,562円
EA948HS-15	32~35	48	1 1/2"	1	1,420円	1,562円
EA948HS-16	35~38	48	1 1/2"	1	1,420円	1,562円

●材質…
本体:キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード:94V-0)
ゴムスリーブ:NBR(難燃)、ゴムパッキン:クロロプレンゴム
●使用温度範囲…-30~80℃
●難燃性に機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。
●キャップをゴムが直接押し付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。
●RoHS対応品


絶縁ゴムブッシング



●電線管、分電盤、プルボックス等の絶縁、電線保護に使用できます。

品番	溝径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948HG-16	16	10	460円	506円
EA948HG-19	19	10	460円	506円
EA948HG-22	22	10	910円	1,001円
EA948HG-25	25	10	730円	803円
EA948HG-31	31	5	640円	704円
EA948HG-36	36	5	1,140円	1,254円
EA948HG-39	39	5	910円	1,001円
EA948HG-51	51	3	1,140円	1,254円
EA948HG-63	63	2	1,360円	1,496円

 ツバ管



EA948HW-2

品番	内径 (mm)	全長 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948HW-1	9	30	5	230円	253円
EA948HW-2	12	30	4	230円	253円
EA948HW-3	15	30	3	230円	253円

●パネルを通す際の電線の保護に
●屋外から電線を引き込む際に壁穴に差込んで使用します。

ケーブルグランド



●材質…PVC

品番	適用ケーブル径 (mm)	取付穴径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948HB-201	6~10	20.5	10	930円	1,023円
EA948HB-202	10~15	23.0	10	930円	1,023円

●ケーブル差込部は3つのサイズに対応。
電線径にあわせて切り取って使用して下さい。

ケーブルグランド [ワイド・防水型]




●耐油タイプ

品番	適用ケーブル径 (mm)	取付穴径 (mm)	取付ねじ (G)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948HF-4	4~12	21	1/2"	10	3,170円	3,487円
EA948HF-8	8~15	21	1/2"	10	3,350円	3,685円

●材質…本体:キャップ・ロックナット:
ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)
O-リング:スリーブ:NBR
●使用温度範囲…-25~80℃
●防水保護等級…IP67
●RoHS対応品

ケーブルグランド [防水型]

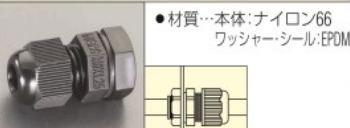

●材質…本体:ナイロン66
ワッシャー:シール:EPDM

品番	適用ケーブル径 (mm)	取付穴径 (mm)	取付ねじ (G)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948HL-3	6~10	G3/8"	5	1,350円	1,485円	
EA948HL-9	24~30	G1 1/4"	2	2,610円	2,871円	
EA948HL-10	31~41	G1 1/2"	2	3,850円	4,235円	

●使用温度範囲…-40~100℃
●防水保護等級…IP68

ケーブルグランド

●材質…本体:ナイロン66
ワッシャー:シール:EPDM
●使用温度範囲…-40~100℃
●RoHS対応品

品番	適用ケーブル径 (mm)	取付穴径 (mm)	取付ねじ (G)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948HX-1A	3.5~10	G3/8"	6	1,190円	1,309円	
EA948HX-4A	9~22	G1"	3	1,190円	1,309円	

ブッシング



●材質…フェノール樹脂

品番	ねじサイズ (mm)	内径 (mm)	色	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948HJ-12	12	8	黒	10	880円	968円
EA948HJ-15	15	11	黒	10	1,210円	1,331円
EA948HJ-19	19	14	黒	10	1,600円	1,760円
EA948HJ-25	25	20	黒	5	1,020円	1,122円
EA948HJ-32	32	25	黒	5	2,200円	2,420円
EA948HJ-40	40	30	黒	5	3,070円	3,377円
EA948HJ-12	12	8	白	10	880円	968円
EA948HJ-15	15	11	白	10	1,210円	1,331円
EA948HJ-19	19	14	白	10	1,600円	1,760円
EA948HJ-25	25	20	白	5	1,020円	1,122円
EA948HJ-32	32	25	白	5	2,200円	2,420円
EA948HJ-40	40	30	白	5	3,070円	3,377円

ケーブルグランド [防水型]



品番	適用ケーブル径 (mm)	取付穴径 (mm)	取付ねじ (G)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948HB-2	3~6.5	1/4"	10	1,780円	1,958円	
EA948HB-3	5~10	3/8"	10	1,940円	2,134円	
EA948HB-4	10~14	1/2"	10	2,660円	2,926円	
EA948HB-5	10~14	5/8"	10	3,550円	3,905円	
EA948HB-6	13~18	3/4"	5	2,220円	2,442円	
EA948HB-8	18~25	1"	5	2,910円	3,201円	

●材質…ナイロン66 ●防水保護等級…IP68
●RoHS対応品

ケーブルグランド



●材質…軟質塩化ビニール
●電線引出部の断線を防ぎます。

品番	適用ケーブル径 (mm)	取付穴径 (mm)	取付ねじ (G)	価格	税込価格 (10%)
EA948HD-17	3.5~8	17	G3/8"	280円	308円
EA948HD-21	4~12	21	CTG16	270円	297円
EA948HD-28	6~16	28	CTG22	460円	506円
EA948HD-34	9~19	33.5	CTG28	480円	528円

●使用する電線径に合わせてカットし、使用します。

ケーブルグランド [ワイド・防水型]




●耐候タイプ

品番	適用ケーブル径 (mm)	取付穴径 (mm)	取付ねじ (G)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948HF-24	4~12	21	1/2"	10	3,510円	3,861円

●材質…本体:キャップ・ロックナット:
ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)
O-リング:スリーブ:EPDM
●使用温度範囲…-25~80℃
●防水保護等級…IP67
●RoHS対応品

ミニケーブルグランド [防水型]

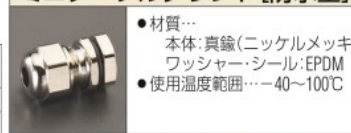

●材質…
本体:真鍮(ニッケルメッキ)
ワッシャー:シール:EPDM
●使用温度範囲…-40~100℃

品番	適用ケーブル径 (mm)	取付穴径 (mm)	取付ねじ (G)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948HP-1	1.6~2.8	M6×1	2	2,650円	2,915円	
EA948HP-3	3.5~5	M8×1.25	2	2,780円	3,058円	
EA948HP-4	4.8~6.3	M10×1.5	2	3,040円	3,344円	

●防水保護等級…-1:IP66、-3、-4:IP68

在庫のある商品は、17:00までの
御注文で当日発送致します。



排気用防水保護プラグ




●材質…本体:保護キャップ:
ナイロン66
ワッシャー:EPDM

品番	取付ねじ	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948HZ-20	M20	1	8,340円	9,174円

●外部から水・油・粉塵の侵入を防止し、外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリークの防止などに
●防水保護等級…IP68
●RoHS対応品


ケーブルグランド [防水型]

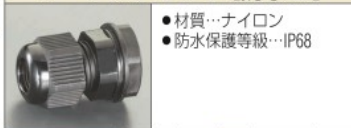

●材質…ナイロン
●防水保護等級…IP68

品番	適用ケーブル径 (mm)	取付穴径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948HB-112	3~6.5	12	1	290円	319円
EA948HB-116	5~10	16	1	290円	319円
EA948HB-120	10~14	20	1	340円	374円
EA948HB-125	13~18	25	1	500円	550円
EA948HB-132	18~25	32	1	910円	1,001円
EA948HB-12	3~6.5	12	25	5,860円	6,446円
EA948HB-16	5~10	16	25	5,860円	6,446円
EA948HB-20	10~14	20	25	6,990円	7,689円
EA948HB-25	13~18	25	25	10,250円	11,275円
EA948HB-32	18~25	32	25	18,600円	20,460円

ケーブルクランプ [スリム・防水型]

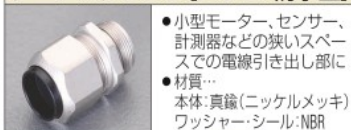


●小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に
●材質…
本体:真鍮(ニッケルメッキ)
ワッシャー:シール:NBR

品番	適用ケーブル径 (mm)	取付穴径 (mm)	取付ねじ (G)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948HE-104	2~2.5	M4	1	670円	737円	
EA948HE-106	2.5~4	M6	1	670円	737円	
EA948HE-107	3.5~5	M7	1	690円	759円	
EA948HE-108	4.5~6	M8	1	690円	759円	
EA948HE-109	5.5~7	M9	1	770円	847円	
EA948HE-110	6.5~8	M10	1	770円	847円	
EA948HE-112	8~10	M12	1	940円	1,034円	

●IP67適合 ●RoHS対応品

ミニケーブルグランド [防水型]

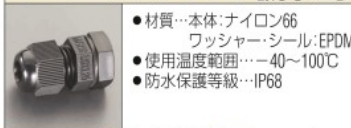

●材質…本体:ナイロン66
ワッシャー:シール:EPDM
●使用温度範囲…-40~100℃
●防水保護等級…IP68

品番	適用ケーブル径 (mm)	取付穴径 (mm)	取付ねじ (G)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948HR-1	1~2.5	M8×1.25	5	1,350円	1,485円	
EA948HR-2	2.5~4.5	M8×1.25	5	1,350円	1,485円	

ケーブルグランド [防水・キーストーンジャック用]



●材質…
本体:ナイロン6