

両面テープ

両面テープ[低VOC性・緩衝部材用]



- 内芯径…76mm(3")
- 材質…基材:高強度不織布
粘着剤:アクリル系
- テープ色…半透明

3M
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA943VF-1	20	20	0.15	620円	682円
EA943VF-2	25	20	0.15	770円	847円

- 高い耐反発性と高せん断力
- 低VOCの粘着剤
- 家電製品の緩衝部材の固定や、金属・プラスチック銘板の取り付け等に

超強力両面テープ(プラスチック用)



- 内芯径…76mm(3")
- 材質…
- 基材:アクリルフォーム
- 粘着剤:アクリル系
- テープ色…白

3M
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA943VJ-31	19	4	1.1	1,370円	1,507円

- つぎにくいプラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレン)にも高い接着力を発揮します。

両面テープ[耐熱・耐薬品性・基盤用]



- 内芯径…76mm(3")
- 基材レスタイプ
- アクリル系粘着剤
- テープ色…透明
- FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用

Nitto (1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944MG-56	10	50	0.05	2,270円	2,497円
EA944MG-57	20	50	0.05	4,180円	4,598円
EA944MG-58	30	50	0.05	6,260円	6,886円
EA944MG-59	50	50	0.05	9,830円	10,813円

- 耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。

強力両面テープ[プラスチック用]



- 内芯径…76mm(3")
- 材質…基材:不織布
- 粘着剤:アクリル系
- テープ色…白色半透明
- 発泡体、不織布等、粗い面の固定に

Nitto (1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944MD-91	10	20	0.15	400円	440円
EA944MD-92	20	20	0.15	800円	880円
EA944MD-94	40	20	0.15	1,600円	1,760円
EA944MD-95	50	20	0.15	2,000円	2,200円

- 自動車内装材固定、銘板固定に
- 低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ

両面テープ[プラスチック用]



- 内芯径…76mm(3")
- 材質…
- 基材:不織布
- 粘着剤:アクリル系
- テープ色…透明

Nitto (1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944MG-36	10	50	0.17	1,000円	1,100円
EA944MG-37	20	50	0.17	2,000円	2,200円
EA944MG-38	30	50	0.17	2,620円	2,882円
EA944MG-39	50	50	0.17	4,990円	5,489円

- 金属、ポリプロピレン等の各種プラスチック材料、発泡体などの粗面に

超強力両面テープ[ポリエチレン用]



- 内芯径…76mm(3")
- 材質…基材:不織布
- 粘着剤:アクリル系
- テープ色…白

Nitto (1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944MD-4	20	20	0.13	680円	748円

- ポリエチレン、ポリプロピレン等の貼り合わせ、接着に
- 耐反発性に優れ、広い温度範囲で使用可能

超強力両面テープ(耐熱用)



- 内芯径…76mm(3")
- 材質…
- 基材:アクリルフォーム
- 粘着剤:アクリル系
- テープ色…グレー

3M
(1巻価格)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA943VJ-28	19	4	0.8	1,370円	1,507円

- 使用温度範囲…20～180℃
- 台所などの高温となる場所に使用できます。

両面テープ[塩ビ用]



- 内芯径…76mm(3")
- 材質…
- 基材:アクリルフォーム
- 粘着剤:アクリル系
- テープ色…白
- VHBテープ

3M
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA943VA-31	19	10	1.14	5,760円	6,336円
EA943VA-32	25	10	1.14	7,580円	8,338円

- 塩ビ材料及各種塗面に

構造用接合両面テープ[塩ビ用]



- 内芯径…76mm(3")
- 材質…
- 基材:アクリルフォーム
- 粘着剤:アクリル系
- テープ色…白
- VHBテープ

3M
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA943VA-31	19	10	1.14	5,760円	6,336円
EA943VA-32	25	10	1.14	7,580円	8,338円

- 塩ビ材料及各種塗面に

超強力両面テープ[塩化ビニール用]



- 内芯径…76mm(3")
- 材質…
- 基材:アクリルフォーム
- 粘着剤:アクリル系
- テープ色…白

3M
(1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA943VJ-29	12	4	1.14	1,050円	1,155円

- 軟質塩化ビニールの接着に。

超強力両面テープ[塩化ビニール用]



- 内芯径…28mm(1.1")
- 材質…
- 基材:アクリルフォーム
- 粘着剤:アクリル系
- テープ色…白

Nitto (1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944MF-98	15	2	0.8	600円	660円

- 貼りつきにくい塩化ビニール素材の接着や固定に
- JIS規格 Z 1541 1種 適合品

超強力両面テープ[ゴム用]



- 内芯径…76mm(3")
- 材質…基材:ポリエステル
- 粘着剤:ゴム系+アクリル系
- テープ色…黒

Nitto (1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944MD-1	20	20	0.15	1,440円	1,584円

- 家電・OA機器等の加硫ゴムのクッション材、パッキン材、その他ゴム材料の接着・仮止めに

両面テープ[ゴム用]



- 内芯径…76mm(3")
- 材質…
- 基材:ポリエステル
- 粘着剤:ブチルゴム系+アクリル系
- テープ色…黒

Nitto (1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944MD-81	20	50	0.15	1,910円	2,101円
EA944MD-82	25	50	0.15	2,390円	2,629円

- 家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに
- クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
- 初期粘着性に優れます。

両面テープ[シリコンゴム用]



- 内芯径…76mm(3")
- 材質…
- 基材:ポリエステル
- 粘着剤:シリコン系+アクリル系
- テープ色…透明

Nitto (1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944MG-46	10	20	0.085	2,730円	3,003円
EA944MG-47	20	20	0.085	4,950円	5,445円
EA944MG-48	30	20	0.085	7,420円	8,162円
EA944MG-49	50	20	0.085	11,700円	12,870円

- 接着しにくいシリコンゴムの接着が可能

防水両面接着テープ[金属屋根・ハゼ部用]



- 内芯径…76mm(3")
- 材質…基材:布
- 粘着剤:ゴム系
- テープ色…黒

Nitto (1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944NF	50	15	1.0	2,840円	3,124円

- 雨どい、ダクト等の継ぎ目シールに
- サッシ枠や換気扇の取付けに

両面テープ[油面接着用]



- 内芯径…76mm(3")
- 材質…基材:不織布
- 粘着剤:無溶剤形アクリル系
- テープ色…白
- 除去しきれない防錆油や、切削油などが付着したもののへの接着に

Nitto (1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944NF-1	10	50	0.16	1,480円	1,628円
EA944NF-2	15	50	0.16	2,210円	2,431円
EA944NF-3	20	50	0.16	2,840円	3,124円
EA944NF-4	30	50	0.16	4,250円	4,675円
EA944NF-5	50	50	0.16	7,100円	7,810円

強力両面テープ[防水性]



 
- 内芯径…28mm(1.1")
- 材質…基材:布
- 粘着剤:ゴム系
- テープ色…黒

Nitto (1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944MF-8	15	2	1.0	580円	638円

- 防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着
- ベランダ等での小物、人工芝の固定に

難燃性両面テープ[電子パーツ用]




- 内芯径…76mm(3")
- 材質…
- 基材:不織布
- 粘着剤:アクリル系
- テープ色…白

Nitto (1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944MD-71	10	50	0.15	730円	803円
EA944MD-72	15	50	0.15	1,100円	1,210円
EA944MD-73	20	50	0.15	1,460円	1,606円
EA944MD-74	25	50	0.15	1,830円	2,013円
EA944MD-75	30	50	0.15	2,190円	2,409円
EA944MD-76	40	50	0.15	2,920円	3,212円
EA944MD-77	50	50	0.15	3,650円	4,015円

- OA・家電などの電気機器部材、自動車・車両・航空機の内装材料の接着に
- 難燃性材料の接着に

EA944MD-71～77
オンフィルター部エア
シール用
難燃性ウレタンフォーム
接着用

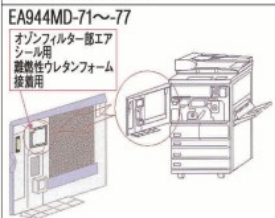

両面テープ[高耐久性・電子パーツ用]



- 内芯径…76mm(3")
- 材質…
- 基材:特殊発泡
ポリオレフィン
- 粘着剤:アクリル系
- テープ色…黒

Nitto (1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944MG-16	20	10	0.33	1,400円	1,540円
EA944MG-17	30	10	0.33	2,100円	2,310円
EA944MG-18	50	10	0.33	3,520円	3,872円

- 各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等
- 長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。

無溶剤両面テープ[家電部材固定用]



- 内芯径…76mm(3")
- 材質…基材:不織布
- 粘着剤:アクリル系
- テープ色…半透明

Nitto (1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944MG-21	10	20	0.15	260円	286円
EA944MG-22	20	20	0.15	530円	583円
EA944MG-23	30	20	0.15	790円	869円
EA944MG-24	50	20	0.15	1,300円	1,430円

- 金属、プラスチック、紙等の固定に
- 家電部材固定、銘板固定等に
- 有機溶剤を使用せず、厚生労働省指定VOC13物質の放散量計針値をクリア

両面テープ[電子パーツ用]



- 内芯径…76mm(3")
- 材質…
- 基材:ポリエステル
- 粘着剤:アクリル系
- テープ色…透明

Nitto (1巻入)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA944MG-66	20	50	0.15	取扱中止	

- 精密電子機器の部品固定等に
- しっかりとした基材で作業しやすく、自動化にも適しています。

www.
esco-net
.com

商品に関する詳しい
情報をご覧いただけます。



粘着剤の分類と特徴

種類	特徴	使用場所
ゴム系粘着剤	低温特性、粘着性に優れています。	包装用粘着テープ等
アクリル系粘着剤	耐候性、耐薬品性に優れています。	液晶パネル、携帯電話や自動車等
シリコン系粘着剤	適用温度範囲が広く、耐熱性、耐寒性に優れています。	水回りでの使用等
ウレタン系粘着剤	再剥離性に優れています。	携帯電話保護シート、ごみ取りロール等